


BESTELLAUSWAHLHILFE

Lasttrennschalter mit Sicherungen 3KF

Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme

Lasttrennschalter mit Sicherungen 3KF schützen in Niederspannungs-Stromkreisen vor Überlast und Kurzschluss als Hauptschalter, NOT-AUS-Schalter oder Reparaturschalter von Schaltanlagen, Energieverteilern, Energieversorgungs- und Motorabgängen. In 5 Baugrößen verfügbar ermöglichen sie das Ein- und Ausschalten eines Bemessungsstroms zwischen 32 und 800 A. Durch den modularen Aufbau des Gerätes sind Hilfsschalter und zusätzliche Pole jederzeit nachrüstbar.

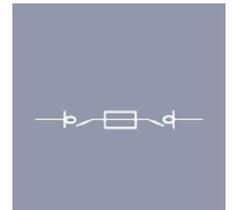

Produkt	Dauerstrom I_u [A]	NH-Sicherung	Baugröße	Artikelnummer	Weitere Ausführungen		
Komplettgeräte mit Direktantrieb							
	32	00/000	1	3KF1 03-2LB11	<input type="checkbox"/> ↓ Polzahl <input checked="" type="checkbox"/> 3-polig <input type="checkbox"/> 4-polig		
	63	00/000	1	3KF1 06-2LB11			
	80	00/000	1	3KF1 08-2LB11			
	125	00/000	2	3KF2 12-2LF11			
	160	00/000	2	3KF2 16-2LF11			
	250	1/0	3	3KF3 25-2LF11			
	400	2/1	4	3KF4 40-2LF11			
	630	3/2	5	3KF5 63-2LF11			
	800	3/2	5	3KF5 80-2LF11			
Grundgeräte ohne Handgriff							
	32	00/000	1	3KF1 03- <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> B11	<input type="checkbox"/> ↓ Polzahl <input checked="" type="checkbox"/> 3-polig <input type="checkbox"/> 4-polig	<input type="checkbox"/> ↓ Bedienrichtung <input type="checkbox"/> Von vorne <input checked="" type="checkbox"/> Seitlich	<input type="checkbox"/> ↓ Antrieb <input type="checkbox"/> Links <input checked="" type="checkbox"/> Mittig <input type="checkbox"/> Rechts
	63	00/000	1	3KF1 06- <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> B11			
	80	00/000	1	3KF1 08- <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> B11			
	125	00/000	2	3KF2 12- <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> F11			
	160	00/000	2	3KF2 16- <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> F11			
	250	1/0	3	3KF3 25- <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> F11			
	400	2/1	4	3KF4 40- <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> F11			
	630	3/2	5	3KF5 63- <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> F11			
	800	3/2	5	3KF5 80- <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> F11			

Vollständiges Angebot siehe Katalog LV 10, Kapitel 8.

Hinweise:

- **Montage:** Baugröße (BG) 1: Hutschiene oder Bodenbefestigung, BG 2-5: Bodenbefestigung
- **Anschlussart:** BG 1: Rahmenklemme, BG 2-5: Flachanschluss
- **Schalter mit seitlicher Bedienung:** Bedienung mit Türkupplungs-Drehantrieb mit Kupplungsmittnehmer ohne Toleranzausgleich
- **Hilfsschalter:** Testfunktion nur bei Bedienung von vorne möglich, BG 1: max. 2 Hilfsschaltermodule mit jeweils max. 2 Hilfsschaltern anbaubar, Hilfsschaltermodule mit Testfunktion nur direkt neben dem Antriebsmodul möglich.
BG 2-5: Montage der Hilfsschalter direkt am Antriebsmodul – kein Hilfsschaltermodul notwendig

[siemens.de/schaltgeraete](https://www.siemens.de/schaltgeraete)

SIEMENS

Produkt	Ausführung	Artikelnummer	Weitere Ausführungen	
Direktantriebe (zur Bedienung direkt am Schalter)				
	Für BG 1	3KF9101-□ AA00	<input type="checkbox"/> ↓ Farbe <input type="checkbox"/> 1 Grau <input type="checkbox"/> 2 Rot/gelb	
	Für BG 2	3KF9201-□ AA00		
	Für BG 3	3KF9301-□ AA00		
	Für BG 4	3KF9401-□ AA00		
	Für BG 5	3KF9501-□ AA00		
Türkupplungs-Drehantrieb: Handhabe (zur Bedienung durch eine Schaltschranktür oder -seitenwand)				
	Für BG 1	8UD1771-2 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> ↓ Beleuchtung <input type="checkbox"/> A Ohne <input type="checkbox"/> C Mit	
	Für BG 2 + 3	8UD1841-2 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> ↓ Beschriftung <input type="checkbox"/> D O-I <input type="checkbox"/> E Test-O-I
	Für BG 4	8UD1851-3 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/>		
	Für BG 5	8UD1861-4 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/>		
Verlängerungswelle für Türkupplungs-Drehantriebe				
	Für BG 1 + 2	8UC60 <input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> ↓ Länge <input type="checkbox"/> 3 300 mm <input type="checkbox"/> 8 600 mm	
	Für BG 3 + 4	8UC60 <input type="checkbox"/> 3		
	Für BG 5	8UC60 <input type="checkbox"/> 4		
Hinweis: Bei Verwendung der 600 mm langen Welle wird für Baugröße 1 und 2 eine Führungshilfe 8UD1900-0FA00 benötigt.				
Kupplungsmitnehmer				
	Für BG 1	8UD1900-2 <input type="checkbox"/> A00	<input type="checkbox"/> ↓ Toleranzausgleich <input type="checkbox"/> G Mit <input type="checkbox"/> H Ohne	
	Für BG 2	8UD1900-6 <input type="checkbox"/> A00		
	Für BG 3 + 4	8UD1900-3 <input type="checkbox"/> A00		
	Für BG 5	8UD1900-4 <input type="checkbox"/> A00		
Hilfsschaltermodul für Baugröße 1				
	Standardversion	3KD9103-5		
	Mit Testfunktion	3KD9103-6		
	Mit voreilendem Schließer und Testfunktion	3KD9103-7		
Hilfsschaltermodule und Hilfsschalter				
	1 Wechsler für BG 1	3KD9103-□	<input type="checkbox"/> ↓ Version <input type="checkbox"/> 1 Mit angelöteten Leitungen 50 cm <input type="checkbox"/> 2 Mit Flachsteckhülsen	
	1 Schließer für BG 2-5	3SU1400-1AA10-1BA0		
	1 Öffner für BG 2-5	3SU1400-1AA10-1CA0		
	1 Schließer + 1 Öffner für BG 2-5	3SU1400-1AA10-1FA0		
Elektronische Sicherungsüberwachung				
	Für BG 1-5	3KF9010-1AA00		
Zusätzliche Pole				
	Für BG 1	3KF910 <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> AA00	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> ↓ 4. Schaltglied (geschalteter Pol) <input type="checkbox"/> 5 - <input type="checkbox"/> 2 BG 1 <input type="checkbox"/> 5 - <input type="checkbox"/> 0 BG 2-5	
	Für BG 2	3KF920 <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> AA00		<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> ↓ N-Klemme mit entfernbarer Brücke <input type="checkbox"/> 6 - <input type="checkbox"/> 2 BG 1 <input type="checkbox"/> 6 - <input type="checkbox"/> 0 BG 2-5
	Für BG 3	3KF930 <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> AA00		
	Für BG 4	3KF940 <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> AA00		
	Für BG 5	3KF950 <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> AA00		
Phasentrennwände				
	Für BG 2	3KD9308-□	<input type="checkbox"/> ↓ Stückzahl <input type="checkbox"/> 6 6 Stück (für 3-polige Geräte) <input type="checkbox"/> 8 8 Stück (für 4-polige Geräte)	
	Für BG 3 + 4	3KD9408-□		
	Für BG 5	3KD9508-□		
Klemmenabdeckungen				
	Für BG 2	3KD9204-□	<input type="checkbox"/> ↓ Stückzahl <input type="checkbox"/> 6 6 Stück (für 3-polige Geräte) <input type="checkbox"/> 8 8 Stück (für 4-polige Geräte)	
	Für BG 3	3KF9304-□		
	Für BG 4	3KD9404-□		
	Für BG 5	3KD9504-□		

Alle Lasttrennschalter mit Sicherungen 3KF sind klimafest und entsprechen den Bestimmungen der IEC 60947-1, IEC 60947-3 und VDE 0660-107. Vollständiges Angebot siehe Katalog LV 10, Kapitel 8.