

Jetzt dauerhaft
mehr als 30.000 Artikel
von Schneider Electric bei
Conrad im Shop und auf
der Sourcing-Plattform.

Viele Produkte als
Lagerartikel.

Aktionsangebote und Neuheiten

Für Industrie und Handwerk



Leistungsschütze TeSys Deca

Snap-In Landingpage



TeSys Deca LC1D Leistungsschütze und Motorschutzschalter gibt es jetzt mit **neuer Snap-In-Anschlussklemme**. Damit erfolgt ein werkzeugloser Anschluss in nur einer Sekunde pro Leiter und beschleunigt die Verbindung um bis zu 96 Prozent. Flexible und starre Leiter können ohne Aderendhülse eingeführt werden. Die **Snap-In-Anschlussklemme** schließt absolut sicher und mit einem deutlichen Klick, sobald der Leiter korrekt eingeführt ist.

TeSys Deca mit neuer Snap-In-Anschlussklemme: Verdrahten leicht gemacht – In a snap!



Auslieferungszustand



Verdrahtung



Klemmung

Leistungsschütze TeSys Deca LC1D

mit klassischer Schraubklemme.
3-polig, zusätzliche Hilfskontakte:
1 Schließer + 1 Öffner integriert,
400 V AC3, Schraubklemme.



Leistungsschütze TeSys Deca LC1D

mit neuer **Snap-In-Anschlussklemme**.
3-polig, zusätzliche Hilfskontakte:
1 Schließer + 1 Öffner integriert,
400 V AC3, Snap-In-Klemme.



Best.-Nr.	Hst.-Teile-Nr.	Leistung	Spule	Preis €*
1667432	LC1D09P7	4 kW, 9 A	230 V AC	21,00 €
1667514	LC1D09BD	4 kW, 9 A	24 V DC	44,00 €
1667516	LC1D12P7	5,5 kW, 12 A	230 V AC	23,00 €
1667515	LC1D12BD	5,5 kW, 12 A	24 V DC	34,00 €
1667518	LC1D18P7	7,5 kW, 18 A	230 V AC	35,00 €
1667517	LC1D18BD	7,5 kW, 18 A	24 V DC	66,00 €

Best.-Nr.	Hst.-Teile-Nr.	Leistung	Spule	Preis €*
3412577	LC1D09AP7	4 kW, 9 A	230 V AC	46,00 €
3412623	LC1D09ABD	4 kW, 9 A	24 V DC	89,00 €
3412572	LC1D12AP7	5,5 kW, 12 A	230 V AC	52,00 €
3412638	LC1D12ABD	5,5 kW, 12 A	24 V DC	95,00 €
3412651	LC1D18AP7	7,5 kW, 18 A	230 V AC	68,00 €
3412607	LC1D18ABD	7,5 kW, 18 A	24 V DC	120,00 €



*Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwSt, zzgl. Versandkosten und sind gültig bis 31.08.2025. Sofern Onlinepreise von den abgedruckten Preisen abweichen, gilt immer der Onlinepreis.

Sanftanlasser und Frequenzumrichter Altivar

Sanftanlasser ATS01

Starten und Stoppen von Asynchronmotoren mit Spannungen von 380 – 415 V, 3-Phasen, Bypass integriert.



Best.-Nr.	Hst.-Teile-Nr.	Leistung 230/400 V	Strom	Preis €*
2913840	ATS01N206QN	1,1/2,2 kW	6 A	185,00 €
2913844	ATS01N209QN	1,5/4 kW	9 A	214,00 €
2913848	ATS01N212QN	2,2/5,5 kW	12 A	231,00 €
1667374	ATS01N222QN	5,5/11 kW	22 A	251,00 €
2913860	ATS01N232QN	7,5/15 kW	32 A	357,00 €

Sanftanlasser ATS130

Starten und Stoppen von Asynchronmotoren mit Spannungen von 200 bis 480 V, 3-Phasen, Steuerspannung 24 V DC, Bypass integriert.



Best.-Nr.	Hst.-Teile-Nr.	Leistung 230/400 V	Strom	Preis €*
3305049	ATS130N2D38LT	11/18,5 kW	38 A	408,00 €
3305051	ATS130N2D45LT	11/22 kW	45 A	466,00 €
3305053	ATS130N2D65LT	18,5/30 kW	65 A	604,00 €
3305055	ATS130N2D73LT	22/37 kW	73 A	676,00 €
3305056	ATS130N2D80LT	22/45 kW	80 A	727,00 €
3305048	ATS130N2C11LT	30/55 kW	105 A	903,00 €

Frequenzumrichter Altivar ATV320

1-ph. 200-240 V, für Asynchron- und Synchronmotoren, mit EMV-Filter (C2), 5 Sicherheitsfunktionen integriert: sicher abgeschaltetes Drehmoment (STO), sicherer Halt1 (SS1), sicher reduzierte Geschwindigkeit (SLS), sichere Schütz-
türzuhaltung (GDL), sichere maximale Geschwindigkeit (SMS), SVC-Regelung, Modbus, CANopen integriert, weitere Kommunikationsmodule optional, 6 Logikeingänge mehrfach mit Funktionen belegbar, 3 Analogeingänge, davon 2 umschaltbar als Digitaleingänge.



Best.-Nr.	Hst.-Teile-Nr.	Leistung	Ausführung	Preis €*
2914035	ATV320U02M2C	0,18 kW	Kompakt	234,00 €
2972517	ATV320U04M2C	0,37 kW	Kompakt	256,00 €
1667418	ATV320U06M2C	0,55 kW	Kompakt	282,00 €
1667372	ATV320U07M2C	0,75 kW	Kompakt	243,00 €
2914223	ATV320U11M2C	1,1 kW	Kompakt	361,00 €
2914279	ATV320U15M2C	1,5 kW	Kompakt	332,00 €
2913979	ATV320U22M2C	2,2 kW	Kompakt	416,00 €

Frequenzumrichter Altivar ATV12

1-ph. 200-240 V, mit EMV-Filter (C1), PID, PID-Feedback-Überwachung, PID-Drehzahlvorhersage, einfachen Jog-Funktionen, Catch on Fly, 8 voreingestellten Drehzahlen mit speziellen Funktionen und 3 Makroanwendungen (Start/Stop, PID, Geschwindigkeit), Modbus.



Best.-Nr.	Hst.-Teile-Nr.	Leistung	Ausführung	Preis €*
2374175	ATV12H018M2	0,18 kW	Kühlkörper	168,00 €
1667417	ATV12H037M2	0,37 kW	Kühlkörper	193,00 €
1667479	ATV12H055M2	0,55 kW	Kühlkörper	210,00 €
2974213	ATV12H075M2	0,75 kW	Kühlkörper	243,00 €
1667480	ATV12HU15M2	1,5 kW	Kühlkörper	265,00 €
2374182	ATV12HU22M2	2,2 kW	Kühlkörper	324,00 €

Industriegehäuse und Schaltschränke PanelSeT

PanelSeT Landingpage



Mit den PanelSeT-Gehäusen von Schneider Electric finden Sie immer die optimal geeignete Lösung für Ihre Anforderung und profitieren dabei von mehr als 60 Jahre an Erfahrung, Wissen und Kompetenz im Bereich Gehäuse, Schaltschränke und Klimatisierungstechnik.

Vorteile von PanelSeT:

- sehr breites Produktportfolio von Industrieboxen und Kleingehäusen über Wandschränke bis hin zu großen Standschränken.
- Gehäuse in Kunststoff, Stahl oder Edelstahl für den optimalen Einsatz in jeder Umgebung.
- Edelstahlausführungen für korrosive Umgebungen oder Umgebungen mit höchsten Ansprüchen an Sauberkeit.
- reduzierte Umweltbelastung: die Gehäusebaureihen PanelSeT TBS (ABS), PanelSeT PLM (Polyester) und PanelSeT SFN (Stahl) werden anteilig hergestellt aus Recyclingmaterial.
- hohe Flexibilität und Versionsvielfalt bei Standschränken: PanelSeT SFN gibt es als fertig montierte Komplettschränke und auch als modulare Version (Bausatz), die einfach und schnell verschickt, gelagert und am Aufstellort von einer Person montiert werden kann.
- Klimatisierungs- und Klimageräte der Produktreihe ClimaSys für eine effiziente Temperaturregelung.
- Software ProClima zur Berechnung der Wärmebilanz für Schaltschränke.



Best.-Nr.	Hst.-Teile-Nr.	Abmessung HxBxT (mm)	Abdeckung	Preis €*
1876316	NSYTBS16128	164 x 121 x 87	undurchsichtig, H20	7,00 €
1876317	NSYTBS16128T	164 x 121 x 87	transparent, H20	9,00 €
1876496	NSYTBS191210H	192 x 121 x 105	undurchsichtig, H40	11,00 €
1866548	NSYTBS19168	192 x 164 x 87	undurchsichtig, H20	10,00 €
1866549	NSYTBS19168T	192 x 164 x 87	transparent, H20	13,00 €
1866550	NSYTBS241910	241 x 194 x 107	undurchsichtig, H20	18,00 €
1866553	NSYTBS241910T	241 x 194 x 107	transparent, H20	24,00 €

Industrieboxen PanelSeT TBS

- **ABS-Gehäuse** der Klasse II für konventionelle Anwendungen.
- **neu:** hergestellt aus 45 % recyceltem ABS-Kunststoffanteil.
- **neu:** TÜV-Zertifizierung.
- Widerstandsfähig gegen harte Stöße (IK07).
- Wasser- und staubdicht (IP66).
- Glühdrahtbeständigkeit bis 650 °C.
- 2 Abdeckungstypen: undurchsichtig und transparent.



Best.-Nr.	Hst.-Teile-Nr.	Abmessung HxBxT (mm)	Montageplatte / Tür	Preis €*
2971999	NSYPLM32G	310 x 215 x 160	Ohne MP / Standardtür	52,00 €
2972010	NSYPLM32TG	310 x 215 x 160	Ohne MP / transparente Tür	66,00 €
2972024	NSYPLM43G	430 x 330 x 200	Ohne MP / Standardtür	78,00 €
2972040	NSYPLM43TG	430 x 330 x 200	Ohne MP / transparente Tür	95,00 €
2972067	NSYPLM54G	530 x 430 x 200	Ohne MP / Standardtür	103,00 €
2972084	NSYPLM54TG	530 x 430 x 200	Ohne MP / transparente Tür	142,00 €
2972143	NSYPLM75G	747 x 536 x 300	Ohne MP / Standardtür	192,00 €
2972156	NSYPLM75TG	747 x 536 x 300	Ohne MP / transparente Tür	239,00 €

Wandgehäuse PanelSeT PLM

- **Gehäuse Klasse II aus glasfaserverstärktem Polyester**, heißverpresst.
- **neu:** hergestellt aus 37 % Recyclingmaterial.
- Widerstandsfähig gegen harte Stöße (IK10 für geschlossene Tür und IK08 für Glastür).
- Wasser- und staubdicht (IP66).
- Feuerbeständigkeit bis 960 °C.
- Integrierte Überdachung gegen Wasseransammlungen in der Dichtung.
- Gehäuse ist symmetrisch und kann umgekehrt werden, um die Öffnungsseite der Tür zu ändern.

Industriehäuse und Schaltschränke PanelSeT



Wandgehäuse PanelSeT S3D

- **Universalgehäuse aus Stahlblech.**
- Robuster Schutz gegen harte Stöße (IK10 bei Volltür und IK08 bei Sichttür).
- Wasser- und staubdicht (IP66).
- Korpus aus einem Stück gefalzt und verschweißt, verstärktes Vorderprofil in zweifacher Blechstärke als Regenrinnenprofil.
- Türöffnung 120°.
- Einfach aushängbare Scharniere mit unverlierbaren Stiften für Türdemontage und Wechsel des Türanschlags

Best.-Nr.	Hst.-Teile-Nr.	Abmessung HxBxT (mm)	Montageplatte / Tür	Preis €*
2972406	NSYS3D3215P	300 x 200 x 150	Mit MP / Standardtür	42,00 €
2972425	NSYS3D3315P	300 x 300 x 150	Mit MP / Standardtür	48,00 €
2972432	NSYS3D3320P	300 x 300 x 200	Mit MP / Standardtür	53,00 €
2972441	NSYS3D3415P	300 x 400 x 150	Mit MP / Standardtür	52,00 €
2972455	NSYS3D3420P	300 x 400 x 200	Mit MP / Standardtür	58,00 €
2972166	NSYS3D4315P	400 x 300 x 150	Mit MP / Standardtür	51,00 €
2972189	NSYS3D4320P	400 x 300 x 200	Mit MP / Standardtür	57,00 €
2972212	NSYS3D4420P	400 x 400 x 200	Mit MP / Standardtür	61,00 €



Standgehäuse PanelSeT SFN

- **Modulare Standgehäuse aus dekarbonisiertem Stahl.**
- **neu:** enthält 50 % recycelten Stahl, der mit erneuerbaren Energiequellen hergestellt wird (dekarbonisierter Stahl).
- **neu:** 1,5 Tonnen Traglast dank neu patentierter Ecken und Rahmen (oben und unten).
- 2 Versionen: fertig montierte Komplettschränke und
- **neu:** modulare Version (Bausatz), die einfach verschickt, gelagert und am Aufstellort von einer Person montiert werden kann.
- Geschraubt so stark wie geschweißt.
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen harte Stöße (IK10).
- Sicherer Schutz vor Wasser, Schmutz, Staub und nicht korrosiven Materialien (IP55).
- Kompatibel zur Vorgängerbaureihe SF.

Best.-Nr.	Hst.-Teile-Nr.	Abmessung HxBxT (mm)	Montageplatte / Ausführung	Preis €*
3428814	NSYSFN18840P	1800 x 800 x 400	mit MP, Schrank montiert, 1 Tür	463,25 €
3428835	NSYSFN181040P	1800 x 1000 x 400	mit MP, Schrank montiert, 1 Tür	556,75 €
3428783	NSYSFN1812402DP	1800 x 1200 x 400	mit MP, Schrank montiert, 2 Türen	744,60 €
3428881	NSYSFN20860	2000 x 800 x 600	ohne MP, Schrank montiert, 1 Tür	438,60 €
3428895	NSYSFN20880	2000 x 800 x 800	ohne MP, Schrank montiert, 1 Tür	458,15 €

Potentiometer Harmony 22 mm



Best.-Nr.	Hst.-Teile-Nr.	Ausführung	Preis €*
1982184	XB5AD912R10K	Potentiometer, Kunststoff, Widerstand 10K Ohm, Kompletgerät, 22 mm	45,00 €
1982178	XB4BD912R10K	Potentiometer, Metall, Widerstand 10K Ohm, Kompletgerät, 22 mm	45,00 €
1982188	XB5AD912R4K7	Potentiometer, Kunststoff, Widerstand 4,7 K Ohm, Kompletgerät, 22 mm	45,00 €
1982182	XB4BD912R4K7	Potentiometer, Metall, Widerstand 4,7 K Ohm, Kompletgerät, 22 mm	45,00 €




Modulare Signalsäulen Harmony XVB7

Die neuen Leuchtelemente und Signalleuchten mit wahlweise Dauer-, Blink-, Blitz- oder rotierendem Licht sorgen für maximale Helligkeit bei minimalem Energieverbrauch.

- Klassisches Design mit modernem Touch
- Nachhaltigkeit: höchste Helligkeit bei geringerem Stromverbrauch durch neueste, energiesparende LEDs
- Modularer Aufbau für Flexibilität, Wartungsfreundlichkeit und geringen Lagerbedarf
- Große Auswahl an Anschlussmöglichkeiten, einschließlich M12, USB und IO-Link
- Einfache Auswahl durch weniger Artikelnummern
- Einstellbare und personalisierbare Summer mit einer maximalen Lautstärke von bis zu 102 dB
- Schutzarten bis zu IP66 und Typ 4X
- Konformität mit den Normen IEC, CUL und CCC sowie CE-Kennzeichnung
- LEDs mit einer Betriebsdauer von bis zu 50.000 Stunden



Anwendungsbereiche

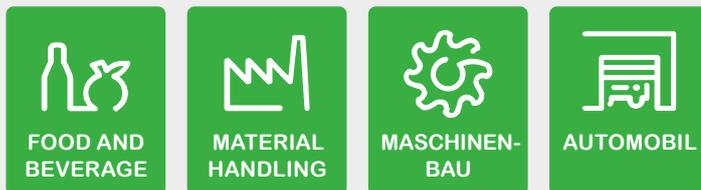

Best.-Nr.:	Hst.-Teile-Nr.:	Bezeichnung	Preis €*:
3431362	XVB7C23	Leuchtelement, 70 mm, grün, 24V ACDC, Dauerlicht	45,00 €
3431363	XVB7C24	Leuchtelement, 70 mm, rot, 24V ACDC, Dauerlicht	45,00 €
3431364	XVB7C25	Leuchtelement, 70 mm, orange, 24V ACDC, Dauerlicht	45,00 €
3431365	XVB7C26	Leuchtelement, 70 mm, blau, 24V ACDC, Dauerlicht	45,00 €
3431366	XVB7C27	Leuchtelement, 70 mm, weiß, 24V ACDC, Dauerlicht	45,00 €
3431367	XVB7C28	Leuchtelement, 70 mm, gelb, 24V ACDC, Dauerlicht	45,00 €
3431382	XVB7C9S	Akustik-Element, Summer, 70 mm, 24V ACDC, 2 Töne, bis 102 dB, dunkelgrau, oberste Einheit	72,00 €
3431360	XVB7C21B	Basis-Element, 70 mm, 24 V ACDC, Adapter, Abdeckung, bis 5 Elemente, dunkelgrau	35,00 €
3431361	XVB7C21M	Basis-Element, 70 mm, 110-240 V AC, Adapter, Abdeckung, bis 5 Elemente, dunkelgrau	119,00 €
3431368	XVB7C31	Basis-Element, 70 mm, IO-Link, 24 V DC, Adapter, Abdeckung, dunkelgrau	147,00 €
3431397	XVZ01	Befestigungsplatte, Kunststoff, dunkelgrau, ohne Rohr	10,00 €
3431407	XVZ400	Rohr, Aluminium, Höhe 400 mm, silber	15,00 €
3431398	XVZ02	Befestigungsplatte mit Rohr, 100 mm Rohr, Kunststoff, dunkelgrau	20,00 €

Feuchtraumverteiler Mureva



Best.-Nr.	Hst.-Teile-Nr.	Reihen	TE	Preis €*
3398124	13431DE	1-reihig	12	42,01 €
3398125	13433DE	2-reihig	24	58,82 €
3398126	13435DE	3-reihig	36	75,62 €
3398127	13988	4-reihig	48	100,80 €

- Schutzart IP65 für staubige oder feuchte Umgebungen, Innen und Außen
- Kabeleinführung oben/unten/seitlich über Kabeleinführungsflansch sowie über Zweikomponenteneinführung
- Steckklemmen - 1 Erdungs- und Neutralleiterklemme (3x25 mm² + 11x4 mm²) – sind im Lieferumfang enthalten
- DIN-Schiene kann flexibel nach oben/unten/hinten montiert werden
- Hitzebeständig bis 750 °C
- Gehäuse aus selbstlöschendem Kunststoff

Reiheneinbaugeräte Resi9



Best.-Nr.	Hst.-Teile-Nr.	Ausführung	TE	Preis €*
2111922	R9F23116	LS, 16A, B, 6kA	1 P	1,39 €
2111759	R9F23316	LS, 16A, B, 6kA	3 P	10,92 €
2111907	R9R22240	FI, 40A, 30mA, Typ A	2 P	18,48 €
2111912	R9R22440	FI, 40A, 30mA, Typ A	4 P	18,48 €
2935033	R9D01616	FI/LS, 16A, B, 30mA, Typ A, 6kA	1P+N	22,26 €
1629137	R9XFH312	Phasenschiene, Gabel, 12 Module, 63A	3 P	3,77 €

Schalter- und Steckdosenprogramm Asfora

- Hochwertiges Design für ästhetisches Wohnen
- VDE zertifiziert: erfüllt Sicherheitsstandards gemäß VDE
- Einfache Auswahl mit nur 2 Komponenten (Einsatz + Rahmen)



Best.-Nr.:	Hst.-Teile-Nr.:	Bezeichnung	Preis €*
2997235	EPH2970121D	Steckdose, 16 A, weiß, ohne Berührungsschutz	1,25 €
2997236	EPH2970221D	Steckdose, 16 A, weiß, mit Berührungsschutz	1,67 €
2997223	EPH0170121D	Ein/Ausschalter, 10 AX, weiß	1,50 €
2997226	EPH0470121D	Wechselschalter, 10 AX, weiß	2,01 €
2997249	EPH5800121D	Rahmen, 1-fach, weiß	0,75 €
2997250	EPH5800221D	Rahmen, 2-fach, weiß, horizontal	1,25 €
2997251	EPH5810221D	Rahmen, 2-fach, weiß, vertikal	1,25 €

Life Is On

Schneider
Electric

Mehr als 30.000 Artikel im Markenshop!


Jetzt dauerhaft mehr als 30.000 Artikel
von Schneider Electric bei Conrad im
Shop und auf der Sourcing-Plattform.

Viele Produkte von Schneider Electric
sind bei Conrad als Lagerartikel
vorrätig, die sofort lieferbar sind.

www.conrad.de/schneider-electric



Erweitern Sie auch Ihr Angebot für
Wartung, Reparatur und Betrieb!

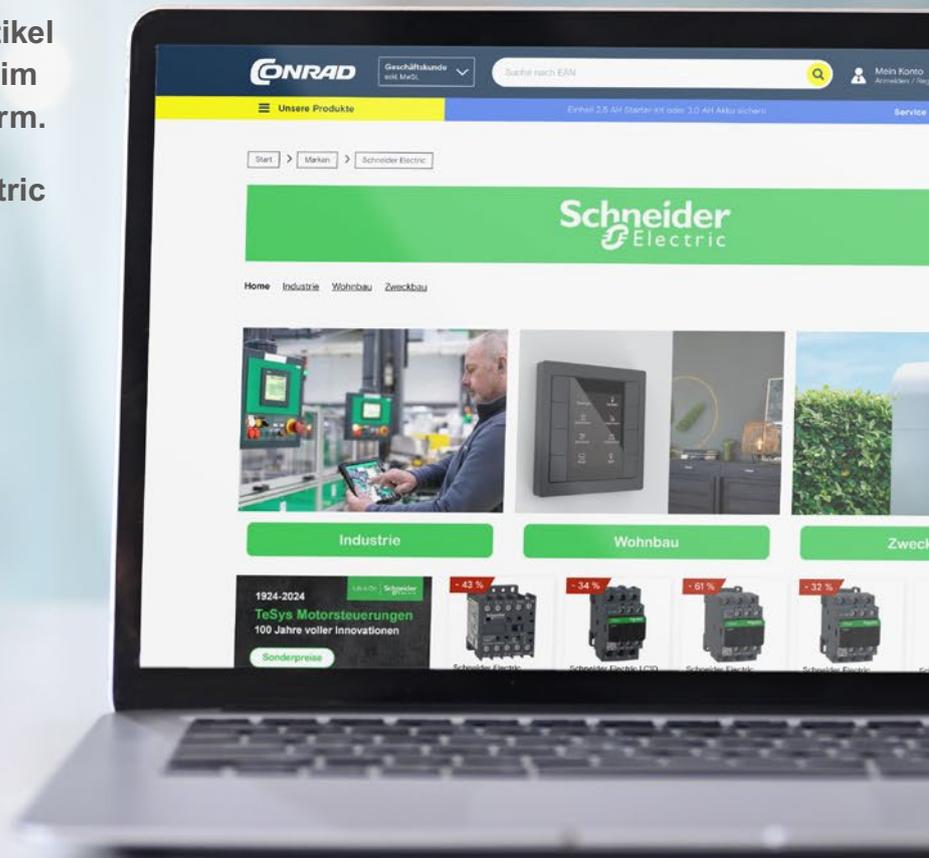

Diese und weitere Angebote unter conrad.de
Tel. 09604/40 89 88 • Profistores

Conrad Business Newsletter: conrad.de/newsletter

CONRAD