

JETZT IN IHRER CONRAD FILIALE. ELEKTRO-GROSSGERÄTE FÜHRENDER HERSTELLER.

Waschen, trocknen, kühlen und kochen - Gemeinsam mit unserem Partner digitalo bieten wir Ihnen jetzt auch Elektro-Großgeräte an und machen Ihren Haushalt perfekt

powered by **digitalo**




739,-

464⁶³

0% 0% Finanzierung*
12 Raten à 38,72 €

48 48 Monate Langzeit-Garantie für nur 29,- €

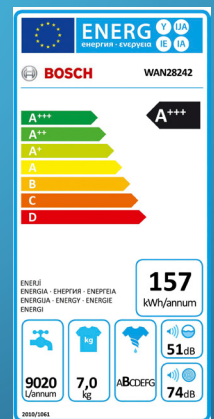

Energieeffizienzklasse A+++ (A+++ - D)



Waschvollautomat WAN28242

Schleuderdrehzahl (max.) 1400 U/min · Beladung (Waschen) 7 kg · TouchControl-Tasten · Leiser Motor mit langer Lebensdauer · Großes Display · Nachlegefunktion · Stufenlose Mengenautomatik · Signal am Programmende · Kindersicherung · Abmessungen 598 x 848 x 550 mm.

2315670-DW

* Diese Angaben stellen ein repräsentatives Beispiel i.S.d. §6a Abs. 3 PAngV einer 0% Finanzierung mit 0% effektivem Jahreszins, ohne Zusatzkosten und bei 12 Monaten Laufzeit dar. Weitere mögliche Laufzeiten einer 0% Finanzierung sind 6 oder 9 Monatsraten. Ohne Zusatzkosten, die Mindestrate beträgt 10,- €, der Mindesteinkaufswert 120,- €. Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40123 Düsseldorf. Vorbehaltlich einer abschließenden Bonitätsprüfung. Unsere Fachberater helfen Ihnen gerne weiter.

DIE STROMKOSTEN MÜSSEN RUNTER?


MIT DIESEN ENERGIESPARERN KEIN PROBLEM.

Mit Hygiene-Dampfprogramm

545¹⁰

681³⁸

0% 0% Finanzierung*
12 Raten à 45,43 €

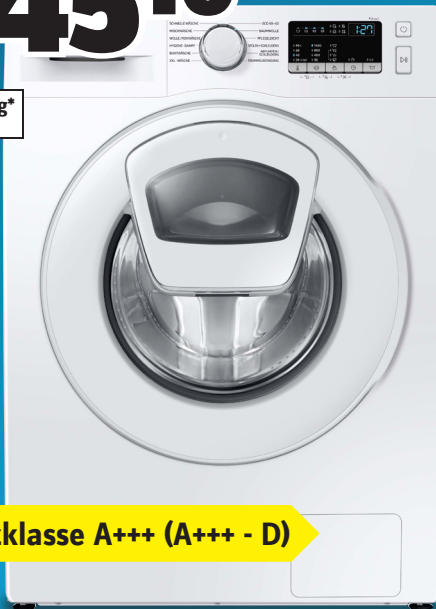

Energieeffizienzklasse A+++ (A+++ - D)

SAMSUNG

Waschmaschine WW70T4543TE/EG

Beladung 7 kg · Schleuderdrehzahl max.1400 U/min · AddWash™ · Pflege-trommel · Hygiene-Dampfprogramm · Digital Inverter Motor · Trommel-reinigung · Selbstreinigende Schublade · Vollwasserschutz · Abmessungen 600 x 850 x 550 mm.

2315653-DW

Mit stufenloser Mengenautomatik

619²⁰

749,-

0% 0% Finanzierung*
12 Raten à 51,60 €



Energieeffizienzklasse A+++ (A+++ - D)

SIEMENS

Waschmaschine WM14W5FCB

Beladung (Waschen) 8 kg · Schleuderdrehzahl (max.) 1400 U/min · Touch-Control-Tasten · Trommelinnenbeleuchtung: LED · Nachlegefunktion · Ressourcen schonendes Wassermanagement · Unwuchtkontrolle · Kindersicherung · Stufenlose Mengenautomatik · Abmessungen 598 x 848 x 590 mm.

2309664-DW

Waschqualität mit 16 Programmen

281⁰⁶

349,-

0% 0% Finanzierung*
12 Raten à 23,43 €



Energieeffizienzklasse A+++ (A+++ - D)

Amica

Waschmaschine WA 14690 W

7 kg Fassungsvermögen · Schleuderdrehzahl max. 1400 U/min · 16 Programme · Startzeitvorwahl, 1 Stunde - 24 Stunde · Abmessungen 595 x 850 x 495 mm.


2273459-DW

Smart: ProSense®-Mengenautomatik

718²⁰

849,-

0% 0% Finanzierung*
12 Raten à 59,85 €

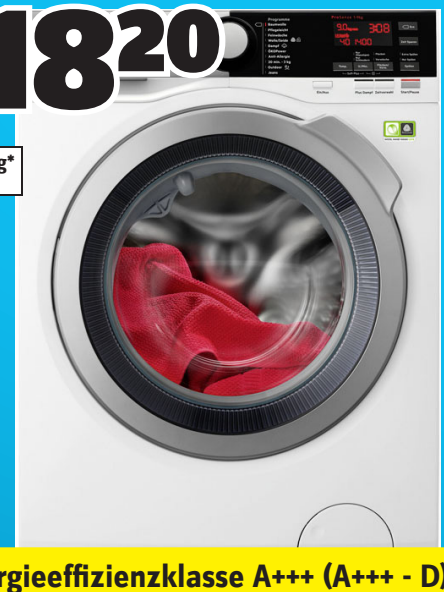

Energieeffizienzklasse A+++ (A+++ - D)

AEG

Waschmaschine L8FE76695

Beladung (Waschen) 9 kg · Schleuderdrehzahl (max.) 1600 U/min · Aqua Control System mit Alarm · ProSense®-Mengenautomatik · ÖKOMix · Faserschutz · Vollwasserschutz · Abmessungen 597 x 847 x 660 mm.

2309659-DW

* Diese Angaben stellen ein repräsentatives Beispiel i.S.d. §6a Abs. 3 PangV einer 0% Finanzierung mit 0% effektivem Jahreszins, ohne Zusatzkosten und bei 12 Monaten Laufzeit dar. Weitere mögliche Laufzeiten einer 0% Finanzierung sind 6 oder 9 Monatsraten. Ohne Zusatzkosten, die Mindestrate beträgt 10,- €, der Mindestkaufwert 120,- €. Die Vermittlung

3 Jahre Garantie mit der Conrad Kundenkarte**



powered by **digitalo**

Schnell und energiesparend Trocknen

Einfache Bedienung: NFC-Technologie

549,- **469,-**

0% Finanzierung*
12 Raten à 39,09 €

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE A+++

SAMSUNG DV71M5020KW

158 kWh/Jahr
148 W
7,0 kg
65 dB

48 48 Monate Langzeit-Garantie für nur 29,- €

349,- **233,-**

0% Finanzierung*
12 Raten à 19,42 €

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE B

HOOVER 31100981 GHL C9DE-84

616,6 kWh/Jahr
168 W
9 kg
68 dB

Energieeffizienzklasse A+++ (A+++ - D)

Energieeffizienzklasse B (A+++ - D)

SAMSUNG



Wärmepumpentrockner DV71M5020KW

Kondenstrockner GHL C9DE-84

Beladung 7 kg · OptimalDry · Sensorgesteuertes Trocknen · Kondenswasserstandsanzeige · SchnellCheck · 35 Min. Kurzprogramm · Alarm Mischbeladung · Abmessungen 600 x 850 x 640 mm.
2281139-DW

Beladung 9 kg · Smarte Bedienung mit moderner NFC-Technologie · Knitterschutz Funktion · Digitaldisplay, minutengenaue Restlaufzeitanzeige · Startzeitvorwahl (bis zu 24 Std.) · Abmessungen 595 x 850 x 585 mm.
2299538-DW

AutoDry: trocknet Wäsche exakt und sanft

Waschmaschine und Trockner in Einem

499,- **394,79**

0% Finanzierung*
12 Raten à 32,90 €

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE A++

BOSCH WTR83V00

212 kWh/Jahr
175 W
7,0 kg
65 dB

599,- **521,70**

0% Finanzierung*
12 Raten à 43,48 €

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE A

Midea WT 7.860 i

hoher Energieverbrauch	
Energieverbrauch kWh (12. Wäsche & Trocknen bei maximaler Wassertemperatur 60°C)	5.44
nur Waschen (bei tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Putzlinge des Gerätes ab)	0.94
Washwirkung A-Trockner C-Geschlechter Schleudertrockner	A B C D E F G
Washleistung	1600
Füllmenge (Baumwolle) kg	8.0
Wasserverbrauch (total) l	152

Energieeffizienzklasse A++ (A+++ - D)

Energieeffizienzklasse A (A - G)



Wärmepumpentrockner WTR83V00

Waschtrockner WT 7.860 i

Beladung (trocknen): 7 kg · Textilschonendes Wäschetrocknen · Trocknen von Sportkleidung · Knitterschutz nach Programmende · Signal am Programmende · Kindersicherung · Abmessungen 598 x 842 x 599 mm.
2309653-DW

Waschtrockner: 8 kg Waschen/ 6 kg Trocknen · Slim Design 47 cm tief · 1600 Umdrehungen pro Minute · Reload · Nachlegefunktion · Startzeitvorwahl 1-24 Std · Abmessungen 595 x 850 x 470 mm.
2273468-DW

**Weitere Infos auf Seite 8

VOLL ODER TEILINTEGRIERT?

WIR BERATEN SIE GERNE

Leise und energieeffiziente Geschirrspüler in BOSCH-Qualität

4347⁰

549,-

% 0% Finanzierung*
12 Raten à 36,23 €




3 Jahre Garantie mit der Conrad Kundenkarte**



SMV45EX00E Einbau-Geschirrspüler vollintegrierbar 60 cm

Vollintegrierbar · 5 Programme, Glasschutz · 2 Sonderfunktionen · Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden · Restlaufanzeige · AquaStop · Abmessungen (B x H x T) 589 x 815 x 550 mm.
2309634-DW

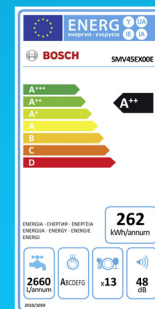

Energieeffizienzklasse A++ (A+++ - D)

Schützt Ihre Gläser nachhaltig

612,-

699,-

% 0% Finanzierung*
12 Raten à 51,00 €



Energieeffizienzklasse A++ (A+++ - D)



Geschirrspüler SMV68MD02E

Einbaugerät, Vollintegrierbar · 8 Programme, 4 Sonderprogramme · Glasschutz-Technik · Maschinenpflege-Programm · Startzeitvorwahl · Restzeitanzeige · Abmessungen (B x H x T) 598 x 815 x 550 mm.

2309674-DW

Auf der sicheren Seite mit AquaStop

677⁰

799,-

% 0% Finanzierung*
12 Raten à 56,48 €



Energieeffizienzklasse A+++ (A+++ - D)



Geschirrspüler SMU67MS01E 60 cm

Unterbaufähig · 7 Programme, Glasschutz · 4 Sonderfunktionen · Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden · Restlaufanzeige · AquaStop · Abmessungen (B x H x T) 598 x 815 x 573 mm.

2309633-DW

**Weitere Infos auf Seite 8

* Diese Angaben stellen ein repräsentatives Beispiel i.S.d. §6a Abs. 3 PAngV einer 0% Finanzierung mit 0% effektivem Jahreszins, ohne Zusatzkosten und bei 12 Monaten Laufzeit dar. Weitere mögliche Laufzeiten einer 0% Finanzierung sind 6 oder 9 Monatsraten. Ohne Zusatzkosten, die Mindestrate beträgt 10,- €, der Mindestkaufwert 120,- €. Die Vermittlung

3 Jahre Garantie mit der
Conrad Kundenkarte**

CONRAD

Max Mustermann
Kundennummer: 12345678

Kundenkarte

powered by **digitale**

538³⁵

% 0% Finanzierung*
12 Raten à 44,87 €

SIEMENS


Herdset EQ211KA00

4 highSpeed-Kochzonen · 4 Restwärmeanzeigen · Einbauserd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/ Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Heißluft sanft. Abmessungen 595 mm x 594 mm x 548 mm.

2283882-DW



Energieeffizienzklasse A (A+++ - D)

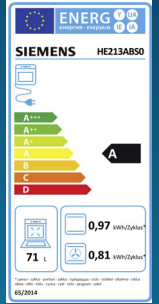

**CoolDoor3-
Technologie**

29348

399,-

% 0% Finanzierung*
12 Raten à 24,46 €

Energieeffizienzklasse A (A+++ - D)

Amica

Elektroherd AMI SHC 11500 W ws

9 Backofenfunktionen · Steam Clean Reinigungsfunktion · Rollengeführter Geschirrwagen mit Sockelauszug · Abmessungen 850 x 600 x 500mm.

2273441-DW



13 Programm, inklusive Pizzastufe

633,-

799,-

% 0% Finanzierung*
12 Raten à 52,75 €


Energieeffizienzklasse A+ (A+++ - D)

BOSCH
Technik fürs Leben

Backofen HBG675BB1 Elektro

4D Heißluft · 10 voreingestellte Automatikprogramme · Bedienung mit TFT-Display · Automatischer Selbstreinigung · Maximale Temperatur 300 °C · Selbstreinigung (Pyrolyse) · Abmessungen 595 x 594 x 548 mm.

2309628-DW

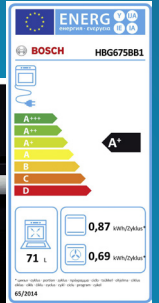

Sorgt für ein angenehmes Kochklima

7274

8187


Energieeffizienzklasse B (A++ - E)

BOMANN®

Kaminhaube DU 652.1

3 Leistungsstufen · Umluft- oder Abluftbetrieb · LED-Beleuchtung (1 x 2 W warmweiß), separat schaltbar · 2 Stück 5-lagiger Aluminium-Dunstfilter (Spülmaschinen geeignet) · Teleskopschacht aus Edelstahl, 2-teilig · Abmessungen 600 x 960 x 500 mm.

1897158-DW

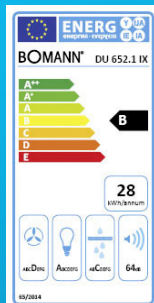

Schnelles, punktgenaues Kochen

37440

499,-


% 0% Finanzierung*
12 Raten à 31,20 €

BOSCH
Technik fürs Leben

Kochfeld Induktion PIE631FB1E

4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung · 1 Bräterzone · Restwärmeanzeige je Kochzone · Topferkennung · Automatische Sicherheitsabschaltung · Kindersicherung · Wischutzfunktion · Abmessungen 592 x 51 x 522 mm.

2309645-DW

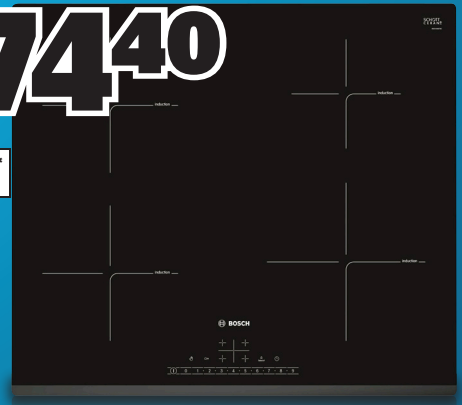

SIE SUCHEN NACHHALTIGE KÜHL-LÖSUNGEN?

BEI DIESEN ANGEBOTEN FREUT SICH DAS KLIMA

Groß, übersichtlich und hell: Lebensmittel optimal gelagert



~~798,-~~ **718²⁰**

% 0% Finanzierung*
12 Raten à 59,85 €

TESTSIEGER
Stiftung Warentest
test
GUT (1,6)
In der Kategorie Kühl-/Gefrier-Kombis frei stehend, baugleich mit getesteter Bosch Kühl-/Gefrier-Kombi KGE49VW4A
Im Test: 21 Kühl-/Gefrier-Kombis frei stehend
Ausgabe 07/2019
www.test.de

ENERG
SIEMENS KG49EVI4A
A+++
190,00 kWh/annum
302 L 111 38 dB



Detailsicht

Energieeffizienzklasse A+++ (A+++ - D)

SIEMENS

Kühl-/Gefrier Kombi (Stand) KG49EVI4A

Edelstahltüren mit antiFingerprint · Temperaturregelung, digital ablesbar · Urlaubsschaltung · superKühlen · Abtau-Automatik im Kühlteil · Lagerzeit bei Störung 44 Stunden · Abmessungen 700 x 2010 x 650 mm.
2309650-DW

Effizient, dank zwei getrennten Kühlkreisläufen

Side by Side und integrierter Getränke-spender

~~729,-~~ **599,-**

% 0% Finanzierung*
12 Raten à 49,92 €

48 48 Monate Langzeit-Garantie für nur 35,- €

ENERG
SAMSUNG RB37J5925SS/EF
A++
258 kWh/annum
262 L 98 L 38 dB



Energieeffizienzklasse A++ (A+++ - D)

SAMSUNG

Kühl-/Gefrierkombi RB37J5925SS

Nutzhalt Kühlfächer 262 l · Nutzhalt Tiefkühl-fächer 98 l · Wasserspender · Lagerzeit bei Störung 18 h · Gefriervermögen 13 kg/24h · Lautstärke 38 dBA · Sternekenn-zeichen 4 · Klimaklasse T, ST, SN, N · Abmessungen 595 x 2010 x 719 mm.
2281147-DW

~~599,-~~ **555,-**



Detailsicht



ENERG
PKM SBS472.4A+ NFWDX
A+
376 kWh/annum
267 L 165 L 42 dB

Energieeffizienzklasse A+ (A+++ - D)

PKM Elektro-Haushaltsgeräte sind Qualität und Service.

Kühlschrank SBS472.4A+ NFWDX SideBySide

Bruttoinhalt 472 Liter · Wasserspender · 6 Türablagen, Eierablagen · Gefriervermögen in 24 Std.: 12 Kg · Fassungsvermögen Wassertank: 2 Liter · Abtauverfahren Kühlen/Gefrieren: NoFrost · Abmessungen 836 x 1780 x 636 mm.
2273457-DW

* Diese Angaben stellen ein repräsentatives Beispiel i.S.d. §6a Abs. 3 PangV einer 0% Finanzierung mit 0% effektivem Jahreszins, ohne Zusatzkosten und bei 12 Monaten Laufzeit dar. Weitere mögliche Laufzeiten einer 0% Finanzierung sind 6 oder 9 Monatsraten. Ohne Zusatzkosten, die Mindestrate beträgt 10,- €, der Mindestkaufswert 120,- €. Die Vermittlung

3 Jahre Garantie mit der Conrad Kundenkarte**



powered by **digitalo**

Perfekt für Studentenwohnungen

ab **156⁷⁶**
~~199,-~~

0% 0% Finanzierung*
12 Raten à 13,07 €



Energieeffizienzklasse A++ (A+++ - D)

exquisit

2273449-DW

Kühlschrank KS 16-4

Nutzzinhalt 130 Liter · Energieeffizienzklasse: A++ (A+++ - D) · LED-Innenbeleuchtung · Abtau-Automatik · Temperaturregelung · Abmessungen 550 x 850 x 580 mm.

2273449-DW Mit Gefrierfach ~~199,-~~ 164,77 €
2273448-DW Ohne Gefrierfach ~~199,-~~ 156,76 €

Zuverlässige Qualität, exquisiter Preis

224¹⁰
~~299,-~~

0% 0% Finanzierung*
12 Raten à 18,68 €



Energieeffizienzklasse A++ (A+++ - D)

exquisit

Kühlschrank KS 325-4

Vollraum Kühlschrank · Nettoinhalt: 240L · Innenbeleuchtung · Temperaturregelung · Abmessungen 550 x 1430 x 580 mm.

2273450-DW

24h Lagerzeit bei Stromausfall

164⁷⁷
~~199,-~~

0% 0% Finanzierung*
12 Raten à 13,74 €



Energieeffizienzklasse A++ (A+++ - D)

exquisit

Gefrierschrank GS 81-1 A++

82 Liter Nutzzinhalt · Türanschlag wechselbar · Temperaturregelung · Lagerzeit bei Störung: 24 Stunden · Abmessungen 560 x 845 x 575 mm.

2273452-DW

NoFrost-Funktion: Kein Abtauen mehr nötig

338⁵³
~~389,-~~

0% 0% Finanzierung*
12 Raten à 28,22 €



Energieeffizienzklasse A++ (A+++ - D)

exquisit

Gefrierschrank GS 271-1 NF

Nutzzinhalt Gefrierfach 186 Liter · Frostfrei · NoFrost · Temperaturregelung digital · 5 Gefrierschubladen · Abmessungen 550 x 1690 x 560 mm.

2299250-DW

**Weitere Infos auf Seite 8

„COOLES“ HIGHLIGHT ZUM SCHLUSS.

JETZT IN IHRER CONRAD FILIALE.

Integrierter Wasserspender -
jederzeit eine kühle Erfrischung

1007⁵⁶

806⁰¹

0% Finanzierung*
12 Raten à 67,17 €

48 Monate Langzeit-
Garantie für nur 47,- €

SAMSUNG

Kühl-/Gefrierkombi RL38T630DS9/EG

Gesamtnutzinhalt 376 l · Nutzinhalt Kühlfächer 264 l · Nutzinhalt Tiefkühlfächer 112 l · Lagerzeit bei Störung 18 h · Gefriervermögen 13 kg/24h · Lautstärke 35 dBA · Sternekennzeichen 4 · Klimaklasse SN, N, ST, T · Abmessung 595 x 2030 x 740 mm. 2315660-DW



Detailansicht



Energieeffizienzklasse A++ (A+++ - D)

+++ Kostenlose Conrad Kundenkarte +++

MEHR SERVICE, MEHR VORTEILE!

Gleich in Ihrer Filiale oder unter
conrad.de/kundenkarte beantragen!



Profitieren Sie von unserer
36 Monate Langzeit-Garantie
auf alle Neugeräte und
vieles mehr!

Gehen Sie auf Nummer sicher - mit Ihrer **Conrad Kundenkarte** verlängert sich die Garantie Ihrer bei Conrad gekauften Neugeräte auf 36 Monate (§443 BGB) - auch bei Apple Produkten.



- ✓ Rückgabe ohne Kassenbon oder Rechnung
- ✓ Exklusive Angebote und Aktionen



Angebote gültig in den Filialen Bonn, Bremen, Mannheim, Essen, Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, Nürnberg, Wernberg und nur solange der Vorrat reicht. Sie interessieren Sie für Miele? Wir beraten Sie gerne in den Filialen Bremen, Essen und Hamburg. Keine Mitnahmegarantie. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Preise inkl. MwSt. Die AGBs finden Sie unter conrad.de und in Ihrer Filiale (MDA-Start)

* Diese Angaben stellen ein repräsentatives Beispiel i.S.d. §6a Abs. 3 PAngV einer 0% Finanzierung mit 0% effektivem Jahreszins, ohne Zusatzkosten und bei 12 Monaten Laufzeit dar. Weitere mögliche Laufzeiten einer 0% Finanzierung sind 6 oder 9 Monatsraten. Ohne Zusatzkosten, die Mindestrate beträgt 10,- €, der Mindesteinkaufswert 120,- €. Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40123 Düsseldorf. Vorbehaltlich einer abschließenden Bonitätsprüfung. Unsere Fachberater helfen Ihnen gerne weiter.

Die 48 Monate Langzeit-Garantie (§443 BGB) beginnt mit dem Tag der Rechnungsstellung und endet nach Ablauf von vier Jahren. Sie gilt nur für den Käufer und ist nicht übertragbar. Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt.



Business-Betreuung vor Ort
Conrad Geschäftskundenbetreuung

CONRAD | BESCHAFFUNG. EINFACH. SCHNELL. UMFASSEND.