

FPMA-D550BLACK

SCHREIBTISCHHALTERUNG 1 MONITOR



Bildschirmgröße : 10-32"
 Max. Gewicht : 0-8 kg | 0-17.6 lbs
 VESA : 75x75 - 100x100 mm
 Höhe : 0-44 cm
 Montage : Klemme & Tülle
 Zusätzliche Info : Kabelführung & Schnellverschlussystem

FPMA-D550DBLACK

SCHREIBTISCHHALTERUNG 2 MONITORE



Bildschirmgröße : 10-32"
 Max. Gewicht : 0-8 kg | 0-17.6 lbs (2x)
 VESA : 75x75 - 100x100 mm
 Höhe : 0-44 cm
 Montage : Klemme & Tülle
 Zusätzliche Info : Kabelführung & Schnellverschlussystem

FPMA-D550DDBLACK

SCHREIBTISCHHALTERUNG 2 MONITORE



Bildschirmgröße : 10-32"
 Max. Gewicht : 0-8 kg | 0-17.6 lbs (2x)
 VESA : 75x75 - 100x100 mm
 Höhe : 0-46 cm
 Montage : Standfuß
 Zusätzliche Info : Kabelführung & Schnellverschlussystem

FPMA-D550NOTEBOOK

SCHREIBTISCHHALTERUNG 1 MONITOR & LAPTOP



Bildschirmgröße : 10-32"
 Geeignet für : Laptop & Monitor
 VESA : 75x75 - 100x100 mm
 Höhe : 0-44 cm
 Montage : Klemme & Tülle
 Zusätzliche Info : Perfekte Einstellung

FPMA-D750BLACK/SILVER/WHITE

SCHREIBTISCHHALTERUNG 1 MONITOR



Bildschirmgröße : 10-32"
 Max. Gewicht : 2-8 kg | 4.4-17.6 lbs
 VESA : 75x75 - 100x100 mm
 Höhe : 18-48 cm
 Montage : Klemme & Tülle (topfix)
 Zusätzliche Info : Einfache Höhenverstellung

FPMA-D750DBLACK/SILVER/WHITE

SCHREIBTISCHHALTERUNG 2 MONITORE



Bildschirmgröße : 10-32"
 Max. Gewicht : 2-8 kg | 4.4-17.6 lbs (2x)
 VESA : 75x75 - 100x100 mm
 Höhe : 18-48 cm
 Montage : Klemme & Tülle (topfix)
 Zusätzliche Info : Einfache Höhenverstellung

FPMA-D860DBLACK

SCHREIBTISCHHALTERUNG 2 MONITORE



Bildschirmgröße : 10-27"
 Max. Gewicht : 0-7 kg | 0-15.4 lbs (2x)
 VESA : 75x75 - 100x100 mm
 Höhe : 24-47 cm
 Montage : Klemme & Tülle (topfix)
 Zusätzliche Info : Einzigartiges Design

FPMA-D865DBLACK

SCHREIBTISCHHALTERUNG 2 MONITORE



Bildschirmgröße : 10-27"
 Max. Gewicht : 0-6 kg | 0-13.2 lbs (2x)
 VESA : 75x75 - 100x100 mm
 Höhe : 35-48 cm
 Montage : Standard
 Zusätzliche Info : Einfache Höhenverstellung

CPU-D025BLACK

CPU-TISCHHALTERUNG UNIVERSAL



Max. Gewicht : 0-20 kg | 0-44.1 lbs
 VESA : 3-60 cm
 Höhe : Manuell
 Montage : Unter dem Schreibtisch hängend
 Zusätzliche Info : PC weg vom Boden: weniger Wartung

TABLET-D150SILVER

TABLET STÄNDER NEIGEN & SCHWENKEN



Bildschirmgröße : 7.9-10.5"
 Max. Gewicht : 0-1 kg | 0-2.2 lbs
 Höhe : 33 cm
 Montage : Standard
 Geeignet für : iPad mini/ 1/ 2/ 3/ 4 Air, Galaxy
 Zusätzliche Info : Hoch-/Querformst

THINCLIENT-01

THIN CLIENT-HALTERUNG ULTRADÜNN



Bildschirmgröße : 0-3 kg | 0-6.6 lbs
 Max. Gewicht : 75x75 - 100x100 mm
 VESA : 0.2 cm
 Höhe : 12 cm
 Montage : Direkt hinter dem Bildschirm
 Zusätzliche Info : Geschickte Abdeckung des Thin Client

THINCLIENT-20

THIN CLIENT-HALTERUNG VERSTELLBAR



Max. Gewicht : 0-10 kg | 0-22 lbs
 VESA : 50x50 - 100x100 mm
 Tiefe : 5.2-10 cm
 Höhe : 13.8 cm
 Montage : Direkt hinter dem Bildschirm
 Zusätzliche Info : Geschickte Abdeckung des Thin Client

NS-WS300BLACK

SITZ-STEH-ARBEITSPLATZ ERGONOMISCHES DESIGN



Max. Gewicht : 0-15 kg | 0-33.1 lbs
 Tiefe : 62 cm
 Breite : 95 cm
 Höhe : 11-51 cm
 Montage : Auf dem Schreibtisch
 Zusätzliche Info : Gasfeder unterstützt

NOTEBOOK-D100

LAPTOP TISCHHALTERUNG NEIGEN & SCHWENKEN



Bildschirmgröße : 10-22"
 Max. Gewicht : 0-15 kg | 0-33.1 lbs
 Geeignet für : Laptop
 Höhe : 0-26 cm
 Montage : Klemme
 Zusätzliche Info : Neigen 30° & Drehen 180°

NLSL075BLACK

LAPTOP STÄNDER KOMPAKT & BELÜFTET



Bildschirmgröße : 10-15"
 Max. Gewicht : 0-5 kg | 0-11 lbs
 Höhe : 3.5-20 cm
 Verstellbar : 5 unterschiedliche Höhen
 Montage : Auf dem Schreibtisch
 Zusätzliche Info : Leichtgewicht & einzigartiges Design

NSMONITOR20

MONITOR / LAPTOP ERHÖHUNG HÖHENVERSTELLBAR



Max. Gewicht : 0-10 kg | 0-22 lbs
 Tiefe : 33 cm
 Breite : 53 cm
 Höhe : 4.6-16.8 cm
 Montage : Auf dem Schreibtisch
 Zusätzliche Info : Medien Steckanschluss

FPMA-W25/BLACK


**WANDHALTERUNG
FIXIERT**



Bildschirmgröße : 10-30"
 Max. Gewicht : 0-30 kg | 0-66,1 lbs
 VESA : 50x50 - 100x100 mm
 Tiefe : 0-1,5 cm
 Zusätzliche Info : Ultraflach, inkl. Diebstahlsicherung

FPMA-W830/BLACK

**WANDHALTERUNG
VOLLE BEWEGUNG**

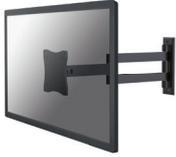

Bildschirmgröße : 10-27"
 Max. Gewicht : 0-12 kg | 0-26,5 lbs
 VESA : 75x75 - 100x100 mm
 Tiefe : 5-37 cm
 Zusätzliche Info : Ultraflach, optimale Anpassung

LED-W800BLACK

**WANDHALTERUNG
VOLLE BEWEGUNG**



Bildschirmgröße : 37-70"
 Max. Gewicht : 0-40 kg | 0-88,2 lbs
 VESA : 200x200 - 600x400 mm
 Tiefe : 4-68 cm
 Zusätzliche Info : Extra langer Teleskoparm

LED-W400BLACK

**WANDHALTERUNG
FIXIERT**



Bildschirmgröße : 32-55"
 Max. Gewicht : 0-35 kg | 0-77,2 lbs
 VESA : 100x100 - 400x400 mm
 Tiefe : 1,8 cm
 Zusätzliche Info : Ultraflach

LED-W450BLACK

**WANDHALTERUNG
NEIGEN**



Bildschirmgröße : 32-55"
 Max. Gewicht : 0-35 kg | 0-77,2 lbs
 VESA : 100x100 - 400x400 mm
 Tiefe : 3 cm
 Zusätzliche Info : Magnetverschluss System

PLASMA-W100/BLACK

**WANDHALTERUNG
FIXIERT**



Bildschirmgröße : 37-85"
 Max. Gewicht : 0-100 kg | 0-220,5 lbs
 VESA : 200x200 - 865x480 mm
 Tiefe : 3-4 cm
 Zusätzliche Info : Abschließbar (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)

LED-VW1750BLACK

**WANDHALTERUNG
VIDEOWALL**



Bildschirmgröße : 46-52"
 Max. Gewicht : 0-35 kg | 0-77,2 lbs
 VESA : 200x200 - 600x400 mm
 Tiefe : 4,9-22,3 cm
 Zusätzliche Info : Nahtlose Ausrichtung, Pop-Out Erweiterung

FPMA-C340BLACK

**DECKENHALTERUNG
TELESKOP STANGE**



Bildschirmgröße : 32-75"
 Max. Gewicht : 0-50 kg | 0-110,2 lbs
 VESA : 100x100 - 400x400 mm
 Höhe : 106-156 cm
 Zusätzliche Info : Optimale Höhenverstellung

BEAMER-C80/WHITE

**BEAMER-DECKENHALTERUNG
MULTI-WINKEL PROJEKTION**



Max. Gewicht : 0-15 kg | 0-33,1 lbs
 Höhe : 8-15 cm
 Montage : Verstellbar bis 320 mm
 Zusätzliche Info : Neigen 15° & Drehen 360°, Schnellverschlussystem

FPMA-D1250BLACK

**MONITOR STÄNDER
STANDARD**



Bildschirmgröße : 32-60"
 Max. Gewicht : 0-40 kg | 0-88,2 lbs
 VESA : 200x200 - 600x400 mm
 Höhe : 63-71 cm
 Zusätzliche Info : Standfuß
Geignet für TV & LFD

NS-FS100BLACK

**BODENSTÄNDER
STANDARD**



Bildschirmgröße : 10-55"
 Max. Gewicht : 0-20 kg | 0-44,1 lbs
 VESA : 75x75 - 400x400 mm
 Tiefe : 75-124 cm
 Zusätzliche Info : Neigen 30°

PLASMA-M1700E

**BODENSTÄNDER
MOBIL**



Bildschirmgröße : 32-70"
 Max. Gewicht : 0-50 kg | 0-110,2 lbs
 VESA : 200x200 - 600x400 mm
 Höhe : 154-170 cm
 Zusätzliche Info : Inkl. Kamera- und Laptopregal

PLASMA-M1900E

**BODENSTÄNDER
MOBIL**



Bildschirmgröße : 37-70"
 Max. Gewicht : 0-50 kg | 0-110,2 lbs
 VESA : 200x200 - 600x400 mm
 Höhe : 130-162 cm
 Zusätzliche Info : Inkl. Kamera- und Laptopregal

NS-M4000BLACK

**BODENSTÄNDER
MOBIL**



Bildschirmgröße : 60-105"
 Max. Gewicht : 0-150 kg | 0-330,7 lbs
 VESA : 200x200 - 1000x600 mm
 Höhe : 169,8-184,8 cm
 Zusätzliche Info : Geeignet für schwere Bildschirme

PLASMA-M2250BLACK/SILVER

**BODENSTÄNDER
MOBIL**



Bildschirmgröße : 42-100"
 Max. Gewicht : 0-130 kg | 0-286,6 lbs
 VESA : 200x200 - 800x600 mm
 Höhe : 120-170 cm
 Zusätzliche Info : Motorisierte Höhenverstellung



neomounts.com