

SELECT

NM-W25BLACK

WANDHALTERUNG FIXIERT



Bildschirmgröße : 10-30"
 Max. Gewicht : 0-25 kg
 VESA : 75x75 - 100x100 mm
 Tiefe : 1,3 cm zur Wand
 Zusätzliche Info : Ultraflach

NM-W120BLACK


WANDHALTERUNG FIXIERT



Bildschirmgröße : 10-40"
 Max. Gewicht : 0-20 kg
 VESA : 75x75 - 200x200 mm
 Tiefe : 2,6 cm zur Wand
 Zusätzliche Info : Auto Lock system

NM-W340BLACK


WANDHALTERUNG FIXIERT

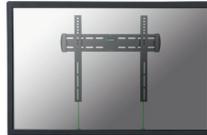

Bildschirmgröße : 32-55"
 Max. Gewicht : 0-50 kg
 VESA : 100x100 - 400x400 mm
 Tiefe : 2,6 cm zur Wand
 Zusätzliche Info : Auto Lock system

NM-W360BLACK

WANDHALTERUNG FIXIERT

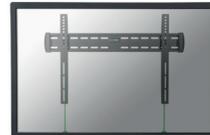

Bildschirmgröße : 37-75"
 Max. Gewicht : 0-50 kg
 VESA : 100x100 - 600x400 mm
 Tiefe : 2,6 cm zur Wand
 Zusätzliche Info : Auto Lock system

NM-W60BLACK

WANDHALTERUNG NEIGEN



Bildschirmgröße : 10-30"
 Max. Gewicht : 0-25 kg
 VESA : 75x75 - 100x100 mm
 Tiefe : 3,4 cm zur Wand
 Zusätzliche Info : Neigen 20°

NM-W125BLACK

WANDHALTERUNG NEIGEN



Bildschirmgröße : 10-40"
 Max. Gewicht : 0-20 kg
 VESA : 75x75 - 200x200 mm
 Tiefe : 3,5 cm zur Wand
 Zusätzliche Info : Neigen 15°

NM-W345BLACK

WANDHALTERUNG NEIGEN



Bildschirmgröße : 32-55"
 Max. Gewicht : 0-25 kg
 VESA : 100x100 - 400x400 mm
 Tiefe : 3,5 cm zur Wand
 Zusätzliche Info : Neigen 12°

NM-W365BLACK

WANDHALTERUNG NEIGEN



Bildschirmgröße : 37-65"
 Max. Gewicht : 0-35 kg
 VESA : 100x100 - 600x400 mm
 Tiefe : 3,5 cm zur Wand
 Zusätzliche Info : Neigen 12°

NM-W225BLACK

WANDHALTERUNG VOLLE BEWEGUNG



Bildschirmgröße : 10-32"
 Max. Gewicht : 0-30 kg
 VESA : 75x75 - 200x200 mm
 Tiefe : 5 - 37 cm
 Zusätzliche Info : 3 Drehpunkte & Neigen 20°

NM-W325BLACK

WANDHALTERUNG VOLLE BEWEGUNG



Bildschirmgröße : 23-55"
 Max. Gewicht : 0-25 kg
 VESA : 100x100 - 400x400 mm
 Tiefe : 4 - 16 cm
 Zusätzliche Info : 1 Drehpunkt & Neigen 12°

NM-W440BLACK/WHITE

WANDHALTERUNG VOLLE BEWEGUNG



Bildschirmgröße : 23-55"
 Max. Gewicht : 0-25 kg
 VESA : 75x75 - 400x400 mm
 Tiefe : 4 - 51 cm
 Zusätzliche Info : 3 Drehpunkte & Neigen 25°

NM-W460BLACK/WHITE

WANDHALTERUNG VOLLE BEWEGUNG



Bildschirmgröße : 32-60"
 Max. Gewicht : 0-30 kg
 VESA : 200x200 - 600x400 mm
 Tiefe : 5 - 61 cm
 Zusätzliche Info : 3 Drehpunkte & Neigen 25°

NM-C440BLACK

DECKENHALTERUNG TELESKOP STANGE



Bildschirmgröße : 32-60"
 Max. Gewicht : 0-50 kg
 VESA : 200x200 - 400x400 mm
 Höhe : 56-91 cm
 Zusätzliche Info : 2 Montagemöglichkeiten,
 Neigen 25° & Schwenken 360°

NM-C440DBLACK

DECKENHALTERUNG TELESKOP STANGE



Bildschirmgröße : 32-60"
 Max. Gewicht : 0-25 kg (2x)
 VESA : 200x200 - 400x400 mm
 Höhe : 56-91 cm
 Zusätzliche Info : Neigen 25° & Schwenken 360°

NM-M1000BLACK/WHITE

BODENSTÄNDER STANDARD



Bildschirmgröße : 37-70"
 Max. Gewicht : 0-40 kg
 VESA : 200x200 - 600x400 mm
 Höhe : 138 cm
 Zusätzliche Info : Geeignet für große Monitore,
 Holzbeine

NM-M1700BLACK

BODENSTÄNDER MOBIL



Bildschirmgröße : 32-75"
 Max. Gewicht : 0-50 kg
 VESA : 200x200 - 600x400 mm
 Höhe : 104-154 cm
 Zusätzliche Info : Inkl. Kamera- und Laptopregal

SELECT

NM-D135BLACK/SILVER/WHITE

SCHREIBTISCHHALTERUNG 1 MONITOR



Bildschirmgröße : 10-27"
 Max. Gewicht : 0-8 kg
 VESA : 75x75 - 100x100 mm
 Höhe : 0-41 cm
 Montage : Klemme & Tülle
 Zusätzliche Info : Kabelführung

NM-D135DBLACK/SILVER/WHITE

SCHREIBTISCHHALTERUNG 2 MONITORE



Bildschirmgröße : 10-27"
 Max. Gewicht : 0-8 kg (2x)
 VESA : 75x75 - 100x100 mm
 Höhe : 0-41 cm
 Montage : Klemme & Tülle
 Zusätzliche Info : Kabelführung

NM-D135D3BLACK

SCHREIBTISCHHALTERUNG 3 MONITORE



Bildschirmgröße : 10-27"
 Max. Gewicht : 0-8 kg (3x)
 VESA : 75x75 - 100x100 mm
 Höhe : 0-41 cm
 Montage : Klemme & Tülle
 Zusätzliche Info : Kabelführung

NM-CPU100BLACK

CPU-TISCHHALTERUNG SCHWENKEN



Max. Gewicht : 0-10 kg
 Breite : 9-20 cm
 Höhe : 30-53 cm
 Montage : Unter dem Schreibtisch hängend
 Zusätzliche Info : Schwenken 360°, PC weg vom Boden; weniger Wartung

NM-D335BLACK

SCHREIBTISCHHALTERUNG 1 MONITOR



Bildschirmgröße : 10-30"
 Max. Gewicht : 0-10 kg
 VESA : 75x75 - 100x100 mm
 Höhe : 0-46 cm
 Montage : Standard, Klemme & Tülle
 Zusätzliche Info : Kabelführung

NM-D335DBLACK

SCHREIBTISCHHALTERUNG 2 MONITORE



Bildschirmgröße : 10-27"
 Max. Gewicht : 0-8 kg (2x)
 VESA : 75x75 - 100x100 mm
 Höhe : 0-45 cm
 Montage : Standard, Klemme & Tülle
 Zusätzliche Info : Kabelführung

NM-D335D4BLACK

SCHREIBTISCHHALTERUNG 4 MONITORE



Bildschirmgröße : 10-27"
 Max. Gewicht : 0-8 kg (4x)
 VESA : 75x75 - 100x100 mm
 Höhe : 0-81 cm
 Montage : Standard, Klemme & Tülle
 Zusätzliche Info : Kabelführung

NM-TC100BLACK

THIN CLIENT HALTERUNG EINSTELLBAR



Max. Gewicht : 0-5 kg
 VESA : 50x50 - 100x100 mm
 Breite : 0-7 cm
 Höhe : 13,8 cm
 Montage : Direkt hinter dem Bildschirm
 Zusätzliche Info : Geschickte Abdeckung des Thin Client

NM-D500BLACK

SCHREIBTISCHHALTERUNG GASFEDER



Bildschirmgröße : 10-30"
 Max. Gewicht : 0-6 kg
 VESA : 75x75 - 100x100 mm
 Höhe : 8-41 cm
 Montage : Klemme & Tülle
 Zusätzliche Info : Einfache Höhenverstellung

NM-D500DBLACK

SCHREIBTISCHHALTERUNG GASFEDER



Bildschirmgröße : 10-27"
 Max. Gewicht : 0-6 kg (2x)
 VESA : 75x75 - 100x100 mm
 Höhe : 8-41 cm
 Montage : Klemme & Tülle
 Zusätzliche Info : Einfache Höhenverstellung

NM-D750BLACK/SILVER/WHITE

SCHREIBTISCHHALTERUNG GASFEDER



Bildschirmgröße : 10-32"
 Max. Gewicht : 1-9 kg
 VESA : 75x75 - 100x100 mm
 Höhe : 18-48 cm
 Montage : Klemme & Tülle
 Zusätzliche Info : Einfache Höhenverstellung

NM-D750DBLACK/SILVER/WHITE

SCHREIBTISCHHALTERUNG GASFEDER



Bildschirmgröße : 10-32"
 Max. Gewicht : 1-9 kg (2x)
 VESA : 75x75 - 100x100 mm
 Höhe : 20-50 cm
 Montage : Klemme & Tülle
 Zusätzliche Info : Einfache Höhenverstellung

NM-D775BLACKPLUS /SILVERPLUS/WHITEPLUS

SCHREIBTISCHHALTERUNG GASFEDER



Bildschirmgröße : 10-49"
 Max. Gewicht : 1-18 kg
 VESA : 75x75 - 100x100 mm
 Höhe : 27-60 cm
 Montage : Klemme & Tülle (topfix)
 Zusätzliche Info : Geeignet für große, ultra-breite Monitore

NM-D775DXBLACK/SILVER/WHITE

SCHREIBTISCHHALTERUNG GASFEDER



Bildschirmgröße : 10-32"
 Max. Gewicht : 1-8 kg (2x)
 VESA : 75x75 - 100x100 mm
 Höhe : 27-60 cm
 Montage : Klemme & Tülle (topfix)
 Zusätzliche Info : Einfache Höhenverstellung, inkl. Lenker

NM-BC25BLACK

BEAMER-DECKENHALTERUNG MEHRFACH PROJEKTION



Max. Gewicht : 0-25 kg
 Höhe : 13,5 cm
 Montage : Verstellbar bis 500 mm
 Zusätzliche Info : Neigen 20° & Schwenken 360°

NM-BC75BLACK

BEAMER-DECKENHALTERUNG MEHRFACH PROJEKTION



Max. Gewicht : 0-30 kg
 Höhe : 67-90 cm
 Montage : Verstellbar bis 230 mm
 Zusätzliche Info : Neigen 20° & Schwenken 360°, Teleskoparm