

# IT-VERKABELUNG VON RENKFORCE

Lösungen für Büro-Arbeitsplätze



## MONITOR-ANSCHLUSSKABEL

Zur Übertragung von Bildsignalen vom Computer zum Bildschirm stehen unterschiedliche Anschlüsse und Kabel zur Verfügung. Viele Monitorkabel funktionieren allerdings nur in eine Richtung (vom Notebook in Richtung Monitor).

Um Ihnen die schnelle Auswahl des richtigen Monitor-Kabels zu erleichtern, sollten Sie zuerst den Anschluss am Notebook, PC oder Docking Station beachten. Bidirektionale Kabel können in beide Richtungen verwendet werden.



### MONITOR-ANSCHLUSSKABEL

Artikelnummer	Anschluss Notebook	Anschluss Monitor	Bidirektional	Auflösung	Kupfer	Glasfaser & Kupfer Hybrid	Länge
1409674-NW	Displayport	Displayport	x	4K @ 60Hz	x	-	0,50 m
1716996-NW	Displayport	Displayport	x	4K @ 60Hz	x	-	1,00 m
1404067-NW	Displayport	Displayport	x	4K @ 60Hz	x	-	1,80 m
1404068-NW	Displayport	Displayport	x	4K @ 60Hz	x	-	3,00 m
1404069-NW	Displayport	Displayport	x	4K @ 60Hz	x	-	4,50 m
1716997-NW	Displayport	Displayport	x	4K @ 60Hz	x	-	7,50 m
1716998-NW	Displayport	Displayport	x	4K @ 60Hz	x	-	10,00 m
2299009-NW	Displayport	Displayport	-	8K @ 60Hz 4K @ 120Hz	-	x	15 m
2299008-NW	Displayport	Displayport	-	8K @ 60Hz 4K @ 120Hz	-	x	20 m
2299007-NW	Displayport	Displayport	-	8K @ 60Hz 4K @ 120Hz	-	x	30 m
2299006-NW	Displayport	Displayport	-	4K @ 30Hz	-	x	50 m
2589593-NW	Displayport	HDMI	-	4K @ 30Hz	x	-	1,00 m
2589594-NW	Displayport	HDMI	-	4K @ 30Hz	x	-	2,00 m
2589595-NW	Displayport	HDMI	-	4K @ 30Hz	x	-	3,00 m
2589596-NW	Displayport	HDMI	-	4K @ 30Hz	x	-	5,00 m
2497577-NW	Displayport	HDMI	-	8K @ 60Hz 4K @ 120Hz	x	-	1,00 m
2497578-NW	Displayport	HDMI	-	8K @ 60Hz 4K @ 120Hz	x	-	2,00 m
2497579-NW	Displayport	HDMI	-	8K @ 60Hz 4K @ 120Hz	x	-	3,00 m
1650574-NW	Displayport	DVI	-	Full HD	x	-	0,50 m
1650571-NW	Displayport	DVI	-	Full HD	x	-	1,00 m
1404070-NW	Displayport	DVI	-	Full HD	x	-	1,80 m
1404071-NW	Displayport	DVI	-	Full HD	x	-	5,00 m

## MONITOR-ANSCHLUSSKABEL

Artikelnummer	Anschluss Notebook	Anschluss Monitor	Bidirektional	Auflösung	Kupfer	Glasfaser & Kupfer Hybrid	Länge
2269085-NW	Mini Displayport	Displayport	x	4K @ 60Hz	x	-	0,50 m
2269086-NW	Mini Displayport	Displayport	x	4K @ 60Hz	x	-	1,00 m
2269087-NW	Mini Displayport	Displayport	x	4K @ 60Hz	x	-	1,50 m
2269088-NW	Mini Displayport	Displayport	x	4K @ 60Hz	x	-	2,00 m
2269089-NW	Mini Displayport	Displayport	x	4K @ 60Hz	x	-	3,00 m
1404072-NW	DVI	HDMI	-	Full HD	x	-	1,80 m
1404073-NW	DVI	HDMI	-	Full HD	x	-	5,00 m
1404065-NW	DVI	DVI	x	4K @ 30 Hz	x	-	1,80 m
2347573-NW	DVI	DVI	x	4K @ 30 Hz	x	-	5,00 m
2347574-NW	DVI	DVI	x	4K @ 30 Hz	x	-	10,00 m
1404165-NW	VGA	VGA	x	HD	x	-	1,00m
1404166-NW	VGA	VGA	x	HD	x	-	1,80m
1404167-NW	VGA	VGA	x	HD	x	-	5,00m
2269083-NW	USB-C*	Displayport	-	4K @ 60Hz	x	-	1,80 m
2300492-NW	USB-C*	Displayport	-	8K @ 60Hz 4K @ 120Hz	x	-	1,00 m
2300491-NW	USB-C*	Displayport	-	8K @ 60Hz 4K @ 120Hz	x	-	2,00 m
2269081-NW	USB-C*	Mini Displayport	-	4K @ 60Hz	x	-	1,80 m
2620873-NW	USB-C*	USB-C*	x	8K @ 60Hz	x	-	1,00 m
2617990-NW	Thunderbolt™	Thunderbolt™	x	8K @ 60Hz	x	-	0,80 m
2265795-NW	USB-C*	HDMI	-	4K @ 60Hz	x	-	0.50 m
2265796-NW	USB-C*	HDMI	-	4K @ 60Hz	x	-	1.80 m
2265797-NW	USB-C*	HDMI	-	4K @ 60Hz	x	-	3.00 m



Displayport – Displayport



Displayport – HDMI



Displayport – DVI

Mini Displayport –  
Displayport

DVI – HDMI



DVI – DVI



VGA – VGA



USB® – Displayport



USB® – Mini Displayport



USB® – USB®

Thunderbolt™ –  
Thunderbolt™

USB® – HDMI

Ausführliche Produktbeschreibungen finden Sie auf [conrad.at/renkforce-monitorkabel](https://conrad.at/renkforce-monitorkabel)

## MONITOR ADAPTER


Mit der Zeit haben sich eine Reihe von Monitor Anschlüssen weiterentwickelt bzw. sind durch moderne Varianten ersetzt worden. Um ältere Monitore im Bestand mit modernen Notebooks oder Dockingstations zu verbinden oder umgekehrt, bietet Renkforce eine Reihe von Adapterlösungen. Wie auch bei Monitorkabel: Bitte auf die Richtung achten!



### MONITOR ADAPTER

Bestellnummer	Anschluss Notebook	Anschluss Monitor	Anschluss Monitor alternativ	Weitere Ausgänge	Auflösung max.	kurzes Kabel	PD
2617019-NW	USB-C*	HDMI	-	-	4K @ 60Hz	x	-
2183222-NW	USB-C*	HDMI	-	1x USB-C* 1x USB A	4K @ 60Hz	x	-
2566838-NW	USB-C*	HDMI	-	1x USB-C* 1x USB A	4K @ 60Hz	x	ja / 60W
2306538-NW	USB-C*	HDMI	VGA	1x USB-C* 3x USB A	4K @ 30Hz (HDMI) Full HD (VGA)	x	ja / 60W
2316533-NW	USB-C*	HDMI	VGA DVI	-	4K @ 30Hz (HDMI) Full HD (DVI, VGA)	x	-
2339782-NW	USB-C*	VGA	-	-	Full HD	x	-
1407508-NW	Displayport	HDMI	-	-	4K @ 30Hz	x	-
2373311-NW	Displayport	HDMI	-	-	Full HD	-	-
2753481-NW	Displayport	HDMI	-	-	4K @ 30Hz	-	-
2798162-NW	Displayport	HDMI	-	-	4K @ 30Hz	x	-
2623311-NW	Displayport	HDMI	-	-	8K @ 60Hz 4K @ 120Hz	x	-
2252876-NW	Displayport	HDMI	VGA	-	4K @ 30Hz (HDMI) Full HD (VGA)	x	-
1404079-NW	Displayport	DVI	-	-	Full HD	-	-
1433016-NW	Displayport	DVI	-	-	4K @ 30Hz	x	-
1409671-NW	Mini Displayport	HDMI	-	-	4K @ 30Hz	x	-
1403558-NW	Mini Displayport	HDMI	VGA	-	4K @ 30Hz (HDMI) Full HD (VGA)	x	-
1650567-NW	DVI	VGA	-	-	Full HD	x	-
1404074-NW	DVI	VGA	-	-	Full HD	-	-
1404076-NW	DVI	HDMI	-	-	Full HD	-	-
1404077-NW	HDMI	DVI	-	-	Full HD	-	-
2265789-NW	HDMI	VGA	-	-	Full HD	x	-

Elegantes und robustes Aluminiumgehäuse

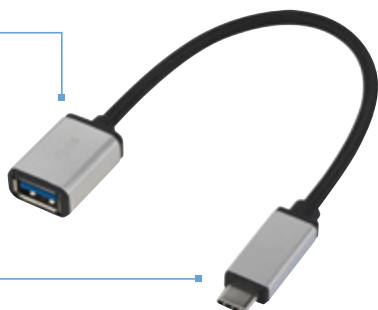

USB-C® am Notebook oder Tablet

### USUSB-C® auf USB A Buchse Adapterkabel

- Nutzen Sie Ihre alten Peripherie-Geräte am PC/Notebook weiter
- Ermöglicht den Anschluss von z.B. USB-Sticks an Ihr Smartphone oder Tablet
- OTG Funktion – direkte Datenübertragung ohne Computer

Best.-Nr. 1629428-NW

Extra kurzes Kabel  
(5 cm inkl. Stecker)



### Lightning Powerbank Ladeadapter

- Zum Halten von Powerbank und iPhone in einer Hand
- 180° knickbar

Best.-Nr. 1688019-NW



Rückseite

### USB A auf USB-C® Adapter

- Max. 5 GBit/s Übertragungsrage

Best.-Nr. 2236153-NW



Rückseite

### USB micro auf USB-C® Adapter

- Max. 480 MBit/s Übertragungsrage

Best.-Nr. 2236419-NW



Rückseite

### USB-C® auf USB micro Adapter

- Max. 480 MBit/s Übertragungsrage

Best.-Nr. 2236154-NW

USB4® Winkeladapter, unterstützt das PD-Protokoll sowie Schnellaufladung bis 240 W



### USB4® kompatibler USB-C®-Winkeladapter, 40 Gbps, 5A

- Unterstützt 40 Gbps Transferrgeschwindigkeit
- Unterstützt Audio- und Videoübertragung mit 8k@60 Hz
- Plug & Play-kompatibel

Best.-Nr. 2622636-NW

Ausführliche Produktbeschreibungen finden Sie auf [conrad.at/renkforce-usb-adapter](https://conrad.at/renkforce-usb-adapter)

## USB-KABEL

Der USB-Anschluss ist vom Büroarbeitsplatz nicht mehr wegzudenken. Als Ladekabel, zur Datenübertragung oder sogar als Monitorkabel. Die Anforderungen an die Kabel sind entsprechend unterschiedlich.

Renkforce bietet ein breites Spektrum an Produkten. Bei USB-C® Kabeln je nach Anwendung eine höhere Datenübertragung oder eine höhere Ladeleistung.



Made for  
 iPhone | iPad | iPod

### MFI ZERTIFIZIERTE LADEKABEL

Bestellnummer	Anschluss Notebook / Netzteil	Anschluss iPhone / iPad	Maximale Leistung	Max. Übertragungsrate	Länge	Farbe	Besonderheit
2497591-NW	USB A	Lightning	15 W @ 5V / 3 A	480 MBit/s	1,00 m	Schwarz	Gewebe aus Recycling Material
2497592-NW	USB A	Lightning	15 W @ 5V / 3 A	480 MBit/s	2,00 m	Schwarz	Gewebe aus Recycling Material
2497593-NW	USB-C*	Lightning	15 W @ 5V / 3 A	480 MBit/s	1,00 m	Schwarz	Gewebe aus Recycling Material
2497594-NW	USB-C*	Lightning	15 W @ 5V / 3 A	480 MBit/s	2,00 m	Schwarz	Gewebe aus Recycling Material
2589597-NW	USB A	Lightning	15 W @ 5V / 3 A	480 MBit/s	1,00 m	Weiß	-
2616584-NW	USB A	Lightning	15 W @ 5V / 3 A	480 MBit/s	2,00 m	Weiß	-
1362474-NW	USB A	Lightning	12,4 W @ 5V / 2,4 A	480 MBit/s	0,95 m	Schwarz	Spiralkabel
1667553-NW	USB A	Lightning / USB-C* / USB micro	2.5 W @ 5 V / 0.5 A	480 MBit/s	0,25 m	Schwarz	Gewebe
1533489-NW	USB A	Lightning / USB-C* / USB micro	2.5 W @ 5 V / 0.5 A	480 MBit/s	0,5 m	Schwarz	Gewebe
1667554-NW	USB A	Lightning / USB-C* / USB micro	2.5 W @ 5 V / 0.5 A	480 MBit/s	1,00 m	Schwarz	Gewebe
1667290-NW	USB A	Lightning / USB-C* / USB micro	2.5 W @ 5 V / 0.5 A	480 MBit/s	1,5 m	Schwarz	Gewebe
1667289-NW	USB A	Lightning / USB-C* / USB micro	2.5 W @ 5 V / 0.5 A	480 MBit/s	3,00 m	Schwarz	Gewebe
2497590-NW	USB-C*	MagSafe	15 W @ 5V / 3 A	-	2,00 m	Weiß	-



### USB-LADEKABEL

Bestellnummer	Anschluss Notebook / Netzteil	Anschluss Smartphone	Maximale Leistung	Max. Übertragungsrate	Länge	Farbe
1429649-NW	USB A	USB-C*	36 W @ 12 V / 3.0 A	480 MBit/s	1,00 m	Schwarz
1429650-NW	USB A	USB-C*	36 W @ 12 V / 3.0 A	480 MBit/s	1,50 m	Schwarz
1620632-NW	USB A	USB-C*	36 W @ 12 V / 3.0 A	10 GBit/s	0,15 m	Schwarz
1620631-NW	USB A	USB-C*	36 W @ 12 V / 3.0 A	10 GBit/s	0,30 m	Schwarz
1460359-NW	USB A	USB-C*	36 W @ 12 V / 3.0 A	10 GBit/s	0,50 m	Schwarz
1460360-NW	USB A	USB-C*	36 W @ 12 V / 3.0 A	10 GBit/s	1,00 m	Schwarz
1460361-NW	USB A	USB-C*	36 W @ 12 V / 3.0 A	10 GBit/s	1,80 m	Schwarz





## USB-KABEL

Bestellnummer	Anschluss Notebook	Anschluss Gerät	Maximale Leistung	Max. Übertragungsrate	Länge	Farbe	Anwendung
2625959-NW	USB-C*	USB-C*	240 W @ 48 V / 5 A	480 MBit/s	1.00 m	Schwarz	Schnell-Ladekabel
2625961-NW	USB-C*	USB-C*	240 W @ 48 V / 5 A	480 MBit/s	2.00 m	Schwarz	Schnell-Ladekabel
1460356-NW	USB-C*	USB-C*	100 W @ 20 V / 5 A	20 GBit/s	0.50 m	Schwarz	Anschluss-Kabel
1460357-NW	USB-C*	USB-C*	100 W @ 20 V / 5 A	20 GBit/s	1.00 m	Schwarz	Anschluss-Kabel
1460358-NW	USB-C*	USB-C*	100 W @ 20 V / 5 A	20 GBit/s	1.50 m	Schwarz	Anschluss-Kabel
2265788-NW	USB-C*	USB-C*	100 W @ 20 V / 5 A	20 GBit/s	2.00 m	Schwarz	Anschluss-Kabel
2269072-NW	USB A	USB B	2.5 W @ 5 V / 0.5 A	480 MBit/s	1.80 m	Transparent	Druckerkabel
2269074-NW	USB A	USB B	2.5 W @ 5 V / 0.5 A	480 MBit/s	3.00 m	Transparent	Druckerkabel
2269073-NW	USB A	USB B	2.5 W @ 5 V / 0.5 A	480 MBit/s	5.00 m	Transparent	Druckerkabel
1487688-NW	USB A	USB B	2.5 W @ 5 V / 0.5 A	480 MBit/s	0.30 m	Schwarz	Druckerkabel
1487689-NW	USB A	USB B	2.5 W @ 5 V / 0.5 A	480 MBit/s	0.50 m	Schwarz	Druckerkabel
1487690-NW	USB A	USB B	2.5 W @ 5 V / 0.5 A	480 MBit/s	1.00 m	Schwarz	Druckerkabel
1420166-NW	USB A	USB B (3.1)	4.5 W @ 5 V / 0.9 A	5 GBit/s	0.50 m	Blau	Festplatten Kabel
1420168-NW	USB A	USB B (3.1)	4.5 W @ 5 V / 0.9 A	5 GBit/s	1.80 m	Blau	Festplatten Kabel
1485268-NW	USB A	USB mini	2.5 W @ 5 V / 0.5 A	480 MBit/s	0.15 m	Schwarz	Anschlusskabel
1485269-NW	USB A	USB mini	2.5 W @ 5 V / 0.5 A	480 MBit/s	0.30 m	Schwarz	Anschlusskabel
1365369-NW	USB A	USB mini	2.5 W @ 5 V / 0.5 A	480 MBit/s	1.80 m	Schwarz	Anschlusskabel
1487692-NW	USB A	USB micro	2.5 W @ 5 V / 0.5 A	480 MBit/s	0.30 m	Schwarz	Anschlusskabel
1438740-NW	USB A	USB micro	2.5 W @ 5 V / 0.5 A	480 MBit/s	1.00 m	Schwarz	Anschlusskabel
1574809-NW	USB A	USB micro	2.5 W @ 5 V / 0.5 A	480 MBit/s	3.00 m	Schwarz	Anschlusskabel



## VERLÄNGERUNGS-KABEL

Bestellnummer	Anschluss Notebook	Anschluss Gerät	Maximale Leistung	Max. Übertragungsrate	Länge	Farbe	Anwendung
2377610-NW	USB-C*	USB-C* (Buchse)	60 W @ 20 V / 3 A	20 GBit/s	1.00 m	Schwarz	Verlängerungs-kabel
2377611-NW	USB-C*	USB-C* (Buchse)	60 W @ 20 V / 3 A	10 GBit/s	2.00 m	Schwarz	Verlängerungs-kabel
1420708-NW	USB A	USB A (Buchse)	4.5 W @ 5 V / 0.9 A	5 GBit/s	1.00 m	Blau	Verlängerungs-kabel
1420710-NW	USB A	USB A (Buchse)	4.5 W @ 5 V / 0.9 A	5 GBit/s	3.00 m	Blau	Verlängerungs-kabel
1487676-NW	USB A	USB A (Buchse)	2.5 W @ 5 V / 0.5 A	480 MBit/s	1.00 m	Schwarz	Verlängerungs-kabel
1487682-NW	USB A	USB A (Buchse)	2.5 W @ 5 V / 0.5 A	480 MBit/s	3.00 m	Schwarz	Verlängerungs-kabel
2523275-NW	USB micro	USB micro (Buchse)	2.5 W @ 5 V / 0.5 A	480 MBit/s	1.80 m	Schwarz	Verlängerungs-kabel

Ausführliche Produktbeschreibungen finden Sie auf [conrad.at/renkforce-usb-kabel](https://conrad.at/renkforce-usb-kabel)

## DOCKINGSTATIONS

Dockingstations sind eine nützliche Ergänzung für jedes mobile Arbeitsgerät. Sie ermöglichen die Erweiterung der Arbeitsumgebung, indem eine Vielzahl von Peripheriegeräten und Monitoren anschließbar ist. Ihre USB-C® Anschlüsse bieten schnelle Datenübertragungsraten und ermöglichen es der Dockingstation, alle angeschlossenen Geräte über einen einzigen Anschluss zu steuern.



Bestellnummer	2621177-NW	2621178-NW	2619751-NW
<b>Bezeichnung</b>	<b>RF-DKS-903 USB-C® 5IN1 DOCK</b>	<b>RF-DKS-901 USB-C® 9IN1 DOCK</b>	<b>RF-DKS-800 USB-C® 8IN1 DOCK – 8K UHD</b>
<b>Anschluss A</b>	USB-C®	USB-C®	USB-C®
<b>Anschluss B</b>	1x HDMI-Buchse 1x USB-C® Buchse (mit Power Delivery) 1x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 2x USB 2.0	1x HDMI-Buchse 1x 3,5 mm-Buchse 1x USB-C® Buchse (Power Delivery) 1x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 2x USB 2.0 1x RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s) 1x MicroSD-Karten-Slot 1x SD-Karten-Slot	1x HDMI-Buchse 1x 3,5 mm-Buchse 1x USB-C® Buchse (Power Delivery) 1x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 2x USB 2.0 1x RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s) 1x MicroSD-Karten-Slot 1x SD-Karten-Slot
<b>Anzahl max. unterstützte Monitore</b>	1	1	2
<b>Max Auflösung</b>	3840 x 2160 Pixel	3840 x 2160 Pixel	1x 7680 x 4320 Pixel (30 Hz) / 2x 3840 x 2160 Pixel (60 Hz)
<b>Power Delivery</b>	PD 3.0 - USB-C® Ausgangsleistung: max. 87 W (mit 100 W Eingangsleistung) (optionales Netzteil benötigt)	PD 3.0 - USB-C® Ausgangsleistung: max. 87 W (mit 100 W Eingangsleistung) (optionales Netzteil benötigt)	PD 3.0 - USB-C® Ausgangsleistung: max. 87 W (mit 100 W Eingangsleistung) (optionales Netzteil benötigt)
<b>Abmessung</b>	28 x 10 x 103 mm	40 x 14 x 1215 mm	45 x 13,8 x 130 mm



Bestellnummer	2249726-NW	2796202-NW
<b>Bezeichnung</b>	<b>RF-DKS-650 USB-C® 15in1 DOCK</b>	<b>RF-DKS-902 USB-C® 15IN1 DOCK + STAND</b>
<b>Anschluss A</b>	USB-C® Stecker	USB-C®
<b>Anschluss B</b>	3x HDMI-Buchse 1x VGA-Buchse 2x USB-C® Buchse 1x USB-C® Buchse (Power Delivery) 4x USB 3.2 Gen 2 Buchse A (USB 3.1) 1x RJ45-Buchse 1x 3,5 mm Buchse	1x HDMI-Buchse (4K) 1x DisplayPort Buchse (4K) 1x VGA-Buchse (1080p) 3x USB 3.2 Gen 2 Buchse A (USB 3.1) 2x USB 2.0 2x USB-C® Buchse 1x USB-C® Buchse (Power Delivery) 1x Gigabit RJ45-Buchse (10/100/1000 Mbit/s) 1x 3,5 mm Buchse 1x MicroSD-Karten-Slot 1x SD-Karten-Slot
<b>Anzahl max. unterstützte Monitore</b>	4	3
<b>Max. Auflösung</b>	3840 x 2160 Pixel	3840 x 2160 Pixel
<b>Power Delivery</b>	PD 3.0 - USB-C® Ausgangsleistung: max. 87 W (mit 100 W Eingangsleistung) (optionales Netzteil benötigt)	PD 3.0 - USB-C® Ausgangsleistung: max. 87 W (mit 100 W Eingangsleistung) (optionales Netzteil benötigt)
<b>Abmessung</b>	63 x 73,5 x 120 mm	300 x 81 x 19 mm

### Auch interessant: NOTEBOOKSTÄNDER



<b>Bestellnummer</b>	<b>2399949-NW</b>
<b>Passend für</b>	11" bis 17,3"
<b>Abmessung</b>	240 x 235,5 x 135,5 mm
<b>Besonderheiten</b>	Elegante, leichte Aluminiumkonstruktion in offenem Design für bessere Luftzirkulation. Hebt den Bildschirm auf Augenhöhe. Silikonpolster schützen und sichern den Laptop.

Ausführliche Produktbeschreibungen finden Sie auf [conrad.at/renkforce-dockingstations](https://conrad.at/renkforce-dockingstations)

Mehr Halterungen auf [conrad.at/renkforce-notebookstaender](https://conrad.at/renkforce-notebookstaender)



## USB-HUBS

USB-Hubs erweitern die Anzahl der auf dem Computer oder Laptop verfügbaren USB-Anschlüsse. So können mehrere USB-Geräte wie Drucker, USB-Sticks, Smartphone, Webcam oder externe Festplatten gleichzeitig angeschlossen werden. Dank des Plug & Play-Standards erfolgt die Installation des Hub automatisch. Seine kompakten, handlichen Maße machen ihn zum idealen Begleiter für Laptops.



1234385

### USB-HUBS & -SWITCHES

Bestellnummer	Anschlußstecker	Anzahl USB-Ausgänge	SD-Kartenslot	microSD Kartenslot	USB Ladeport	Netzteil beiliegend	Datendurchsatz	Besonderheiten	Farbe	Abmessung
1234385-NW	USB-A	4	-	-	-	-	5 Gbit/s	Aluminium-Gehäuse	Aluminium	113 x 16 x 35 mm
1687472-NW	USB-C	4	-	-	-	-	5 Gbit/s	Aluminium-Gehäuse	Silber	114 x 18,4 x 37 mm
1614145-NW	USB-A	4	-	-	-	-	5 Gbit/s	Kompakte Bauform	Schwarz	88 x 16 x 56 mm
1295719-NW	USB-A	4	-	-	-	-	5 Gbit/s	Ausgänge oben	Schwarz	78 x 35 x 62 mm
1268677-NW	USB-A	4	-	-	1	x	5 Gbit/s	Ladeport	Schwarz	105 x 25 x 60 mm
1342481-NW	USB-A	3	1	1	-	-	5 Gbit/s	Mit Speicherkartenleser	Schwarz	100 x 42 x 16 mm
1687474-NW	USB-C	3	1	1	-	-	5 Gbit/s	Mit Speicherkartenleser	Silber	143 x 17,7 x 36,5 mm
1607017-NW	USB-A	7	-	-	1	x	5 Gbit/s	Ausgänge einzeln schaltbar/ Schnell-Ladeport	Schwarz	37 x 25 x 166 mm
1615863-NW	USB-A	7	-	-	-	-	480 Mbit/s	Ausgänge einzeln schaltbar	Schwarz	165 x 24,2 x 35,5 mm
1687470-NW	USB-A	4	-	-	-	-	480 Mbit/s	Ausgänge einzeln schaltbar	Schwarz	105 x 24,2 x 35,5 mm
1628714-NW	USB-A	4	-	-	-	-	480 Mbit/s	Ausgänge über einen Hauptschalter abschaltbar	Schwarz	18 x 22 x 70 mm
1318454-NW	USB-A	4	-	-	-	x	5 Gbit/s	Ausgänge einzeln schaltbar/Wand- oder Tischmontage	Schwarz	126 x 31 x 55 mm
1597226-NW	USB-A	7	-	-	-	x	480 Mbit/s	Wand- oder Tischmontage	Schwarz	186 x 20 x 45 mm


Ausführliche Produktbeschreibungen finden Sie auf [conrad.at/renkforce-usb-hubs](https://conrad.at/renkforce-usb-hubs)

## NETZWERKKABEL


Effektives Arbeiten im Büro oder im Home-Office wird mit schnellen und zuverlässigen Zugängen zum lokalen Netzwerk ermöglicht. Netzwerkkabel der Kategorie CAT 5 und 6 erlauben hohe Datenübertragungsmengen bei guter Signalqualität. Je nachdem wo Kabel verlegt werden sollen, welche Distanzen zu überbrücken sind und weiteren Spezifikationen, bietet Renkforce ein umfangreiches Spektrum an Lösungen.




### NETZWERKKABEL

Bestellnummer	Länge	Schirmung	Spezifikation	Gemeinsame Produktmerkmale
2362135-NW	0,50 m	S/FTP	CAT 6	 <p><b>AWG: 27</b>  <b>Farbe: Grau</b>  <b>Innenleiter-Material: Kupfer</b>  <b>Besonderheiten:</b>                      Vergoldete Steckkontakte                      mit Rastnasenschutz, Flammwidrig</p>
2362146-NW	0,15 m	S/FTP	CAT 6	
2362145-NW	0,25 m	S/FTP	CAT 6	
2362144-NW	1,00 m	S/FTP	CAT 6	
2362467-NW	2,00 m	S/FTP	CAT 6	
2362132-NW	3,00 m	S/FTP	CAT 6	
2362133-NW	5,00 m	S/FTP	CAT 6	
2362134-NW	10,00 m	S/FTP	CAT 6	
2362130-NW	15,00 m	S/FTP	CAT 6	
2362131-NW	20,00 m	S/FTP	CAT 6	
2362143-NW	30,00 m	S/FTP	CAT 6	
1383278-NW	0,25 m	U/FTP	CAT 6a	
1383279-NW	0,50 m	U/FTP	CAT 6a	
1383280-NW	1,00 m	U/FTP	CAT 6a	
1383281-NW	3,00 m	U/FTP	CAT 6a	
1383282-NW	5,00 m	U/FTP	CAT 6a	
1383283-NW	10,00 m	U/FTP	CAT 6a	
1383284-NW	15,00 m	U/FTP	CAT 6a	
1383285-NW	20,00 m	U/FTP	CAT 6a	

### NETZWERKVERLÄNGERUNGSKABEL

Bestellnummer	Länge	Schirmung	Spezifikation	Gemeinsame Produktmerkmale
1464708-NW	0,50 m	F/UTP	CAT 5e	 <p><b>AWG: 26</b>  <b>Farbe: Schwarz</b>  <b>Innenleiter-Material: Kupfer</b>  <b>Besonderheiten:</b> Vergoldete Steckkontakte,                      mit Rastnasenschutz</p>
1464707-NW	1,00 m	F/UTP	CAT 5e	
1464710-NW	3,00 m	F/UTP	CAT 5e	
1464709-NW	5,00 m	F/UTP	CAT 5e	

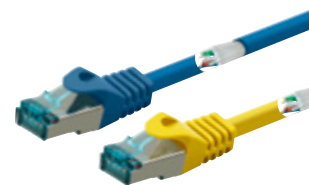


## NETZWERKKABEL

Bestellnummer	Farbe	Länge	Schirmung	Spezifikation	Gemeinsame Produktmerkmale
2623313-NW	Gelb	0,15 m	S/FTP	CAT 6a	AWG: 27 Innenleiter-Material: Kupfer Besonderheiten: Mit Rastnasenschutz, Flammwidrig
2617816-NW	Gelb	0,25 m	S/FTP	CAT 6a	
2612322-NW	Gelb	0,50 m	S/FTP	CAT 6a	
2612325-NW	Gelb	1,00 m	S/FTP	CAT 6a	
2544324-NW	Gelb	2,00 m	S/FTP	CAT 6a	
2576834-NW	Gelb	3,00 m	S/FTP	CAT 6a	
2544326-NW	Gelb	5,00 m	S/FTP	CAT 6a	
2576832-NW	Gelb	10,00 m	S/FTP	CAT 6a	
2544323-NW	Grün	0,15 m	S/FTP	CAT 6a	
2582292-NW	Grün	0,25 m	S/FTP	CAT 6a	
2528208-NW	Grün	0,50 m	S/FTP	CAT 6a	
2528210-NW	Grün	1,00 m	S/FTP	CAT 6a	
2544325-NW	Grün	2,00 m	S/FTP	CAT 6a	
2612329-NW	Grün	3,00 m	S/FTP	CAT 6a	
2568486-NW	Grün	5,00 m	S/FTP	CAT 6a	
2612323-NW	Grün	10,00 m	S/FTP	CAT 6a	
2731199-NW	Grün	15,00 m	S/FTP	CAT 6a	
2521988-NW	Rot	0,15 m	S/FTP	CAT 6a	
2521987-NW	Rot	0,25 m	S/FTP	CAT 6a	
2522025-NW	Rot	0,50 m	S/FTP	CAT 6a	
2521986-NW	Rot	1,00 m	S/FTP	CAT 6a	
2521977-NW	Rot	2,00 m	S/FTP	CAT 6a	
2523749-NW	Rot	3,00 m	S/FTP	CAT 6a	
2521985-NW	Rot	5,00 m	S/FTP	CAT 6a	
2521976-NW	Rot	10,00 m	S/FTP	CAT 6a	
2521975-NW	Rot	15,00 m	S/FTP	CAT 6a	
2523728-NW	Blau	0,25 m	S/FTP	CAT 6a	
2522488-NW	Blau	0,50 m	S/FTP	CAT 6a	
2522019-NW	Blau	1,00 m	S/FTP	CAT 6a	
2523750-NW	Blau	2,00 m	S/FTP	CAT 6a	
2523729-NW	Blau	3,00 m	S/FTP	CAT 6a	
2523730-NW	Blau	5,00 m	S/FTP	CAT 6a	
2521959-NW	Blau	10,00 m	S/FTP	CAT 6a	
2521960-NW	Blau	15,00 m	S/FTP	CAT 6a	
2528209-NW	Blau	20,00 m	S/FTP	CAT 6a	
2616755-NW	Blau	30,00 m	S/FTP	CAT 6a	
2522024-NW	Grau	0,15 m	S/FTP	CAT 6a	
2523755-NW	Grau	0,25 m	S/FTP	CAT 6a	
2523747-NW	Grau	0,50 m	S/FTP	CAT 6a	
2523746-NW	Grau	1,00 m	S/FTP	CAT 6a	
2523745-NW	Grau	2,00 m	S/FTP	CAT 6a	
2523744-NW	Grau	3,00 m	S/FTP	CAT 6a	
2523743-NW	Grau	5,00 m	S/FTP	CAT 6a	
2521974-NW	Grau	10,00 m	S/FTP	CAT 6a	
2521973-NW	Grau	15,00 m	S/FTP	CAT 6a	
2612328-NW	Grau	20,00 m	S/FTP	CAT 6a	
2595504-NW	Grau	30,00 m	S/FTP	CAT 6a	

Ausführliche Produktbeschreibungen finden Sie auf [conrad.at/renkforce-netzwerkkabel](https://conrad.at/renkforce-netzwerkkabel)

# USB-HUB

Robuste USB-Hubs für Wandmontage, innerhalb von Möbeln, sowie die Montage unter dem Tisch sorgen für Ordnung. Das An- und Abstecken kann mit einer Hand erfolgen, da der Hub selbst nicht mit der anderen Hand gehalten werden muss. Renkforce bietet Modelle mit und ohne Schalter pro Port.

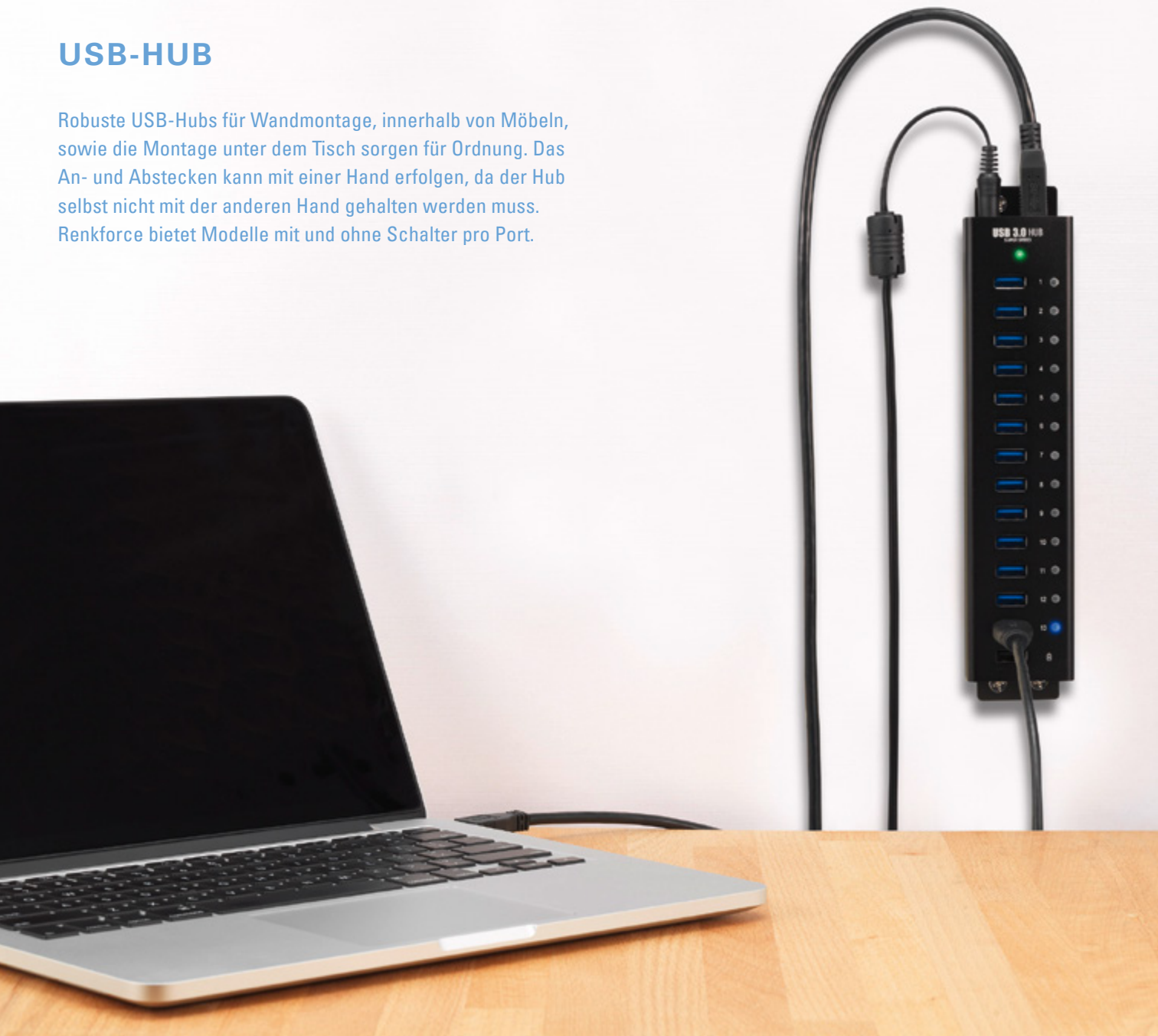

## USB-HUBS

Bestellnummer	1299048-NW	1318453-NW	1089874-NW
Anzahl USB-Ausgänge	13	7	7
Abmaße	122 x 20 x 45 mm	187 x 20 x 45 mm	187 x 31 x 55 mm
Übertragungsgeschwindigkeit	5 GBit/s	5 GBit/s	5 GBit/s
Stromversorgung	Steckernetzteil 12 V / 5 A mit Aluminiumgehäuse zur Wandmontage mit Schnellladeport	Steckernetzteil 5 V / 4 A Metallgehäuse zur Wandmontage	Steckernetzteil 5 V / 4 A Metallgehäuse einzeln schaltbar zur Wandmontage