

DIE MARTOR-SICHERHEITSSCHEREN.
EFFIZIENT, ABER UNGEFÄHRLICH.



THE SAFER WAY TO CUT.

martor

FÜNF INDIVIDUALISTEN. MIT VIELEN GEMEINSAMKEITEN.

Die Sicherheitsscheren von MARTOR eignen sich für die unterschiedlichsten Branchen und Schneidmaterialien. Die Produktauswahl reicht von klein und filigran über groß und kraftvoll bis hin zu komplett metalldetektierbar.

Alle Scheren gehören (jetzt neu) unserer SECUPLUS-Familie an. Dort finden sich alle MARTOR-Werkzeuge ohne scharfe Schneide oder Klinge. Mit ihrem patentierten Spezialschliff sind unsere Scheren äußerst effizient in Sachen Aufschneiden und Durchtrennen, aber ungefährlich für den Anwender.

Übrigens: Alle Sicherheitsscheren sind rostfrei. Zudem kommt nur lebensmittelechtes Öl zum Einsatz. Sie sind also in jeder Hinsicht auf der sicheren Seite.

SECUPLUS 363 NR. 363001



Leistet Millimeterarbeit. Auf vielen Gebieten.

Unsere Sicherheitsschere für besonders feine und gezielte Schnitte. Trotz ihrer kompakten Größe ist die Schere erstaunlich effektiv. So nimmt es schon das Leichtgewicht mit Karton, Papier, Folien, Stoffen, Schnüren und Umreifungen auf.



Vergrößerte Öffnungen
für einen besseren Halt



Kurze Schneide für exakte,
filigrane Schnitte

SECUPLUS 564 NR. 564001



Daumen hoch – für sehr lange Schnitte.

Die SECUPLUS 564 zeichnet sich durch seine Daumenöffnung und eine extra lange Schneide aus. So können Sie mit der Sicherheitsschere nicht nur besonders kontrolliert arbeiten. Sie brauchen auch nur wenige Schnitte, um das Schneidmaterial zu durchtrennen.



Präzise Führung dank
Daumenöffnung



Extra lange Schneide für
ein schnelles Durchkommen


SECUPLUS 565

NR. 565001




Der Allrounder. Im Job wie auch im Haushalt.

Unser Allzweckwerkzeug für professionelles Schneiden. Ideal für größere Hände – oder falls Sie mit Handschuhen zu Werke gehen. Die zusätzliche Drahtkerbe verwenden Sie zum Schneiden von Drähten und Kabeln, die Krallen am Griff zum Öffnen von Flaschen.

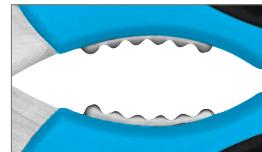

Krallen zum Aufdrehen von Verschlüssen

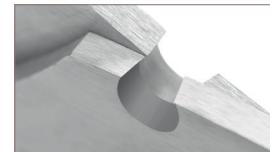

Drahtkerbe speziell für Drähte und Kabel

SECUPLUS 568

NR. 568001



Die Industrieschere. Mit voller Kraft voraus.

Die SECUPRO 568 ist die Industrieschere für Logistik und Produktion. Wenn Sie z.B. dicke Kartons, Gummi oder Umreifungen mit einer Schere schneiden möchten, ist dieses Werkzeug die erste Wahl. Die Sicherheitsschere ist nicht nur besonders groß, sondern mit einer Schneidenlänge von 115 mm auch beeindruckend groß.



Besonders stabile Verbindung inkl. Schraubenmutter



Extrem lange Schneide für kraftvolle Schnitte

SECUPLUS 567 MDP

NR. 567001



Bester Schutz für Ihren Betrieb.

Metalldetektierbar.

Die SECUPRO 567 MDP ist die Allrounderschere für alle sensiblen Branchen. Ihr stabiler, ergonomischer Griff besteht aus rostfreiem Edelstahl. Die Fingeröffnungen sind kunststoffummantelt, der Kunststoff metalldetektierbar. Mit der 85 mm langen Schneide können Sie z.B. Kartons, Folie und Umreifungen effizient durchtrennen.



Kunststoff für Ihre Detektoren erkennbar




Extra lange Schneide für ein schnelles Durchkommen

DIE SICHERHEITSTECHNIK ZU IHREM SCHUTZ.




spezielle Sicherheit

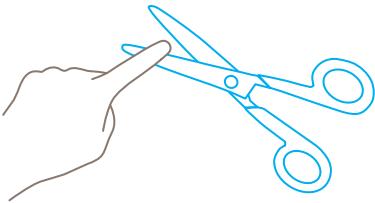

Die Schneiden sind nicht schräg, sondern gerade geschliffen. Und das heißt: Keine Gefahr für Ihre Finger. Unsere Sicherheitsscheren heißen deshalb SECUPLUS = spezielle Sicherheit.



abgerundete Spitzen

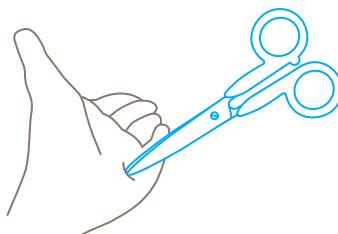

Zur optimalen Sicherheit tragen außerdem die abgerundeten Spitzen an beiden Schneiden bei. Sie spüren zwar ein leichtes Piksen, können sich aber nicht wirklich damit verletzen.

DIE SCHEREN IM ÜBERBLICK

BEZEICHNUNG	ARTIKEL	MERKMALE	BESTELL-NR.	VERPACKUNGSEINHEIT	MAßE SCHERE L x B x H	BAISMATERIAL	GEWICHT
SECUPLUS 363		 I-60-I	363001.00	1 auf SB-Karte (10 Scheren im Umkarton)	145 x 8 x 65 mm	Rostfreier Stahl	39,5 g
SECUPLUS 564		 I-85-I	564001.00	1 auf SB-Karte (10 Scheren im Umkarton)	224 x 12 x 85 mm	Rostfreier Stahl	93,0 g
SECUPLUS 565		 I-75-I	565001.00	1 auf SB-Karte (10 Scheren im Umkarton)	216 x 13 x 83 mm	Rostfreier Stahl	123,5 g
SECUPLUS 567 MDP		 I-85-I MDP X-RAY	567001.00	1 auf SB-Karte (10 Scheren im Umkarton)	212 x 11 x 74 mm	Metalldetektierbarer Kunststoff	72,3 g
SECUPLUS 568		 I-115-I	568001.00	1 auf SB-Karte (10 Scheren im Umkarton)	285 x 17 x 100 mm	Rostfreier Stahl	232,4 g

KONTAKT UND SERVICE

Was unsere Schneidlösungen noch sicherer macht? Unsere Beratung. Wir sind immer für Sie da und helfen Ihnen mit Anwendungsbeispielen, Schulungsmaterialien und natürlich auch gerne persönlich weiter.



Haben Sie noch Fragen? Sie erreichen uns unter der Servicenummer: **+49 212 73870-0**