

Neuheiten

und Aktionsprodukte Frühjahr/Sommer 2018





Zyklop VDE

Wir möchten, dass die Benutzer unserer Werkzeuge sicher und komfortabel arbeiten.

Die Zyklop VDE Knarre und das dazu passende Zubehör sind die richtigen Werkzeuge für sicheres Arbeiten an elektrischen Anlagen und überzeugen durch ihre Vorteile auch beim Einsatz in beengten Schraubverhältnissen.



Erhöhte Sicherheit



Die Zyklop VDE-Nüsse und -Verlängerungen bieten eine erhöhte Sicherheit durch ihre 2-komponentige Isolation mit gelbem Isolationskern unter roter Isolationsaußenschicht.



Feinverzahnt



Die Zyklop VDE-Knarre ermöglicht durch ihre Feinverzahnung mit 80 Zähnen einen kurzen Rückholwinkel von nur 4,5°.



Für enge Bauräume



Durch ihre extrem schlanke Bauform ermöglicht die Zyklop VDE-Knarre einfaches Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen.



Kugelarretierung



Die Kugelarretierung sorgt für sicheren Sitz der Nüsse und des Zubehörs und damit auch für verlässliche Sicherheit während des Verschraubens. Ein kurzer Druck auf den Auslöseknopf und der Werkzeugwechsel kann vorgenommen werden.



Zyklop VDE

Neu

8100 SB VDE 1 Zyklop Knarrensatz, isoliert, Umschalthebel, $\frac{3}{8}$ "-Antrieb, metrisch



€299,-

+ MwSt.



17-teilig; in oberflächenschonender, kompakter textiler Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität. Vliesrücken und Klettbestreifen zur einfachen Befestigung z. B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem. Leichtgängiger Drehmechanismus für sichere Aufbewahrung und einfache Entnahme der Zyklop VDE-Nüsse.

1 Zyklop Knarre 8007 B VDE, mit Umschalthebel, mit $\frac{3}{8}$ "-Antrieb, 14 Zyklop VDE-Nüsse, je 1 Zyklop VDE-Verlängerung lang und kurz, alle Werkzeuge isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Die Zyklop VDE-Nüsse und -Verlängerungen bieten erhöhte Sicherheit durch 2-komponentige Isolation mit gelbem Isolationskern unter roter Isolationsaußenschicht, der bei einer eventuellen Beschädigung der äußeren roten VDE Isolationssschicht sichtbar wird.

05004970001	
○	8007 B VDE 1 x 3/8"x222,0
●	8790 B VDE 1 x 6,0x46,0; 1 x 7,0x46,0; 1 x 8,0x46,0; 1 x 9,0x46,0; 1 x 10,0x46,0; 1 x 11,0x46,0; 1 x 12,0x46,0; 1 x 13,0x46,0; 1 x 14,0x46,0; 1 x 15,0x46,0; 1 x 16,0x46,0; 1 x 17,0x46,0; 1 x 18,0x46,0; 1 x 19,0x46,0
⊙	8794 SB VDE 1 x 3/8"x91,0
⊙	8794 LB VDE 1 x 3/8"x166,0

Neu

8007 B VDE Zyklop Knarre, isoliert, mit Umschalthebel, mit $\frac{3}{8}$ "-Antrieb



€59,-

+ MwSt.



Anwendung: Für VDE-isolierte $\frac{3}{8}$ "-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie VDE-isolierte $\frac{3}{8}$ "-Verbindungsstelle mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung

Ausführung: Stückgeprüft gemäß IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V; schlanke Bauform zum Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen; Feinverzahnung mit 80 Zähnen für einen Rückholwinkel von nur 4,5°; Umschalthebel für einen bequemen Richtungswechsel; mit sicherer Nussverriegelungsfunktion durch Druckknopf

05004966001	
□	mm
$\frac{3}{8}$ "	222,0



Wir wollten, dass das Arbeiten mit Drehmomentschlüsseln einfach und präzise ist. Deswegen haben wir die Drehmomentschlüssel Click-Torque entwickelt.

Durch leichtes Einstellen und Sichern des Vorgabewerts und die robuste Ausführung sind diese Drehmomentschlüssel die idealen Werkzeuge bei allen Verschraubungen, bei denen es auf drehmomentkontrolliertes Anziehen (umschaltbare Drehmomentschlüssel) und Anziehen und Lösen (Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge) der Schraubverbindung ankommt.

Click 1: Einstellung und Sicherung



Mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte.

Click 2: Auslösemechanismus




Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts löst ein hör- und fühlbarer Mechanismus aus.

Breites Sortiment



Die Click-Torque Drehmomentschlüssel sind als Umschaltknarre (mit 1/4", 3/8", 1/2" und 3/4" Antrieb) erhältlich oder mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge (9×12 mm, 14×18 mm) für Drehmomentbereiche von 2,5 Nm bis 1000 Nm.

Für Rechtsanzug

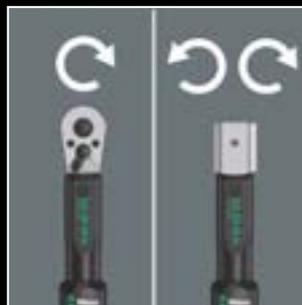

Die umschaltbaren Click-Torque Drehmomentschlüssel sind für den Rechtsanzug, die Click-Torque Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge sind für den Rechts- und Linksanzug geeignet.

Robuste Modelle



Sehr robuste Ausführung mit Umschaltknarre (45 Zähne) oder Aufnahme für Einsteckwerkzeuge (9×12 mm bzw. 14×18 mm) und ergonomischem 2-Komponenten Griff.

Genau



Die Präzision liegt bei $\pm 3\%$ (bzw. 4%) gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Neu

Click-Torque A 5 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre



€109,-

+ MwSt.



Anwendung: Für den Rechtsanzug

Präzision: Genauigkeit $\pm 4\%$ vom eingestellten Wert, gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Ausführung: Mit $\frac{1}{4}$ "-Vierkant-Antrieb, Umschaltknarre, 45 Zähne; einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes, mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte (Feinskala nur in Newtonmetern), hör- und fühlbarer Auslösemechanismus bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts

Griff: Ergonomischer 2-Komponenten Griff

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075604001	$\frac{1}{4}$ "	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	11 $\frac{27}{64}$ "	4 $\frac{49}{64}$ "	1 $\frac{21}{32}$ "	1" $\frac{7}{16}$ "

Neu

Click-Torque A 6 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre



€112,-

+ MwSt.



Anwendung: Für den Rechtsanzug

Präzision: Genauigkeit $\pm 4\%$ vom eingestellten Wert, gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Ausführung: Mit $\frac{1}{4}$ "-Sechskant-Antrieb, Umschaltknarre, 45 Zähne; einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes, mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte (Feinskala nur in Newtonmetern), hör- und fühlbarer Auslösemechanismus bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts

Griff: Ergonomischer 2-Komponenten Griff

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075605001	$\frac{1}{4}$ "	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	11 $\frac{27}{64}$ "	4 $\frac{49}{64}$ "	1 $\frac{21}{32}$ "	1" $\frac{7}{16}$ "

Neu

Click-Torque B 1 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre



€116,-

+ MwSt.

Anwendung: Für den Rechtsanzug

Präzision: Genauigkeit $\pm 3\%$ vom eingestellten Wert, gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Ausführung: Mit $\frac{3}{8}$ "-Vierkant-Antrieb, Umschaltknarre, 45 Zähne; einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes, mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte (Feinskala nur in Newtonmetern), hör- und fühlbarer Auslösemechanismus bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts

Griff: Ergonomischer 2-Komponenten Griff

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075610001	$\frac{3}{8}$ "	10-50	0,25	8-36	360	140	47	35	16,5	14 $\frac{11}{64}$ "	5 $\frac{33}{64}$ "	1 $\frac{27}{32}$ "	1 $\frac{3}{8}$ " $\frac{5}{8}$ "

Neu

Click-Torque B 2 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre



€122,-

+ MwSt.

Anwendung: Für den Rechtsanzug

Präzision: Genauigkeit $\pm 3\%$ vom eingestellten Wert, gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Ausführung: Mit $\frac{3}{8}$ "-Vierkant-Antrieb, Umschaltknarre, 45 Zähne; einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes, mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte (Feinskala nur in Newtonmetern), hör- und fühlbarer Auslösemechanismus bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes

Griff: Ergonomischer 2-Komponenten Griff

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075611001	$\frac{3}{8}$ "	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 $\frac{15}{16}$ "	5 $\frac{33}{64}$ "	1 $\frac{27}{32}$ "	1 $\frac{11}{16}$ "	$\frac{45}{64}$ "	

Neu

Click-Torque C 1 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre



€116,-

+ MwSt.

Anwendung: Für den Rechtsanzug

Präzision: Genauigkeit $\pm 3\%$ vom eingestellten Wert, gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Ausführung: Mit $\frac{1}{2}$ "-Vierkant-Antrieb, Umschaltknarre, 45 Zähne; einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes, mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte (Feinskala nur in Newtonmetern), hör- und fühlbarer Auslösemechanismus bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes

Griff: Ergonomischer 2-Komponenten Griff

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075620001	$\frac{1}{2}$ "	10-50	0,25	8-36	360	140	47	35	16,5	14 $\frac{11}{64}$ "	5 $\frac{33}{64}$ "	1 $\frac{27}{32}$ "	1 $\frac{3}{8}$ "	$\frac{5}{8}$ "	

Neu

Click-Torque C 2 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre



€122,-

+ MwSt.

Anwendung: Für den Rechtsanzug

Präzision: Genauigkeit $\pm 3\%$ vom eingestellten Wert, gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Ausführung: Mit $\frac{1}{2}$ "-Vierkant-Antrieb, Umschaltknarre, 45 Zähne; einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes, mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte (Feinskala nur in Newtonmetern), hör- und fühlbarer Auslösemechanismus bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes

Griff: Ergonomischer 2-Komponenten Griff

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075621001	$\frac{1}{2}$ "	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 $\frac{15}{16}$ "	5 $\frac{33}{64}$ "	1 $\frac{27}{32}$ "	1 $\frac{11}{16}$ "	$\frac{45}{64}$ "	

Neu

Click-Torque C 3 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre



€129,-

+ MwSt.



Anwendung: Für den Rechtsanzug

Präzision: Genauigkeit $\pm 3\%$ vom eingestellten Wert, gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Ausführung: Mit $\frac{1}{2}$ "-Vierkant-Antrieb, Umschaltknarre, 45 Zähne; einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes, mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte (Feinskala nur in Newtonmetern), hör- und fühlbarer Auslösemechanismus bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes

Griff: Ergonomischer 2-Komponenten Griff

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075622001	$\frac{1}{2}$ "	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	20 $\frac{5}{64}$ "	5 $\frac{33}{64}$ "	1 $\frac{27}{32}$ "	1 $\frac{11}{16}$ "	$\frac{45}{64}$ "

Neu

Click-Torque C 4 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre



€149,-

+ MwSt.



Anwendung: Für den Rechtsanzug

Präzision: Genauigkeit $\pm 3\%$ vom eingestellten Wert, gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07


Ausführung: Mit $\frac{1}{2}$ "-Vierkant-Antrieb, Umschaltknarre, 45 Zähne; einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes, mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte (Feinskala nur in Newtonmetern), hör- und fühlbarer Auslösemechanismus bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes

Griff: Ergonomischer 2-Komponenten Griff

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075623001	$\frac{1}{2}$ "	60-300	1,0	45-220	595	140	47	43	18,5	23 $\frac{27}{64}$ "	5 $\frac{33}{64}$ "	1 $\frac{27}{32}$ "	1 $\frac{11}{16}$ "	$\frac{45}{64}$ "

Neu

 8100 SA All-in Zyklus Speed-Knarrensatz, mit Haltefunktion, 1/4"-Antrieb, metrisch



€175,-

+ MwSt.



42-teilig; in oberflächenschonender, kompakter textiler Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität. Vliesrücken und Kleitklebestreifen zur einfachen Befestigung z. B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem. Leichtgängiger Drehmechanismus für sichere Aufbewahrung und einfache Entnahme des Werkzeugs.

1 Zyklus Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb, 13 Zyklus-Nüsse mit Haltefunktion, 9 Zyklus Bitnüsse mit Haltefunktion für Innen-TORX®-Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties, 8 Zyklus Bitnüsse mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben, Gr. 2,0 und 2,5; ohne Haltefunktion, jeweils 3 Bitnüsse mit 1/4"-Antrieb für Phillips- und Pozidriv-Schrauben, 2 Bitnüsse mit 1/4"-Antrieb für Schlitz-Schrauben, „Take it easy“-Werkzeugfinder; Farbkennzeichnung nach Größen – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs, 1 Mutterentnahmewerkzeug, 1 Zyklus-Verlängerung (lang) mit Schnelldrehhülse und Flexible-Lock-System, 1 Wobble-Verlängerung

05003755001	
⊙	8000 A 1 x 1/4"x152,0
⊙	8796 LA 1 x 1/4"x150,0
⊙	8794 A 1 x 1/4"x56,0
⊙	8790 HMA HF 1 x 4,0x23,0; 1 x 4,5x23,0; 1 x 5,0x23,0; 1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 9,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 11,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0; 1 x 14,0x23,0
⊕	8767 A HF 1 x TX 8x28,0; 1 x TX 9x28,0; 1 x TX 10x28,0; 1 x TX 15x28,0; 1 x TX 20x28,0; 1 x TX 25x28,0; 1 x TX 27x28,0; 1 x TX 30x28,0; 1 x TX 40x28,0
⊙	8740 A 1 x 2,0x28,0; 1 x 2,5x28,0
⊙	8740 A HF 1 x 3,0x28,0; 1 x 4,0x28,0; 1 x 5,0x28,0; 1 x 6,0x28,0; 1 x 7,0x28,0; 1 x 8,0x28,0
⊕	8751 A 1 x PH 1x28,0; 1 x PH 2x28,0; 1 x PH 3x28,0
⊕	8755 A 1 x PZ 1x28,0; 1 x PZ 2x28,0; 1 x PZ 3x28,0
⊖	8700 A FL 1 x 0,8x5,5x28,0; 1 x 1,2x6,5x28,0
	Mutterentnahme-Werkzeug 1 x 14,0x43,0

Neu

8100 SA 12 HF Zyklus Metal-Knarrensatz, Umschalthebel, 1/4"-Antrieb, metrisch



€89,-

+ MwSt.



13-teilig; in oberflächenschonender, kompakter textiler Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität.

1 Zyklus Metal-Knarre mit Umschalthebel mit 1/4"-Antrieb, 9 Zyklus-Nüsse mit Haltefunktion, 1 Zyklus-Verlängerung (lang) mit Schnelldrehhülse, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Mutterentnahmewerkzeug

05003756001	
⊙	8004 A 1 x 1/4"x141,0
⊙	8794 LA 1 x 1/4"x150,0
⊙	8794 A 1 x 1/4"x56,0
⊙	8790 HMA HF 1 x 5,0x23,0; 1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 11,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0
	Mutterentnahme-Werkzeug 1 x 14,0x43,0

Tip



 
Steckschlüsseleinsatz mit Haltefunktion für Außensechskant-Schrauben und -Mutter



Die Klemmung der Außen-sechskant-Schraube, bzw. der Mutter im Steckschlüsseleinsatz wird durch zwei dauernde Kugeln und einen dauerelastischen hochfesten Schrumpfschlauch gewährleistet. Dieser wird durch einen vorderen Stahlbund wirksam gegen mechanische Verletzungen geschützt. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Neu

Belt A Imperial 1 Zyklop Bitnuss-Satz Innensechskant, mit Haltefunktion, 1/4"-Antrieb



€57,-

+ MwSt.

9-teilig; robuster Textilgurt, inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen. Vliesrücken und Klettkeblestreifen zur einfachen Befestigung z. B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem. Leichtgängiger Drehmechanismus für sichere Aufbewahrung und einfache Entnahme des Werkzeugs.

9 Zyklop-Bitnüsse mit 1/4"-Antrieb für Innensechskantschrauben, mit Haltefunktion; Gr. 5/64", 3/32" und 7/64": ohne Haltefunktion. Take it easy Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-Farbkennzeichnung und Größenstempel für einfaches Finden der gewünschten Bitnuss.

05003884001			
○	8740 A	1 x 5/64"x28,0; 1 x 3/32"x28,0; 1 x 7/64"x28,0	
○	8740 A HF	1 x 1/8"x28,0; 1 x 9/64"x28,0; 1 x 5/32"x28,0; 1 x 3/16"x28,0; 1 x 7/32"x28,0; 1 x 1/4"x28,0	
	Belt A 0/8	1 x 39,0x220,0	
	Klettstreifen	1 x 30,0x200,0	

Neu

8740 A Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, für Innensechskantschrauben



Anwendung: Innensechskantschrauben

Ausführung: Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact), mit Kugelfangrille, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung; Bitnüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie, mattverchromt. Take it easy Werkzeugfinder: Mit Farbkennzeichnung nach Größen sowie Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden der gewünschten Bitnuss.

		inch	mm	mm	mm	mm	
05003380001	5/64"	28,0	12,0	12,5	11,0		€8,80
05003381001	3/32"	28,0	12,0	12,5	11,0		€8,80
05003382001	7/64"	28,0	12,0	12,5	11,0		€8,80

+ MwSt.

Neu

8740 A HF Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben



Anwendung: Innensechskantschrauben

Ausführung: Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact), mit Kugelfangrille, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung; Bitnüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie, mattverchromt; mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben. Take it easy Werkzeugfinder: Mit Farbkennzeichnung nach Größen sowie Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden der gewünschten Bitnuss.

		inch	mm	mm	mm	mm	
05003383001	1/8"	28,0	12,0	12,5	11,0		€11,30
05003384001	9/64"	28,0	12,0	12,5	11,0		€11,30
05003385001	5/32"	28,0	12,0	12,5	11,0		€11,30
05003386001	3/16"	28,0	12,0	12,5	11,0		€11,30
05003387001	7/32"	28,0	12,0	12,5	11,0		€11,30
05003388001	1/4"	28,0	12,0	12,5	11,0		€11,30
05003389001	5/16"	28,0	12,0	12,5	11,0		€11,30

+ MwSt.

Tipps



Bitnüsse mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf der Bit-Nuss wird durch eine federnde Kugel auf der Bitspitze gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Neu

Belt B 1 Zyklus Steckschlüsseinsatz-Satz, mit Haltefunktion, 3/8"-Antrieb



€48,-

+ MwSt.

10-teilig; robuster Textilgurt, inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen. Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z. B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem. Leichtgängiger Drehmechanismus für sichere Aufbewahrung und einfache Entnahme des Werkzeugs.

9 Zyklus-Steckschlüsseinsätze mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion. „Take it easy“ Werkzeugfinder: Farbkennezeichnung nach Größen – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. 1 Werkzeug zur einfachen Entnahme von Muttern aus Steckschlüsseinsätzen mit Haltefunktion.

05003970001	<ul style="list-style-type: none"> 8790 HMB HF 1 x 8,0x29,0; 1 x 10,0x29,0; 1 x 12,0x29,0; 1 x 13,0x29,0; 1 x 15,0x29,0; 1 x 16,0x29,0; 1 x 17,0x29,0; 1 x 18,0x29,0; 1 x 19,0x29,0 Mutterentnahme-Werkzeug 1 x 14,0x43,0 Belt B 0/9 1 x 45,0x310,0 Klettstreifen 1 x 30,0x200,0
-------------	--

Neu

Belt B 2 Zyklus Bitnuss-Satz Innensechskant, mit Haltefunktion, 3/8"-Antrieb



€61,50

+ MwSt.

8-teilig; robuster Textilgurt, inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen. Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z. B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem. Leichtgängiger Drehmechanismus für sichere Aufbewahrung und einfache Entnahme des Werkzeugs.

8 Zyklus-Bitnüsse mit 3/8"-Antrieb für Innensechskantschrauben, mit Haltefunktion. Take it easy Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-Farbkennezeichnung und Größenstempel für einfaches Finden der gewünschten Bitnuss.

05003971001	<ul style="list-style-type: none"> 8740 B HF 1 x 3,0x35,0; 1 x 4,0x35,0; 1 x 5,0x35,0; 1 x 6,0x35,0; 1 x 7,0x38,5; 1 x 8,0x38,5; 1 x 9,0x38,5; 1 x 10,0x38,5 Belt B 0/8 1 x 45,0x275,0 Klettstreifen 1 x 30,0x200,0
-------------	--

Neu

Belt B 3 TORX® HF Zyklus Bitnuss-Satz TORX®, mit Haltefunktion, 3/8"-Antrieb



€54,-

+ MwSt.


9-teilig; robuster Textilgurt, inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen. Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z. B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem. Leichtgängiger Drehmechanismus für sichere Aufbewahrung und einfache Entnahme des Werkzeugs.

9 Zyklus-Bitnüsse mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion für TORX®-Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties. Take it easy Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-Farbkennezeichnung und Größenstempel für einfaches Finden der gewünschten Bitnuss.

05003972001	<ul style="list-style-type: none"> 8767 B HF 1 x TX 10x35,0; 1 x TX 15x35,0; 1 x TX 20x35,0; 1 x TX 25x35,0; 1 x TX 27x35,0; 1 x TX 30x35,0; 1 x TX 40x35,0; 1 x TX 45x38,5; 1 x TX 50x38,5 Belt B 0/9 1 x 45,0x310,0 Klettstreifen 1 x 30,0x200,0
-------------	---

Neu

Belt B 4 Zyklus Steckschlüsseinsatz-Satz, 3/8"-Antrieb

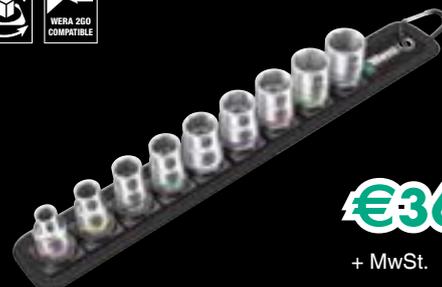

€36,-

+ MwSt.


9-teilig; robuster Textilgurt, inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen. Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z. B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem. Leichtgängiger Drehmechanismus für sichere Aufbewahrung und einfache Entnahme des Werkzeugs.

9 Zyklus-Steckschlüsseinsätze mit 3/8"-Antrieb. „Take it easy“ Werkzeugfinder: Farbkennezeichnung nach Größen – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

05003973001	<ul style="list-style-type: none"> 8790 HMB 1 x 8,0x29,0; 1 x 10,0x29,0; 1 x 12,0x29,0; 1 x 13,0x29,0; 1 x 15,0x29,0; 1 x 16,0x30,0; 1 x 17,0x30,0; 1 x 18,0x30,0; 1 x 19,0x30,0 Belt B 0/9 1 x 45,0x310,0 Klettstreifen 1 x 30,0x200,0
-------------	--

Neu

Belt B Imperial 1 Zyklus Bitnussatz Innensechskant, mit Haltefunktion, 3/8"-Antrieb

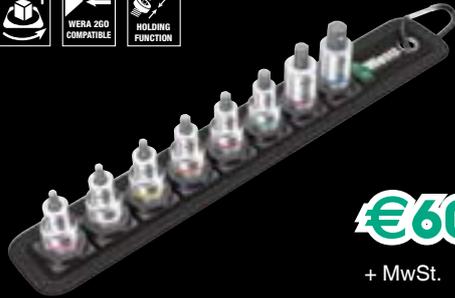

€60,-

+ MwSt.

8-teilig; robuster Textilgurt, inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen. Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z. B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem. Leichtgängiger Drehmechanismus für sichere Aufbewahrung und einfache Entnahme des Werkzeugs.

8 Zyklus-Bitnüsse mit 3/8"-Antrieb für Innensechskantschrauben. Take it easy Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-Farbkennzeichnung und Größenstempel für einfaches Finden der gewünschten Bitnuss.

05003974001		
○	8740 B HF	1 x 1/8"x35,0; 1 x 9/64"x35,0; 1 x 5/32"x35,0; 1 x 3/16"x35,0; 1 x 7/32"x35,0; 1 x 1/4"x35,0; 1 x 5/16"x38,5; 1 x 3/8"x38,5
	Belt B 0/8	1 x 45,0x275,0
	Klettstreifen	1 x 30,0x200,0

Neu

Belt B (Textilgurt), 8-teilig, unbestückt



€13,-

+ MwSt.

1 robuster Textilgurt, unbestückt. Für bis zu 8 Steckschlüsseleinsätze und/oder Bitnüsse mit 3/8"-Antrieb. Inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen. Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z. B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem. Leichtgängiger Drehmechanismus für sichere Aufbewahrung und einfache Entnahme des Werkzeugs.

05003980001		
	Belt B 0/8	1 x 45,0x275,0
	Klettstreifen	1 x 30,0x200,0

Neu

Belt B (Textilgurt), 9-teilig, unbestückt



€13,-

+ MwSt.

1 robuster Textilgurt, unbestückt. Für bis zu 9 Steckschlüsseleinsätze und/oder Bitnüsse mit 3/8"-Antrieb. Inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen. Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z. B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem. Leichtgängiger Drehmechanismus für sichere Aufbewahrung und einfache Entnahme des Werkzeugs.

05003981001		
	Belt B 0/9	1 x 45,0x310,0
	Klettstreifen	1 x 30,0x200,0

Tipp



Praktischer Vliesstreifen



Der Textilgurt kann durch den Vliesrücken und Klettklebestreifen z. B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und am Wera 2go Werkzeugtransportsystem befestigt werden.



Sicherer Halt und leichte Entnahme



Der neue leichtgängige Drehmechanismus der Zyklus HF Sets garantiert sowohl die sichere und klappfreie Aufbewahrung als auch die einfache Entnahme des Werkzeugs.

Neu

8767 B TORX® HF 1 Zyklus Bitnuss-Satz TORX®, mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion



€43,-

+ MwSt.



6-teilig

Falltasche mit 100 mm/107 mm langen Bitnüssen

6 Zyklus Bitnüsse mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion für TORX®-Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties. Take it easy Werkzeugfinder: Mit Farbkennzeichnung nach Größen sowie Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden der gewünschten Bitnuss.

	05003185001	
	8767 B HF	1 x TX 25x107,0; 1 x TX 27x107,0; 1 x TX 30x107,0; 1 x TX 40x107,0; 1 x TX 45x100,0; 1 x TX 50x100,0

Neu

8740 B HF Imperial 1 Zyklus Bitnuss-Satz, mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben



€59,-

+ MwSt.



7-teilig

Falltasche mit 100 mm/107 mm langen Bitnüssen

7 Zyklus Bitnüsse mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben. Take it easy Werkzeugfinder: Mit Farbkennzeichnung nach Größen sowie Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden der gewünschten Bitnuss.

	05003181001	
	8740 B HF	1 x 1/8"x107,0; 1 x 5/32"x107,0; 1 x 3/16"x107,0; 1 x 7/32"x107,0; 1 x 1/4"x107,0; 1 x 5/16"x100,0; 1 x 3/8"x100,0

Neu

8740 B HF 1 Zyklus Bitnuss-Satz, mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben



€59,-

+ MwSt.



7-teilig

Falltasche mit 100 mm/107 mm langen Bitnüssen

7 Zyklus Bitnüsse mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben. Take it easy Werkzeugfinder: Mit Farbkennzeichnung nach Größen sowie Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden der gewünschten Bitnuss.

	05003180001	
	8740 B HF	1 x 4,0x107,0; 1 x 5,0x107,0; 1 x 6,0x107,0; 1 x 7,0x100,0; 1 x 8,0x100,0; 1 x 9,0x100,0; 1 x 10,0x100,0

Neu

8790 HMB HF Zyklus-Steckschlüsseinsatz mit 3/8"-Antrieb mit Haltefunktion



Anwendung: Für Außensechskantschrauben und -muttern

Ausführung: Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact), mit Kugelfangrille, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffbarkeit bei der Handbetätigung; mit Haltefunktion; Chrom-Vanadium, mattverchromt. Wera Werkzeugfinder „Take it easy“ mit Farbkennzeichnung nach Größen sowie Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden der gewünschten Nuss.

	mm	mm	mm	mm	mm		
05003740001		6,0	29,0	10,5	17,5	6,5	€4,45
05003741001		7,0	29,0	11,2	17,5	6,5	€4,45
05003742001		8,0	29,0	12,2	17,5	6,5	€4,45
05003743001		9,0	29,0	13,7	17,5	6,5	€4,45
05003744001		10,0	29,0	15,0	17,5	8,0	€4,45
05003745001		11,0	29,0	16,2	17,5	9,5	€4,45
05003746001		12,0	29,0	17,0	17,5	9,5	€4,45
05003747001		13,0	29,0	18,4	19,5	9,5	€4,60
05003748001		14,0	29,0	19,5	21,5	12,5	€4,80
05003749001		15,0	29,0	21,0	23,5	12,5	€4,80
05003750001		16,0	29,0	22,2	23,5	12,5	€4,80
05003751001		17,0	29,0	24,0	23,5	12,5	€4,80
05003752001		18,0	29,0	24,5	23,5	12,5	€4,80
05003753001		19,0	29,0	26,0	23,5	12,5	€4,90

+ MwSt.

Neu

8740 B HF Zyklop Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben



Anwendung: Innensechskantschrauben

Ausführung: Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact), mit Kugelfangrille, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung; Bitnüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie, mattverchromt; mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben. Take it easy Werkzeugfinder: Mit Farbkennzeichnung nach Größen sowie Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden der gewünschten Bitnuss.

		⊘	mm	mm	mm	mm	
05003030001		3,0	35,0	12,0	17,5	9,0	€6,75
05003031001		4,0	35,0	12,0	17,5	9,0	€6,75
05003032001		4,0	107,0	12,0	17,5	81,0	€8,35
05003033001		5,0	35,0	12,0	17,5	9,0	€6,75
05003034001		5,0	107,0	12,0	17,5	81,0	€8,35
05003035001		6,0	35,0	12,0	17,5	9,0	€6,75
05003036001		6,0	107,0	12,0	17,5	81,0	€8,35
05003037001		7,0	38,5	12,0	17,5	12,5	€6,75
05003038001		7,0	100,0	12,0	17,5	74,5	€8,35
05003039001		8,0	38,5	12,0	17,5	12,5	€6,75
05003040001		8,0	100,0	12,0	17,5	74,5	€8,35
05003041001		9,0	38,5	12,0	17,5	12,5	€7,15
05003042001		9,0	100,0	12,0	17,5	74,5	€8,80
05003043001		10,0	38,5	12,0	17,5	12,5	€7,15
05003044001		10,0	100,0	12,0	17,5	74,5	€8,80
05003080001		1/8"	35,0	12,0	17,5	9,0	€6,75
05003081001		1/8"	107,0	12,0	17,5	81,0	€8,35
05003082001		9/64"	35,0	12,0	17,5	9,0	€6,75
05003083001		5/32"	35,0	12,0	17,5	9,0	€6,75
05003084001		5/32"	107,0	12,0	17,5	81,0	€8,35
05003085001		3/16"	35,0	12,0	17,5	9,0	€6,75
05003086001		3/16"	107,0	12,0	17,5	81,0	€8,35
05003087001		7/32"	35,0	12,0	17,5	9,0	€6,75
05003088001		7/32"	107,0	12,0	17,5	81,0	€8,35
05003089001		1/4"	35,0	12,0	17,5	9,0	€6,75
05003090001		1/4"	107,0	12,0	17,5	81,0	€8,35
05003091001		5/16"	38,5	12,0	17,5	12,5	€6,75
05003092001		5/16"	100,0	12,0	17,5	74,5	€8,35
05003093001		3/8"	38,5	12,0	17,5	12,5	€7,15
05003094001		3/8"	100,0	12,0	17,5	74,5	€8,80

+ MwSt.

Neu

8767 B HF TORX® Zyklop Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion



Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben

Ausführung: Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact), mit Kugelfangrille, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung; Bitnüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie, mattverchromt; mit Haltefunktion für TORX®-Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties. Wera Werkzeugfinder „Take it easy“ mit Farbkennzeichnung nach Größen sowie Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden der gewünschten Bitnuss.

		⊕	mm	mm	mm	mm	
05003059001		TX 10	35,0	12,0	17,5	9,0	€5,95
05003060001		TX 15	35,0	12,0	17,5	9,0	€5,95
05003061001		TX 20	35,0	12,0	17,5	9,0	€5,95
05003062001		TX 25	35,0	12,0	17,5	9,0	€5,95
05003063001		TX 25	107,0	12,0	17,5	81,0	€7,45
05003064001		TX 27	35,0	12,0	17,5	9,0	€5,95
05003065001		TX 27	107,0	12,0	17,5	81,0	€7,45
05003066001		TX 30	35,0	12,0	17,5	9,0	€5,95
05003067001		TX 30	107,0	12,0	17,5	81,0	€7,45
05003068001		TX 40	35,0	12,0	17,5	9,0	€5,95
05003069001		TX 40	107,0	12,0	17,5	81,0	€7,45
05003070001		TX 45	38,5	12,0	17,5	12,5	€5,95
05003071001		TX 45	100,0	12,0	17,5	74,5	€7,45
05003072001		TX 50	38,5	12,0	17,5	12,5	€6,40
05003073001		TX 50	100,0	12,0	17,5	74,5	€7,95

+ MwSt.

Tipp



Bitnüsse mit Haltefunktion für TORX®-Schrauben



Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX®-Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden TORX®-Schrauben

nach Spezifikation Acument Intellectual Properties sicher auf dem Werkzeug gehalten! Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.



Neu

967/9 TX XL HF 1 Winkelschlüsselsatz mit Haltefunktion, lang



€28,50

+ MwSt.

9-teilig, im zweikomponentigen Clip

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben


Klinge: Zinkphosphatiert

Ausführung: Mit Haltefunktion für TORX®-Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties

05024450001		967 XL HF TORX®	1 x TX 8x90; 1 x TX 9x101; 1 x TX 10x112; 1 x TX 15x123; 1 x TX 20x137; 1 x TX 25x154; 1 x TX 27x172; 1 x TX 30x195; 1 x TX 40x224
-------------	--	------------------------	--

Neu

 967 XL HF TORX® Winkelschlüssel mit Haltefunktion, lang



Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben

Ausführung: Zinkphosphatiert

Abtrieb: Mit Haltefunktion für TORX®-Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties

		L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	
		mm	mm			
05024451001	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	€3,08
05024452001	TX 9	101	16	4"	5/8"	€3,15
05024453001	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	€3,23
05024454001	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	€3,30
05024455001	TX 20	137	24	5 3/8"	1"	€3,90
05024456001	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	€4,05
05024457001	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	€4,23
05024458001	TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	€4,43
05024459001	TX 40	224	42	9"	1 11/16"	€5,33

+ MwSt.

Neu

967/9 TX XL 1 Winkelschlüsselsatz, lang



€27,-

+ MwSt.

9-teilig, im zweikomponentigen Clip

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben


Ausführung: Zinkphosphatiert

Abtrieb: TORX® am kurzen Schenkel, TORX®-Kugelkopf am langen Schenkel; Größen TX 8, TX 9, TX 10: ohne Kugelkopf am langen Schenkel

05024460001		967 XL TORX® 1 x TX 8x90; 1 x TX 9x101; 1 x TX 10x112 967 PKXL TORX® 1 x TX 15x123; 1 x TX 20x137; 1 x TX 25x154; 1 x TX 27x172; 1 x TX 30x195; 1 x TX 40x224
-------------	--	---

Neu

 967 XL TORX® Winkelschlüssel, lang



Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben

Ausführung: Zinkphosphatiert

Abtrieb: TORX®

		L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	
		mm	mm			
05024461001	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	€2,63
05024462001	TX 9	101	16	4"	5/8"	€2,63
05024463001	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	€2,63

+ MwSt.

Neu

967 PKXL TORX® Winkelschlüssel, lang



- Anwendung:** Innen-TORX®-Schrauben
Ausführung: Zinkphosphatiert
Abtrieb: TORX® am kurzen Schenkel, TORX®-Kugelkopf am langen Schenkel

	⚙	L'	L	L'	L	
		mm	mm			
05024464001	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	€3,21
05024465001	TX 20	137	24	5 3/8"	1"	€3,81
05024466001	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	€3,99
05024467001	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	€4,19
05024468001	TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	€4,37
05024469001	TX 40	224	42	9"	1 1/16"	€5,24

+ MwSt.

Neu

967/9 TX XL Multicolour HF 1 Winkelschlüsselsatz mit Haltefunktion, lang



€31,-

+ MwSt.


9-teilig, im zweikomponentigen Clip

- Anwendung:** Innen-TORX®-Schrauben
Klinge: Zinkphosphatiert, schlauchummantelt. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.
Ausführung: Mit Haltefunktion für TORX®-Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties

05024470001	⚙	967 SXL	1 x TX 8x90; 1 x TX 9x101; 1 x TX 10x112;
		HF TORX®	1 x TX 15x123; 1 x TX 20x137; 1 x TX 25x154;
		Multicolour	1 x TX 27x172; 1 x TX 30x195; 1 x TX 40x224

Neu

 967 SXL TORX® Winkelschlüssel Multicolour, lang



- Anwendung:** Innen-TORX®-Schrauben
Ausführung: Zinkphosphatiert, schlauchummantelt. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.
Abtrieb: TORX®

	⚙	L'	L	L'	L	
		mm	mm			
05024481001	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	€5,57
05024482001	TX 9	101	16	4"	5/8"	€5,57
05024483001	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	€5,63

+ MwSt.

Neu

967 SXL HF TORX® Winkelschlüssel Multicolour mit Haltefunktion, lang




- Anwendung:** Innen-TORX®-Schrauben
Ausführung: Zinkphosphatiert, schlauchummantelt. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.
Abtrieb: Mit Haltefunktion für TORX®-Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties

	⚙	L'	L	L'	L	
		mm	mm			
05024471001	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	€5,70
05024472001	TX 9	101	16	4"	5/8"	€5,70
05024473001	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	€5,78
05024474001	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	€5,85
05024475001	TX 20	137	24	5 3/8"	1"	€6,00
05024476001	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	€6,75
05024477001	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	€7,20
05024478001	TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	€7,50
05024479001	TX 40	224	42	9"	1 1/16"	€8,40

+ MwSt.

Neu

967/9 TX XL Multicolour 1 Winkelschlüsselsatz, lang

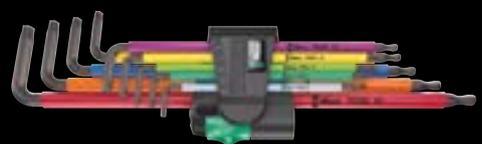

€30,-

+ MwSt.

9-teilig, im zweikomponentigen Clip

- Anwendung:** Innen-TORX®-Schrauben
Ausführung: Zinkphosphatiert, schlauchummantelt. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.
Abtrieb: TORX® am kurzen Schenkel, TORX®-Kugelkopf am langen Schenkel, Größen TX 8, TX 9, TX 10: ohne Kugelkopf am langen Schenkel

05024480001	⚙	967 SXL	1 x TX 8x90; 1 x TX 9x101; 1 x TX 10x112
		TORX®	
		Multicolour	
		967 SPKXL	1 x TX 15x123; 1 x TX 20x137; 1 x TX 25x154;
		TORX®	1 x TX 27x172; 1 x TX 30x195; 1 x TX 40x224
		Multicolour	

Neu

967 SPKXL TORX® Winkelschlüssel Multicolour, lang



Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben

Ausführung: Zinkphosphatiert, schlauchummantelt. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.


Abtrieb: TORX® am kurzen Schenkel, TORX®-Kugelkopf am langen Schenkel

			mm	mm			
05024484001		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	€5,70
05024485001		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	€5,85
05024486001		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	€6,60
05024487001		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	€7,05
05024488001		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	€7,35
05024489001		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	€8,25

+ MwSt.

Neu

 Kraftform Micro 12 Electronics 1 Elektroniker-Schraubendrehersatz



€55,-

+ MwSt.



Anwendung: Schlitz-, Kreuzschlitz- Phillips-Recess, TORX® BO-, TORX PLUS® IPR-, Microstix- und Außensechskantschrauben, 1 Ausheber.

Ausführung: 12-teilig, in Falttasche zur Befestigung am Gürtel

Neu

Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1



€175,-

+ MwSt.

21-teilig

Falttasche mit 44 mm langen Bits

1 Kraftform Micro ESD Bits-Handhalter

05135973001			
	1013	1 x 97	
	Kraftform Micro ESD		
	851/9 C	1 x PH 000x44 ¹⁾ ; 1 x PH 00x44 ¹⁾ ; 1 x PH 0x44 ²⁾	
	867/9 C	1 x TX 1x44; 1 x TX 2x44; 1 x TX 3x44; 1 x TX 4x44; 1 x TX 5x44	
	867/9 C TORX PLUS®	1 x 1 IPx44; 1 x 2 IPx44; 1 x 3 IPx44; 1 x 4 IPx44	
	867/9 IPR	1 x 1 IPRx44	
	TORX® PLUS		
	872/9	1 x mx44; 1 x 00x44; 1 x Fx44; 1 x 0x44	
	800/9 C	1 x 0,23x1,5x44; 1 x 0,35x2,5x44	
	869/9	1 x 2,5x44,0	

¹⁾ Optimierte für japanische PH-Schrauben

²⁾ Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

05073677001	
	2050 PH Micro 1 x PH 000x40 ¹⁾²⁾ ; 1 x PH 00x40 ¹⁾²⁾ ; 1 x PH 0x40 ³⁾
	2067 TORX® BO Micro 1 x TX 8x60; 1 x TX 10x60
	2067 IPR Micro 1 x 1 IPRx44
	2035 Micro 1 x 0,23x1,5x40; 1 x 0,35x2,5x40
	2069 Micro 1 x 2,5x60; 1 x 3,0x60
	2072 1 x mx40
	1429 1 x 1,0x3,5x50

¹⁾ Optimierte für japanische PH-Schrauben

²⁾ Klinge abtriebsseitig auf einer Länge von 10 mm auf Nennmaß abgedreht

³⁾ Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

Neu

Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1



€65,-
+ MwSt.

11-teilig

Falttasche mit 44 mm langen Bits

1 Kraftform Micro Bits-Handhalter 1013

05073676001		
1013	1 x 97	Kraftform Micro
851/9 C	1 x PH 000x44 ¹⁾ ; 1 x PH 00x44 ¹⁾ ; 1 x PH 0x44 ²⁾	
867/9 C	1 x TX 8x44	TORX®
867/9 C TORX PLUS®	1 x 3 IPx44	
867/9 IPR	1 x 1 IPRx44	TORX® PLUS
800/9 C	1 x 0,35x2,5x44	
872/9	1 x mx44	
869/9	1 x 2,5x44,0; 1 x 3,0x44,0	

¹⁾ Optimiert für japanische PH-Schrauben

²⁾ Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

Neu

1550/6 ESD Elektroniker-Schraubendrehersatz + Rack



€35,-
+ MwSt.

Anwendung: Schlitz-, Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess, TORX PLUS® IPR und Microstix-Schrauben

Ausführung: 6-teilig im Karton + Rack

05030180001	
+	1550 PH Micro 1 x PH 000x40 ^{1) 2)} ; 1 x PH 00x40 ^{1) 2)} ; 1 x PH 0x40
-	1578 A Micro 1 x 0,35x2,5x40
+	1567 1 x 1 IPR x 40
+	1572 ESD 1 x mx40

¹⁾ Optimiert für japanische PH-Schrauben

²⁾ Klinge abtriebsseitig auf einer Länge von 10 mm auf Nennmaß abgedreht

Neu

2050/6 Elektroniker-Schraubendrehersatz + Rack



€27,-
+ MwSt.

Anwendung: Schlitz, Kreuzschlitz Phillips-, TORX PLUS® IPR und Microstixschrauben

Ausführung: 6-teilig im Karton + Rack

05030181001	
+	2050 PH Micro 1 x PH 000x40 ^{1) 2)} ; 1 x PH 00x40 ^{1) 2)} ; 1 x PH 0x40 ³⁾
+	2067 IPR 1 x 1 IPRx44
+	2072 1 x mx40
-	2035 Micro 1 x 0,35x2,5x40

¹⁾ Optimiert für japanische PH-Schrauben

²⁾ Klinge abtriebsseitig auf einer Länge von 10 mm auf Nennmaß abgedreht


³⁾ Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert



Die Wera Belts



Belt A 1 Zyklop Steckschlüsseinsatz-Satz, mit Haltefunktion, 1/4"-Antrieb

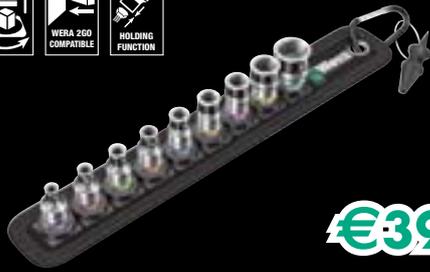

€39,-


+ MwSt.

10-teilig; robuster Textilgurt, inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen. Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z. B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem. Leichtgängiger Drehmechanismus für sichere Aufbewahrung und einfache Entnahme des Werkzeugs.

9 Zyklop-Steckschlüsseinsätze mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion. „Take it easy“ Werkzeugfinder: Farbmarkierung nach Größen – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. 1 Werkzeug zur einfachen Entnahme von Muttern aus Steckschlüsseinsätzen mit Haltefunktion.

05003880001	
●	8790 HMA HF 1 x 4,0x23,0; 1 x 4,5x23,0; 1 x 5,0x23,0; 1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 13,0x23,0
	Mutterentnahme-Werkzeug 1 x 14,0x43,0
	Belt A 0/9 1 x 39,0x238,0
	Klettstreifen 1 x 30,0x200,0

Belt A 2 Zyklop Bitnuss-Satz Innensechskant, mit Haltefunktion, 1/4"-Antrieb

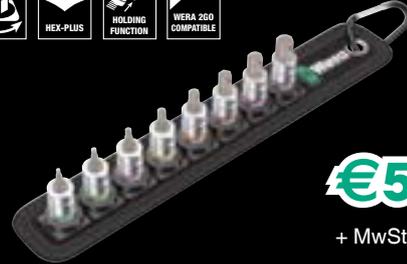

€55,-


+ MwSt.

8-teilig; robuster Textilgurt, inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen. Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z. B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem. Leichtgängiger Drehmechanismus für sichere Aufbewahrung und einfache Entnahme des Werkzeugs.

8 Zyklop-Bitnüsse mit 1/4"-Antrieb für Innensechskantschrauben, mit Haltefunktion; Gr. 2,0 und 2,5: ohne Haltefunktion. Take it easy Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-Farbmarkierung und Größenstempel für einfaches Finden der gewünschten Bitnüsse.

05003881001	
○	8740 A 1 x 2,0x28,0; 1 x 2,5x28,0
○	8740 A HF 1 x 3,0x28,0; 1 x 4,0x28,0; 1 x 5,0x28,0; 1 x 6,0x28,0; 1 x 7,0x28,0; 1 x 8,0x28,0
	Belt A 0/8 1 x 39,0x220,0
	Klettstreifen 1 x 30,0x200,0

Belt A 3 TORX® HF Zyklop Bitnuss-Satz TORX®, mit Haltefunktion, 1/4"-Antrieb

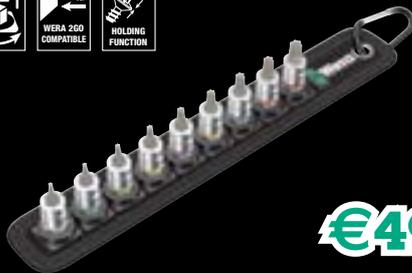

€49,90


+ MwSt.

9-teilig; robuster Textilgurt, inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen. Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z. B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem. Leichtgängiger Drehmechanismus für sichere Aufbewahrung und einfache Entnahme des Werkzeugs.

9 Zyklop-Bitnüsse mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion für TORX®-Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties. Take it easy Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-Farbmarkierung und Größenstempel für einfaches Finden der gewünschten Bitnüsse.

05003882001	
⊕	8767 A HF 1 x TX 8x28,0; 1 x TX 9x28,0; 1 x TX 10x28,0; 1 x TX 15x28,0; 1 x TX 20x28,0; 1 x TX 25x28,0; 1 x TX 27x28,0; 1 x TX 30x28,0; 1 x TX 40x28,0
	Belt A 0/9 1 x 39,0x238,0
	Klettstreifen 1 x 30,0x200,0

Belt A 4 Zyklop Steckschlüsseinsatz-Satz, 1/4"-Antrieb

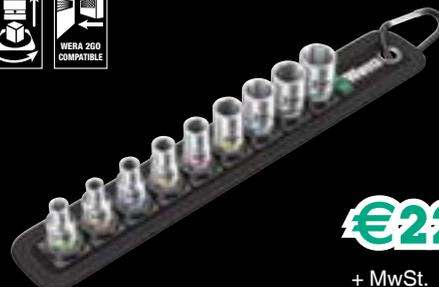

€22,50

+ MwSt.

9-teilig; robuster Textilgurt, inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen. Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z. B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem. Leichtgängiger Drehmechanismus für sichere Aufbewahrung und einfache Entnahme des Werkzeugs.

9 Zyklop-Steckschlüsseinsätze mit 1/4"-Antrieb. „Take it easy“ Werkzeugfinder: Farbmarkierung nach Größen – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

05003883001	
●	8790 HMA 1 x 5,0x23,0; 1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 11,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0
	Belt A 0/9 1 x 39,0x238,0
	Klettstreifen 1 x 30,0x200,0

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB Multicolour Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser



€25,50

+ MwSt.



9-teilig, im zweikomponentigen Clip

Anwendung: Innensechskantschrauben

Ausführung: BlackLaser-Oberfläche, schlauchummantelt. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.

Abtrieb: Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel

05073593001	950 SPKL Multicolour	○ 1 x 1.5x90; 1 x 2.0x101; 1 x 2.5x112; 1 x 3.0x123; 1 x 4.0x137; 1 x 5.0x154; 1 x 6.0x172; 1 x 8.0x195; 1 x 10.0x224	4013288 165688

950/9 Hex-Plus 1 SB Winkelschlüsselsatz, metrisch, gestellverchromt



€20,50

+ MwSt.



9-teilig, im zweikomponentigen Clip

Anwendung: Innensechskantschrauben


Ausführung: Gestellverchromt

Abtrieb: Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel

05073391001	950 PKL	○ 1 x 1.5x90 ¹⁾ ; 1 x 2.0x100; 1 x 2.5x112; 1 x 3.0x126; 1 x 4.0x140; 1 x 5.0x160; 1 x 6.0x180; 1 x 8.0x200; 1 x 10.0x219	4013288 030160

1) Herkömmliches Sechskantprofil.

 950/9 Hex-Plus 6 SB Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser



€15,-

+ MwSt.



9-teilig, im zweikomponentigen Clip

Anwendung: Innensechskantschrauben

Ausführung: BlackLaser-Oberfläche

Abtrieb: Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel

05073596001	950 PKL BM	○ 1 x 1.5x90 ¹⁾ ; 1 x 2.0x100; 1 x 2.5x112; 1 x 3.0x126; 1 x 4.0x140; 1 x 5.0x160; 1 x 6.0x180; 1 x 8.0x200; 1 x 10.0x219	4013288 106414

1) Herkömmliches Sechskantprofil

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser, mit Haltefunktion



€29,50

+ MwSt.



9-teilig, im zweikomponentigen Clip

Anwendung: Innensechskantschrauben

Ausführung: BlackLaser-Oberfläche, schlauchummantelt. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.

Abtrieb: Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel, mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben, Größen: 1,5; 2,0 und 2,5 ohne Haltefunktion

05022210001			
○	950 SPKL Multicolour	1 x 1,5x90; 1 x 2,0x101; 1 x 2,5x112	
○	950 SPKL HF Multicolour	1 x 3,0x123; 1 x 4,0x137; 1 x 5,0x154; 1 x 6,0x172; 1 x 8,0x195; 1 x 10,0x224	

Ein kleiner Schritt für die Wera Werkzeugsätze. Ein großer und leichter Schritt für die Schrauber.

Wera 2go 2 Werkzeug-Container



€9,50

+ MwSt.

1 formstabiler, robuster Werkzeug-Container mit Klettsystem zum Ankleten von weiteren Wera 2go-Komponenten und textilen Wera Boxen und Taschen mit Klettzone, hohe Schnitt- und Stichresistenz, 1 Tragegriff und 1 Schulter-Tragegurt mit verschiebbarer breiter Polsterung, in der Länge einstellbar, abnehmbar. 1 entnehmbare Köcher mit Tragegriff und variablem Klett-Teiler zur Aufteilung in bis zu 5 Innenfächer.


05004351001	Wera 2go Container	1 x 330,0x355,0x115
	Wera 2go 6	1 x 38,0x1470,0
	Wera 2go 4	1 x 165,0x165,0x105

Wera 2go 3 Werkzeug-Box



€21,50

+ MwSt.

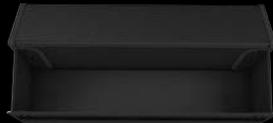

1 formstabile, robuste Werkzeug-Box, leer, mit Tragegriff, zur Aufbewahrung und zum Transport von Werkzeug und Kleinteilen. Hohe Schnitt- und Stichresistenz. Mit Klettzone zum Andocken an das Wera 2go-System.

			
	mm	mm	mm
05004352001	130,0	325,0	80





Wera
Joker



Joker Maul-Ringratschenschlüssel-Satz



Ringratschen-Maulschlüssel-Satz
4-teilig
In robuster Tasche

€69,50

+ MwSt.

Joker Maul-Ringratschenschlüssel-Satz



Ringratschen-Maulschlüssel-Satz
11-teilig
In robuster Tasche

€203,50

+ MwSt.

05073290001	Joker	1 x 10x159; 1 x 13x177; 1 x 17x224; 1 x 19x246	4013288 164407
-------------	-------	---	-------------------

05020013001	Joker	1 x 8x144; 1 x 10x159; 1 x 11x165; 1 x 12x170,7; 1 x 13x177; 1 x 14x188; 1 x 15x200; 1 x 16x212; 1 x 17x224; 1 x 18x235; 1 x 19x246
-------------	-------	--

Joker Switch Maul-Ringratschenschlüssel-Satz



€115,50

+ MwSt.

Ringratschen-Maulschlüssel-Satz, umschaltbar
4-teilig

In robuster Tasche

05020090001	Joker Switch 1 x 10x159; 1 x 13x179; 1 x 17x225; 1 x 19x246
-------------	--

Joker Switch Maul-Ringratschenschlüssel-Satz



€322,-

+ MwSt.

Ringratschen-Maulschlüssel-Satz, umschaltbar

11-teilig

In robuster Tasche

05020091001	Joker Switch 1 x 8x144; 1 x 10x159; 1 x 11x165; 1 x 12x171; 1 x 13x179; 1 x 14x187; 1 x 15x199; 1 x 16x213; 1 x 17x225; 1 x 18x234; 1 x 19x246
-------------	---

Tipp

Gekröpfte Ringseite



Die Ringseite ist um 15° abgewinkelt zur Werkzeugachse angeordnet, um das Ansetzen des Schlüssels bei beengtem Arbeitsraum zu erleichtern.



Joker Switch



Die feinverzahnte Ratschenmechanik kann über einen Hebel leichtgängig in beide Richtungen umgeschaltet werden.



Haltefunktion



Mit der Haltefunktion des Jokers führen Sie Muttern und Schrauben direkt und sicher zum Einsatzort. Dort kann das Gewinde schnell und sicher eingefädelt werden. Ein Herunterfallen der Schraube oder Mutter kann effektiv vermieden werden. Das zeitaufwändige Suchen entfällt.



Endanschlag



Schlüssel immer wieder neu aufsetzen, permanent nachsetzen, Kraft dosieren, um Verletzungsgefahren zu vermeiden? Das war gestern. Heute verringert der Joker mit seinem Endanschlag die Abrutschgefahr vom Schraubenkopf nach unten. Das macht vieles einfacher. Und: beim Schrauben kann viel mehr Kraft aufgebracht werden.

3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, Edelstahl



€32,50

+ MwSt.



9-teilig, im zweikomponentigen Clip

Anwendung: Innensechskantschrauben

Ausführung: Edelstahl, schlauchummantelt. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.

Antrieb: Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel


05022669001		
○	3950 SPKL Multicolour	1 x 1,5x90; 1 x 2,0x101; 1 x 2,5x112; 1 x 3,0x123; 1 x 4,0x137; 1 x 5,0x154; 1 x 6,0x172; 1 x 8,0x195; 1 x 10,0x224

967/9 TX Multicolour HF 1 Winkelschlüsselsatz mit Haltefunktion



€26,-

+ MwSt.

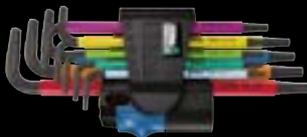

9-teilig, im zweikomponentigen Clip


Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben

Klinge: Rund

Ausführung: Mit Haltefunktion für TORX®-Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties, BlackLaser-Oberfläche, schlauchummantelt. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.

05024179001		
⊕ ⊕	967 SL TORX® HF	1 x TX 8x76; 1 x TX 9x79; 1 x TX 10x85; 1 x TX 15x90; 1 x TX 20x96; 1 x TX 25x104; 1 x TX 27x112; 1 x TX 30x122; 1 x TX 40x132

 8006 SC 1 Zyklon Hybrid-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, metrisch



€157,50

+ MwSt.

13-teilig; in oberflächenschonender, kompakter, textiler Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität.

1 Zyklon Hybrid-Knarre mit 1/2"-Antrieb, 10 Zyklon-Nüsse mit Haltefunktion, 1 Zyklon Hybrid-Verlängerung mit Entriegelungsstift, 1 Zyklon-Verlängerung (lang) mit Schnelldrehhülse

05004090001		
○	8006 C	1 x 1/2"x281,0
	8797 C	1 x 271,0
⊕ ⊕	8794 LC	1 x 1/2"x250,0
●	8790 HMC HF	1 x 10,0x37,0; 1 x 11,0x37,0; 1 x 12,0x37,0; 1 x 13,0x37,0; 1 x 14,0x37,0; 1 x 15,0x37,0; 1 x 16,0x37,0; 1 x 17,0x37,0; 1 x 18,0x37,0; 1 x 19,0x37,0

8006 C Zyklon Hybrid-Knarre mit Umschalthebel mit 1/2"-Antrieb



€48,-

+ MwSt.



Anwendung: Für 1/2"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/2"-Verbindungsstücke mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung

Ausführung: Feinverzahnung mit 72 Zähnen für einen Rückholwinkel von nur 5°; Umschalthebel für einen bequemen Richtungswechsel; mit sicherer Nussverriegelungsfunktion

Griff: Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für optimale Druck- und Zugbelastung; am Griffende Aufnahme für Zyklon Hybrid Verlängerung 8797 C

05003780001				
	□	⊕	⊕	⊕
		mm	mm	mm
	1/2"	281,0	34	37

 




Wera Zyklus



8100 SB 6 Zyklus Speed-Knarrensatz, 3/8"-Antrieb, metrisch



€117,50

+ MwSt.



29-teilig; in oberflächenschonender, kompakter textiler Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität.

1 Zyklus Speed-Knarre mit 3/8"-Antrieb, 9 Zyklus-Nüsse, 1 Zyklus-Verlängerung (lang) mit Schnelldrehhülse, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 16 Bits

05004046001	
8000 B	1 x 3/8"x199,0
8790 HMB	1 x 8,0x29,0; 1 x 10,0x29,0; 1 x 12,0x29,0; 1 x 13,0x29,0; 1 x 15,0x29,0; 1 x 16,0x30,0; 1 x 17,0x30,0; 1 x 18,0x30,0; 1 x 19,0x30,0
8794 LB	1 x 3/8"x200,0
8794 B	1 x 3/8"x76,0
8784 B1	1 x 1/4"x3/8"x44,0
851/4 TZ PH	1 x PH 1x50; 1 x PH 2x50; 1 x PH 3x50
855/4 TZ PZ	1 x PZ 1x50; 1 x PZ 2x50; 1 x PZ 3x50
867/4 Z TORX®	1 x TX 20x50; 1 x TX 25x50; 1 x TX 27x50; 1 x TX 30x50; 1 x TX 40x50
840/4 Z Hex-Plus	1 x 4,0x50; 1 x 5,0x50; 1 x 6,0x50; 1 x 8,0x50
800/4 Z	1 x 1,0x5,5x50

8100 SA 6 Zyklus Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, metrisch



€94,-

+ MwSt.




28-teilig; in oberflächenschonender, kompakter textiler Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität.

1 Zyklus Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb, 9 Zyklus-Nüsse, 1 Zyklus-Verlängerung (lang) mit Schnelldrehhülse, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 15 Bits

05004016001	
8000 A	1 x 1/4"x152,0
8790 HMA	1 x 5,0x23,0; 1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 11,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0
8794 LA	1 x 1/4"x150,0
8794 A	1 x 1/4"x56,0
8784 A1	1 x 1/4"x1/4"x37,0
851/4 TZ PH	1 x PH 1x50; 1 x PH 2x50; 1 x PH 3x50
855/4 TZ PZ	1 x PZ 1x50; 1 x PZ 2x50
867/4 Z TORX®	1 x TX 10x50; 1 x TX 15x50; 1 x TX 20x50; 1 x TX 25x50; 1 x TX 27x50; 1 x TX 30x50
840/4 Z Hex-Plus	1 x 3,0x50; 1 x 4,0x50; 1 x 5,0x50; 1 x 6,0x50

 8100 SC 6 Zyklus Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, metrisch



€155,50

+ MwSt.



28-teilig; in oberflächenschonender, kompakter textiler Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität.

1 Zyklus Speed-Knarre mit 1/2"-Antrieb, 10 Zyklus-Nüsse, 1 Zyklus-Verlängerung (lang) mit Schnelldrehhülse, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 14 Bits

05004076001	
8000 C	1 x 1/2"x277,0
8790 HMC	1 x 10,0x37,0; 1 x 11,0x37,0; 1 x 12,0x37,0; 1 x 13,0x37,0; 1 x 14,0x37,0; 1 x 15,0x37,0; 1 x 16,0x37,0; 1 x 17,0x37,0; 1 x 18,0x37,0; 1 x 19,0x37,0
8794 LC	1 x 1/2"x250,0
8794 C	1 x 1/2"x52,0
8784 C2	1 x 5/16"x1/2"x50,0
851/2 Z PH	1 x PH 2x32; 1 x PH 3x32
855/2 Z PZ	1 x PZ 2x32; 1 x PZ 3x32
867/2 Z TORX®	1 x TX 20x35; 1 x TX 25x35; 1 x TX 30x35; 1 x TX 40x35; 1 x TX 45x35; 1 x TX 50x35
840/2 Z	1 x 5x30; 1 x 6x30; 1 x 8x30; 1 x 10x30

8000 A SB Zyklus Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb



€46,-

+ MwSt.



Anwendung: Für 1/4"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/4"-Verbindungsstücke mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung

Ausführung: Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für hohe Arbeitsgeschwindigkeit; frei schwenkbarer Knarrenkopf; definierte Stellung bei 0°, 90° nach links und rechts sowie 15° von 90° nach innen; in 0°-Stellung einsetzbar wie ein konventioneller Schraubendreher; Druckknopfauflösung; Links-/Rechtsumschaltung, feinverzahnt, kleiner Rückholwinkel von 5°

Griff: Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten

			4013288
05073260001	8000 A	1 x 1/4"x152.0	128034

8000 B SB Zyklus Speed-Knarre mit 3/8"-Antrieb



€49,-

+ MwSt.



Anwendung: Für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 3/8"-Verbindungsstücke mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung

Ausführung: Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für hohe Arbeitsgeschwindigkeit; frei schwenkbarer Knarrenkopf; definierte Stellung bei 0°, 90° nach links und rechts sowie 15° von 90° nach innen; in 0°-Stellung einsetzbar wie ein konventioneller Schraubendreher; Druckknopfauflösung; Links-/Rechtsumschaltung, feinverzahnt, kleiner Rückholwinkel von 5°

Griff: Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten

			4013288
05073261001	8000 B	1 x 3/8"x199.0	128041

8000 C SB Zyklus Speed-Knarre mit 1/2"-Antrieb



€51,50

+ MwSt.



Anwendung: Für 1/2"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/2"-Verbindungsstücke mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung

Ausführung: Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für hohe Arbeitsgeschwindigkeit; frei schwenkbarer Knarrenkopf; definierte Stellung bei 0°, 90° nach links und rechts sowie 15° von 90° nach innen; in 0°-Stellung einsetzbar wie ein konventioneller Schraubendreher; Druckknopfauflösung; Links-/Rechtsumschaltung, feinverzahnt, kleiner Rückholwinkel von 5°

Griff: Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten

			4013288
05073262001	8000 C	1 x 1/2"x277.0	128058

Tipp



Hohe Arbeitsgeschwindigkeit

Die Zyklus Speed-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.



Frei schwenkbarer Knarrenkopf

Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebesehalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich.



8003 A Zyklop Metal-Knarre mit Durchsteckvierkant mit 1/4"-Antrieb



€42,-

+ MwSt.



Anwendung: Für 1/4"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/4"-Verbindungssteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung

Ausführung: Geschmiedete Vollmetallknarre (Chrom-Molybdän) für besonders hohe Robustheit bei langer Lebensdauer; schlanke Bauform zum Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen; durch die Doppelklinkenkonstruktion wird aus 38 robusten Zähnen eine 76er Feinzahn-Teilung mit einem Rückholwinkel von nur 4,7° ermöglicht; leichtgängiger Richtungswechsel durch unverlierbaren Durchsteckvierkant mit sehr sicherer Nussverriegelung

	mm	mm	mm	mm
05004003001	1/4"	141,0	21	22

8003 C Zyklop Metal-Knarre mit Durchsteckvierkant mit 1/2"-Antrieb



€51,-

+ MwSt.



Anwendung: Für 1/2"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/2"-Verbindungssteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung

Ausführung: Geschmiedete Vollmetallknarre (Chrom-Molybdän) für besonders hohe Robustheit bei langer Lebensdauer; schlanke Bauform zum Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen; durch die Doppelklinkenkonstruktion wird aus 38 robusten Zähnen eine 76er Feinzahn-Teilung mit einem Rückholwinkel von nur 4,7° ermöglicht; leichtgängiger Richtungswechsel durch unverlierbaren Durchsteckvierkant mit sehr sicherer Nussverriegelung

	mm	mm	mm	mm
05004063001	1/2"	281,0	36	37

8003 B Zyklop Metal-Knarre mit Durchsteckvierkant mit 3/8"-Antrieb



€46,50

+ MwSt.




Anwendung: Für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 3/8"-Verbindungssteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung

Ausführung: Geschmiedete Vollmetallknarre (Chrom-Molybdän) für besonders hohe Robustheit bei langer Lebensdauer; schlanke Bauform zum Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen; durch die Doppelklinkenkonstruktion wird aus 38 robusten Zähnen eine 76er Feinzahn-Teilung mit einem Rückholwinkel von nur 4,7° ermöglicht; leichtgängiger Richtungswechsel durch unverlierbaren Durchsteckvierkant mit sehr sicherer Nussverriegelung

	mm	mm	mm	mm
05004033001	3/8"	222,0	27	29

 8100 SA 7 Zyklop Metal-Knarrensatz Durchsteckvierkant, 1/4"-Antrieb, metrisch



€83,-

+ MwSt.




28-teilig; in oberflächenschonender, kompakter textiler Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität.

1 Zyklop Metal-Knarre mit Durchsteckvierkant mit 1/4"-Antrieb, 9 Zyklop-Nüsse, 1 Zyklop-Verlängerung (lang) mit Schnelldrehhülse, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Verbindungssteile mit Schnellwechselfutter, 15 Bits

	mm	mm	mm	mm	mm
05004017001					
	8003 A	1 x 1/4"x141,0			
	8790 HMA	1 x 5,0x23,0; 1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 11,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0			
	8794 LA	1 x 1/4"x150,0			
	8794 A	1 x 1/4"x56,0			
	8784 A1	1 x 1/4"x1/4"x37,0			
	851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25			
	855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25			
	867/1 TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 27x25; 1 x TX 30x25			
	840/1 Z Hex-Plus	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25			

 8100 SB 7 Zyklop Metal-Knarrensatz, Durchsteckvierkant, 3/8"-Antrieb, metrisch



€104,-

+ MwSt.




29-teilig; in oberflächenschonender, kompakter textiler Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität.

1 Zyklop Metal-Knarre mit Durchsteckvierkant mit 3/8"-Antrieb, 9 Zyklop-Nüsse, 1 Zyklop-Verlängerung (lang) mit Schnelldrehhülse, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 16 Bits

05004047001		
⊕	8003 B	1 x 3/8"x222,0
⊙	8790 HMB	1 x 8,0x29,0; 1 x 10,0x29,0; 1 x 12,0x29,0; 1 x 13,0x29,0; 1 x 15,0x29,0; 1 x 16,0x30,0; 1 x 17,0x30,0; 1 x 18,0x30,0; 1 x 19,0x30,0
⊕⊙	8794 LB	1 x 3/8"x200,0
⊕⊙	8794 B	1 x 3/8"x76,0
⊕⊙	8784 B1	1 x 1/4"x3/8"x44,0
⊕	851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
⊕	855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
⊕	867/1 TORX®	1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 27x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
⊙	840/1 Z Hex-Plus	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25; 1 x 8,0x25

 8100 SC 7 Zyklop Metal-Knarrensatz, Durchsteckvierkant, 1/2"-Antrieb, metrisch



€142,-

+ MwSt.



28-teilig; in oberflächenschonender, kompakter textiler Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität.

1 Zyklop Metal-Knarre mit Durchsteckvierkant mit 1/2"-Antrieb, 10 Zyklop-Nüsse, 1 Zyklop-Verlängerung (lang) mit Schnelldrehhülse, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 14 Bits

05004077001		
⊕	8003 C	1 x 1/2"x281,0
⊙	8790 HMC	1 x 10,0x37,0; 1 x 11,0x37,0; 1 x 12,0x37,0; 1 x 13,0x37,0; 1 x 14,0x37,0; 1 x 15,0x37,0; 1 x 16,0x37,0; 1 x 17,0x37,0; 1 x 18,0x37,0; 1 x 19,0x37,0
⊕⊙	8794 LC	1 x 1/2"x250,0
⊕⊙	8794 C	1 x 1/2"x52,0
⊕⊙	8784 C2	1 x 5/16"x1/2"x50,0
⊕	851/2 Z PH	1 x PH 2x32; 1 x PH 3x32
⊕	867/2 Z TORX®	1 x TX 20x35; 1 x TX 25x35; 1 x TX 27x35; 1 x TX 30x35; 1 x TX 40x35; 1 x TX 45x35; 1 x TX 50x35; 1 x TX 55x35
⊙	840/2 Z	1 x 5x30; 1 x 6x30; 1 x 8x30; 1 x 10x30

Tipp



Zyklop Metal-Knarre



Extrem schlank. Langer Hebel. Hohe Robustheit ohne Drehmomenteinschränkung. Geschmiedete Vollmetallknarre aus Chrom-Molybdän.



Zyklop Metal Push



Unlösbarer Vierkant mit butterweichem Umschalten.



Niedriger Rückholwinkel



Durch die Doppelklingenkonstruktion wird aus 38 robusten Zähnen eine 76er Feinzahn-Teilung erreicht. Diese 76er Teilung führt zu einem sehr geringen Rückholwinkel von 4,7°.



Nussverriegelung



Die Kugelarretierung sorgt für sicheren Sitz der Nüsse und des Zubehörs und damit auch für verlässliche Sicherheit während des Verschraubens.

8004 A Zyklop Metal-Knarre mit Umschalthebel mit 1/4"-Antrieb



€31,50

+ MwSt.



Anwendung: Für 1/4"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/4"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarrretierung

Ausführung: Geschmiedete Vollmetallknarre (Chrom-Molybdän) für besonders hohe Robustheit bei langer Lebensdauer; schlanke Bauform zum Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen; Feinverzahnung mit 72 Zähnen für einen Rückholwinkel von nur 5°; Umschalthebel für einen bequemen Richtungswechsel; mit sicherer Nussverriegelungsfunktion

	mm	mm	mm	
05004004001	1/4"	141,0	19	22

8004 C Zyklop Metal-Knarre mit Umschalthebel mit 1/2"-Antrieb



€40,-

+ MwSt.



Anwendung: Für 1/2"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/2"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarrretierung

Ausführung: Geschmiedete Vollmetallknarre (Chrom-Molybdän) für besonders hohe Robustheit bei langer Lebensdauer; schlanke Bauform zum Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen; Feinverzahnung mit 72 Zähnen für einen Rückholwinkel von nur 5°; Umschalthebel für einen bequemen Richtungswechsel; mit sicherer Nussverriegelungsfunktion

	mm	mm	mm	
05004064001	1/2"	281,0	34	37

8004 B Zyklop Metal-Knarre mit Umschalthebel mit 3/8"-Antrieb



€36,-

+ MwSt.



Anwendung: Für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 3/8"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarrretierung

Ausführung: Geschmiedete Vollmetallknarre (Chrom-Molybdän) für besonders hohe Robustheit bei langer Lebensdauer; schlanke Bauform zum Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen; Feinverzahnung mit 72 Zähnen für einen Rückholwinkel von nur 5°; Umschalthebel für einen bequemen Richtungswechsel; mit sicherer Nussverriegelungsfunktion

	mm	mm	mm	
05004034001	3/8"	222,0	26	29

8100 SA 8 Zyklop Metal-Knarrensatz, Umschalthebel, 1/4"-Antrieb, metrisch



€72,50

+ MwSt.



28-teilig; in oberflächenschonender, kompakter textiler Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität.

1 Zyklop Metal-Knarre mit Umschalthebel mit 1/4"-Antrieb, 9 Zyklop-Nüsse, 1 Zyklop-Verlängerung (lang) mit Schnelldrehhülse, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 15 Bits

05004018001		
○	8004 A	1 x 1/4"x141,0
●	8790 HMA	1 x 5,0x23,0; 1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 11,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0
○	8794 LA	1 x 1/4"x150,0
○	8794 A	1 x 1/4"x56,0
○	8784 A1	1 x 1/4"x1/4"x37,0
+	851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
+	855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
+	867/1 TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 27x25; 1 x TX 30x25
○	840/1 Z Hex-Plus	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25

8100 SB 8 Zyklop Metal-Knarrensatz, Umschalthebel, $\frac{3}{8}$ "-Antrieb, metrisch



€94,-

+ MwSt.




29-teilig; in oberflächenschonender, kompakter textiler Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität.

1 Zyklop Metal-Knarre mit Umschalthebel mit $\frac{3}{8}$ "-Antrieb, 9 Zyklop-Nüsse, 1 Zyklop-Verlängerung (lang) mit Schnelldrehhülse, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 16 Bits

05004048001		
⊙	8004 B	1 x 3/8"x222,0
⊙	8790 HMB	1 x 8,0x29,0; 1 x 10,0x29,0; 1 x 12,0x29,0; 1 x 13,0x29,0; 1 x 15,0x29,0; 1 x 16,0x30,0; 1 x 17,0x30,0; 1 x 18,0x30,0; 1 x 19,0x30,0
⊙	8794 LB	1 x 3/8"x200,0
⊙	8794 B	1 x 3/8"x76,0
⊙	8784 B1	1 x 1/4"x3/8"x44,0
+	851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
+	855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
+	867/1 TORX®	1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 27x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
⊙	840/1 Z Hex-Plus	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25; 1 x 8,0x25

 8100 SC 8 Zyklop Metal-Knarrensatz, Umschalthebel, $\frac{1}{2}$ "-Antrieb, metrisch



€132,-

+ MwSt.



28-teilig; in oberflächenschonender, kompakter textiler Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität.

1 Zyklop Metal-Knarre mit Umschalthebel mit $\frac{1}{2}$ "-Antrieb, 10 Zyklop-Nüsse, 1 Zyklop-Verlängerung (lang) mit Schnelldrehhülse, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 14 Bits

05004078001		
⊙	8004 C	1 x 1/2"x281,0
⊙	8790 HMC	1 x 10,0x37,0; 1 x 11,0x37,0; 1 x 12,0x37,0; 1 x 13,0x37,0; 1 x 14,0x37,0; 1 x 15,0x37,0; 1 x 16,0x37,0; 1 x 17,0x37,0; 1 x 18,0x37,0; 1 x 19,0x37,0
⊙	8794 LC	1 x 1/2"x250,0
⊙	8794 C	1 x 1/2"x52,0
⊙	8784 C2	1 x 5/16"x1/2"x50,0
+	851/2 Z PH	1 x PH 2x32; 1 x PH 3x32
+	867/2 Z TORX®	1 x TX 20x35; 1 x TX 25x35; 1 x TX 27x35; 1 x TX 30x35; 1 x TX 40x35; 1 x TX 45x35; 1 x TX 50x35; 1 x TX 55x35
⊙	840/2 Z	1 x 5x30; 1 x 6x30; 1 x 8x30; 1 x 10x30

Tipp



EXTRA SLIM

Zyklop Metal-Knarre



Extrem schlank. Langer Hebel. Hohe Robustheit ohne Drehmomenteinschränkung. Geschmiedete Vollmetallknarre aus Chrom-Molybdän.



SWITCH

Zyklop Metal Switch



Dank des Umschalthebels ist der Richtungswechsel schnell und bequem möglich.



FINE TOOTH

Niedriger Rückholwinkel



Die mit 72 Zähnen feinverzahnte Umschaltnarre hat einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.



 
UNLOCK

Nussverriegelung



Die Kugelarretierung sorgt für sicheren Sitz der Nüsse und des Zubehörs und damit auch für verlässliche Sicherheit während des Verschraubens.

Tool-Check PLUS



€71,50

+ MwSt.



28 Bits, 1 Handhalter 813 geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskanttrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1, 1 Rapidaptor-Bit-Halter, 1 Adapter 870/1 (1/4"-Sechskant auf 1/4"-Vierkant), 7 Nüsse (1/4"), 1 Wera-Bit-Ratsche, gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung; geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskanttrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4; über Adaptierung mit Wera Adapter 870/1 ist auch der Einsatz von 1/4"-Nüssen möglich

05056490001		
8001 A	1 x 1/4"x87,0	
813	1 x 1/4"x78	
889/4/1 K	1 x 1/4"x50	
870/1	1 x 1/4"x25 ¹⁾	
8790 HMA	1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0	
851/1 TZ PH	2 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 1 x PH 3x25	
855/1 TH PZ	1 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25	
867/1 TZ TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25	
867/1 Z TORX® BO	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25	
840/1 Z Hex-Plus	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25; 1 x 8,0x25	
800/1 TZ	1 x 1,0x5,5x25	


¹⁾ Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

Kraftform Kompakt 60



€51,-

+ MwSt.

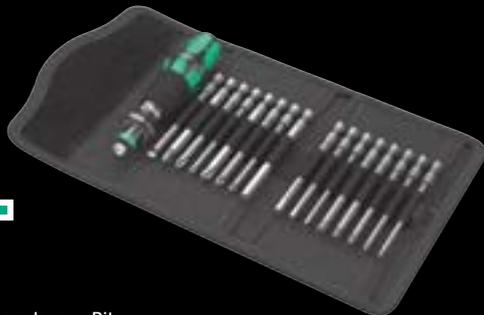

Falttasche mit 89 mm langen Bits

17-teilig

1 Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor

05059295001		
816 R	1 x 1/4"x119	
851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89	
855/4 Z PZ	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89	
867/4 Z TORX® BO	1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89	
800/4 Z	1 x 1,0x5,5x89	
840/4 Z Hex-Plus	1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89	

Kraftform Micro 12 Universal 1 Elektroniker-Schraubendrehersatz



€41,-

+ MwSt.



Anwendung: Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess, Innen-TORX® Schrauben, Innensechskantschrauben

Ausführung: 12-teilig, in Falttasche zur Befestigung am Gürtel

05073675001		
+	2050 PH Micro	1 x PH 00x60 ¹⁾ ; 1 x PH 0x60 ²⁾
+	2067 TORX® HF	1 x TX 5x40; 1 x TX 6x40
-	2035 Micro	1 x 0,23x1,5x40; 1 x 0,30x1,8x60; 1 x 0,40x2,0x60; 1 x 0,40x2,5x80; 1 x 0,50x3,0x80
○	2054 Micro	1 x 0,9x40; 1 x 1,5x60; 1 x 2x60

¹⁾ Optimiert für japanische PH-Schrauben

²⁾ Größe 0 entsprechend JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

Bit-Check 30 Metal 1



€16,90

+ MwSt.



1 Universalhalter mit Edelhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet, 29 Bits, zähhart (Z), für den universellen Einsatz.

05057434001		
899/4/1	1 x 899/4/1 K, 1/4"x50	
851/1 Z PH	3 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 2 x PH 3x25	
855/1 Z PZ	3 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 3 x PZ 3x25	
867/1 TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25	
800/1 Z	1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25	
840/1 Z Hex-Plus	1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25	

Bit-Check 30 Wood 2



€16,90

+ MwSt.

1 Universalhalter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet, 29 Bits, zähhart, für den universellen Einsatz.

05057432001	
⊙ ⊙	899/4/1 1 x 899/4/1 K, 1/4"x50
⊕	851/1 Z PH 1 x PH 2x25
⊕	855/1 Z PZ 2 x PZ 1x25; 5 x PZ 2x25; 2 x PZ 3x25
⊕	867/1 TORX® 3 x TX 10x25; 4 x TX 15x25; 4 x TX 20x25; 4 x TX 25x25; 3 x TX 30x25; 1 x TX 40x25

Bit-Check 30 TX Universal 1



€16,90

+ MwSt.

1 Universalhalter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet, 29 Bits, zähhart, für den universellen Einsatz.

05057908001	
⊙ ⊙	899/4/1 1 x 899/4/1 K, 1/4"x50
⊕	867/1 TORX® 3 x TX 10x25; 5 x TX 15x25; 8 x TX 20x25; 7 x TX 25x25; 4 x TX 30x25; 2 x TX 40x25

Bit-Check 30 BiTorsion 1



€35,-

+ MwSt.

1 Bithalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter, 29 BiTorsion Bits für lange Lebensdauer, zähhart, für den universellen Einsatz. Bei den Take-it-Easy Bit-Checks haben die Bits eine Banderole, die durch ihre Farbe und Größenkennzeichnung den Griff zum richtigen Bit schnell und leicht macht.

05057430001	
⊙ ⊙	889/4/1 K 1 x 1/4"x50
⊕	851/1 BTZ PH 2 x PH 1x25; 5 x PH 2x25; 2 x PH 3x25
⊕	855/1 BTZ PZ 2 x PZ 1x25; 6 x PZ 2x25; 2 x PZ 3x25
⊕	867/1 TORX® BTZ 1 x TX 10x25; 2 x TX 15x25; 2 x TX 20x25; 2 x TX 25x25; 2 x TX 30x25; 1 x TX 40x25

Bit-Safe Classic 10



€19,50

+ MwSt.

1 Universalhalter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet, 36 Bits, Torsionsform (T) gegen frühzeitigen Verschleiß, zähhart (Z), für den universellen Einsatz.

05057910001	
⊙ ⊙	899/4/1 1 x 899/4/1 K, 1/4"x50
⊕	867/1 TORX® 3 x TX 10x25; 4 x TX 15x25; 4 x TX 20x25; 4 x TX 25x25; 4 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
⊕	851/1 Z PH 1 x PH 2x25
⊕	855/1 Z PZ 2 x PZ 1x25; 5 x PZ 2x25; 2 x PZ 3x25
⊕	851/4 TZ PH 1 x PH 2x50
⊕	855/4 TZ PZ 1 x PZ 1x50; 1 x PZ 2x50
⊕	867/4 Z TORX® 1 x TX 20x50; 1 x TX 25x50; 1 x TX 30x50



Echt einfach:

Die ersten Schraubendreher mit
Take it easy Werkzeugfinder.

Kraftform 2go 300



€58,50

+ MwSt.



11 Kraftform Schraubendreher Serie 300; für Kreuzschlitzschrauben Phillips und Pozidriv, TORX®- und Schlitzschrauben. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

1 formstabiler, robuster Köcher, mit Tragegriff, zur Aufbewahrung und Transport von Werkzeug. Hohe Schnitt- und Stichresistenz. Mit Klettzone zum Andocken an das Wera 2go-System. Inklusive 1 variabel einstellbarem Klett-Teiler für bis zu 5 Einteilungen.

05004313001		
	Wera 2go 4	1 x 165,0x165,0x105
+	350 PH	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
+	355 PZ	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
+	367 TORX®	1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x100; 1 x TX 25x100; 1 x TX 30x115
+	334 SK	1 x 0,8x4,5x90; 1 x 1,2x7,0x125
	Klettstreifen	1 x 50,0x120,0

Kraftform 2go 100



€60,50

+ MwSt.



11 VDE-isolierte Kraftform Schraubendreher; für Kreuzschlitzschrauben Phillips und Pozidriv, TORX®- und Schlitzschrauben. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

1 formstabiler, robuster Köcher, mit Tragegriff, zur Aufbewahrung und Transport von Werkzeug. Hohe Schnitt- und Stichresistenz. Mit Klettzone zum Andocken an das Wera 2go-System. Inklusive 1 variabel einstellbarem Klett-Teiler für bis zu 5 Einteilungen.

05004310001		
	Wera 2go 4	1 x 165,0x165,0x105
+	162 i PH VDE	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
+	165 i PZ VDE	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
+	167 i TORX® VDE	1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x80
+	160 i VDE	1 x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,0x150; 1 x 1,0x5,5x200
+	160 iS	1 x 0,6x3,5x100
	Klettstreifen	1 x 50,0x120,0

¹⁾ kein Lasertip



Tipp

Schraubendreher Take it easy




Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

Kraftform Big Pack 300



€57,-

+ MwSt.

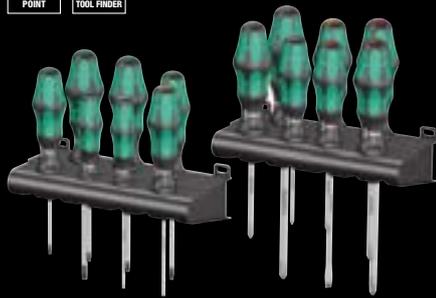

Kraftform Plus – Serie 300. Mit Lasertip-Klinge + 2 Racks. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

Anwendung: Schlitz-, Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess und Pozidriv und TORX®.

Ausführung: 14-teilig im Karton


05105630001		
+	350 PH	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100; 1 x PH 3x150
+	355 PZ	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100; 1 x PZ 3x150
+	367 TORX®	1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x100; 1 x TX 25x100; 1 x TX 30x115
-	334	1 x 1,2x6,5x150
-	335	1 x 0,6x3,5x100; 1 x 0,8x4,0x100
	Rack	2 x 190,0x50,0

334/6 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip + Rack



€28,50

+ MwSt.

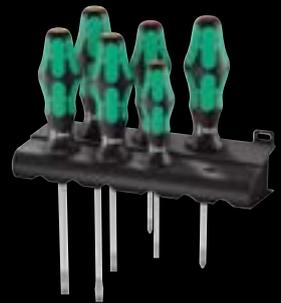

mit Lasertip Rundklingen + Rack. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

Anwendung: Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess

Ausführung: 6-teilig im Karton + Rack

05105650001		
+	350 PH	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
-	334	1 x 1,2x6,5x150
-	335	1 x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125

¹⁾ kein Lasertip

Tipp



Lasertip



Die microraue Lasertip-Schraubendreherspitze krallt sich im Schraubkopf fest und verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubkopf.




Lasertip verringert die benötigte Anpresskraft und erhöht die Kraftübertragung.

334/355/6 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip + Rack



€28,50

+ MwSt.

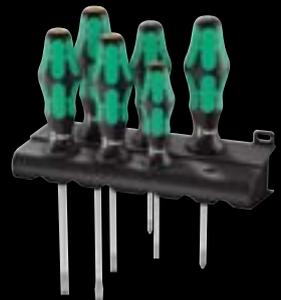

mit Lasertip Rundklingen + Rack. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.


Anwendung: Schlitz- und Pozidriv-Schrauben

Ausführung: 6-teilig im Karton + Rack

05105656001		
+	355 PZ	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
-	334	1 x 1,2x6,5x150
-	335	1 x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125

¹⁾ kein Lasertip

Kraftform Big Pack 100 VDE

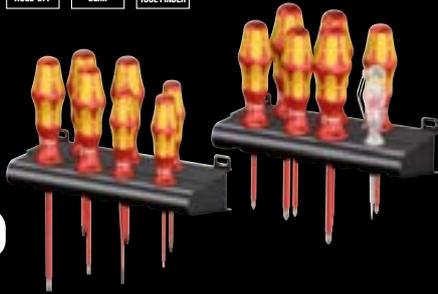

€60,50

+ MwSt.

Kraftform: Der Sicherheitsschraubendreher. Mit Lasertip-Klinge + Spannungsprüfer + 2 Racks. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkenzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

Anwendung: Schlitz-, Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess, PlusMinus, Pozidriv und TORX®


Ausführung: 14-teilig im Karton

05105631001	
+	162 i PH VDE 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
+	165 i PZ VDE 1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
+	165 i PZ/S VDE 1 x # 1x80; 1 x # 2x100
+	167 i TORX® VDE 1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x80
●	160 iS 1 x 0,6x3,5x100
●	160 i VDE 1 x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125
●	247 1 x 0,5x3,0x70
	Rack 2 x 190,0x50,0

¹⁾ kein Lasertip

²⁾ Produkt nicht in den USA und Kanada erhältlich.

 160 i/165 i/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + Spannungsprüfer + Rack



€32,-

+ MwSt.

Kraftform: Der Sicherheitsschraubendreher. Mit Lasertip-Klinge + Spannungsprüfer + Rack. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkenzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

Anwendung: Schlitz- und Pozidriv-Schrauben


Ausführung: 7-teilig im Karton + Rack

05006148001	
+	165 i PZ VDE 1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
●	160 i VDE 1 x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,6x3,5x100; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125
●	247 1 x 0,5x3,0x70

¹⁾ kein Lasertip

²⁾ Produkt nicht in den USA und Kanada erhältlich.

 160 i/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + Spannungsprüfer + Rack



€32,-

+ MwSt.

Kraftform: Der Sicherheitsschraubendreher. Mit Lasertip-Klinge + Spannungsprüfer + Rack. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkenzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

Anwendung: Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess.

Ausführung: 7-teilig im Karton + Rack

05006147001	
+	162 i PH VDE 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
●	160 i VDE 1 x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,6x3,5x100; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125
●	247 1 x 0,5x3,0x70

¹⁾ kein Lasertip

²⁾ Produkt nicht in den USA und Kanada erhältlich.

Tip



Kraftform Griff



Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Wera Kraftform: Synonym für begreifbare Ergonomie!



Stückprüfung



Die Prüfung des Werkzeugs auf Durchschlagsfestigkeit bei 10.000 Volt gibt dem Anwender die beruhigende Gewissheit, dass sein Schraubendreher auf seine wichtigste Eigenschaft, die Isolation, geprüft worden ist. Wera VDE-Schraubendreher werden Stück für Stück dieser Prüfung unterzogen.

Sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt ist somit garantiert.



Big Pack 900 Schraubendrehersatz Kraftform Wera: Der Schraubmeißel + Rack



€79,50

+ MwSt.

Anwendung: Schlitz-, Kreuzschlitz Phillips- und Pozidriv- und Innen-TORX®-Schrauben

Ausführung: 13-teilig

05133285001		
+	917 SPH	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100; 1 x PH 3x150
+	918 SPZ	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100; 1 x PZ 3x150
●	932 A	1 x 0,6x3,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,5x90; 1 x 1,0x5,5x100; 1 x 1,2x7,0x125; 1 x 1,6x9,0x150
⊕	977 TORX®	1 x TX 20x90; 1 x TX 25x100
	Rack	2 x 190,0x50,0

¹⁾ Keine durchgehende Klinge, Schlagkappe und Schlüsselhilfe

932/918/6 Schraubendrehersatz Kraftform Wera: Der Schraubmeißel + Rack



€35,50

+ MwSt.

Anwendung: Schlitz- und Pozidriv-Schrauben

Ausführung: 6-teilig im Karton + Rack

05018287001		
+	918 SPZ	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
●	932 A	1 x 0,6x3,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,5x90; 1 x 1,0x5,5x100; 1 x 1,2x7,0x125

¹⁾ Keine durchgehende Klinge, Schlagkappe und Schlüsselhilfe

932/6 Schraubendrehersatz Kraftform Wera: Der Schraubmeißel + Rack



€35,50

+ MwSt.

Anwendung: Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess

Ausführung: 6-teilig im Karton + Rack

05018282001		
+	917 SPH	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
●	932 A	1 x 0,6x3,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,5x90; 1 x 1,0x5,5x100; 1 x 1,2x7,0x125

¹⁾ Keine durchgehende Klinge, Schlagkappe und Schlüsselhilfe

Tipp



Integrierte Schlagkappe



Mit integrierter Schlagkappe zur Erhöhung der Lebensdauer und Reduzierung der Splittergefahr. Dennoch gilt grundsätzlich: Schutzbrille tragen!



Durchgehende Sechskantklinge



Mit durchgehender Sechskantklinge aus hochwertigem Bits-Material – dadurch verlustfreie Kraftübertragung auch bei Hammerschlägen. Das zähhart vergütete Material verhindert Absplittern oder Bruch der Klinge.

KENNEN SIE DEN SCHON?



UNSEREN SHOP FÜR ALLE TOOL REBELS UND WERA FANS.



TOOL REBEL FANSHOP

shop.toolrebels.de

Aktionszeitraum:
01.03.2018 – 31.08.2018

Alle genannten Preise sind
empfohlene Verkaufspreise pro
Stück. Irrtümer vorbehalten.

 
Wir behalten uns das Recht vor, alle in diesem Katalog
gemachten Angaben bzgl. Produktmerkmalen, Varianten
und Ausführungen jederzeit und ohne Vorankündigung
zu ändern. Eine Haftung für Druckfehler oder Irrtümer
wird ausgeschlossen.



Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)202/40 45-0
Fax: +49 (0)202/40 36 34
E-Mail: info@wera.de

www.wera.de



DE 05 500800 018 - 0033701 - 01