


HL-406

High-low-Level-Converter

Art.Nr.: 379106

200 W max.

bis 2x 40 Watt sinus

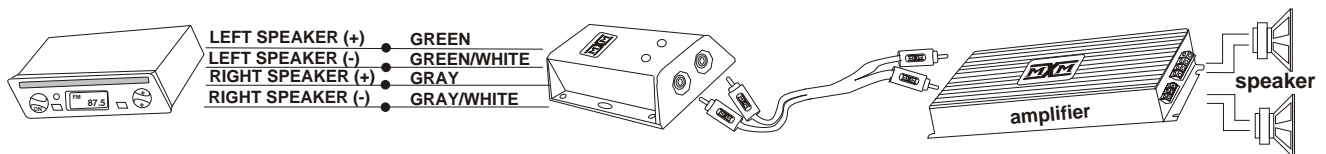

Macht aus Radiolautsprecherausgängen einen Stereo-Vorverstärkerausgang

Level am Converter auf MIN., Gain-Regler an der Endstufe auf 50%, Radiolautstärke auf 75%, linken Level am Converter langsam Richtung MAX drehen, bis der Ton im Lautsprecher anfängt zu verzerren, danach den rechten Level langsam bis zur gleichen Lautstärke Richtung MAX drehen. Wir empfehlen einen Einbau möglichst in der Nähe der Endstufe.

Turn both levels of the unit to MIN, turn gain of the amplifier to 50%, turn gain of the radio to 75%. Then turn left level of the unit slowly towards MAX until audible distortion. If you do not reach the distortion level turn the amplifier gain higher until the sound becomes unclear. Then adjust right level of the unit up to the same loudness. We suggest the place of the unit near to the amplifier.

Convertisseur haut niveau transforme les sorties haut-parleur en sorties ligne RCA. Mettre les gain du convertisseur au minimum, les gains de l'amplificateur à 50 % et le volume de l'autoradio à 75 %. Monter le gain gauche du convertisseur doucement jusqu'à entendre une distorsion audible. Si vous n'atteignez pas le niveau de distorsion, montez le gain de l'amplificateur jusqu'à atteindre ce que le son distorsionne. Ajuster ensuite le gain droit du convertisseur au même niveau que le gauche. Installer le convertisseur près de l'amplificateur.

Hoog Spanningomvormer Maakt van de radio luidspreker uitgangssignaal een rca uitgangssignaal. Zet de "gain" van beide units op "min", draai de "gain" van de versterker op tot 50% en van de radio op 75%. Draai daarna aan de linker level knop richting "ds MAX" totdat de luidsprekers vervormen. Als er geen vervorming optreedt dan kunt u de "gain" van de versterker opdraaien tot de muziek vervormt. Stel daarna de rechter level knop in op hetzelfde volume. We adviseren u de spanningsomvormer in de buurt van de versterker te monteren.