


PACT MCR-V2-5012- 85- 200-5A-1

Obj.č.: 2276120


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2276120>

Násuvný proudový měnič, primární proud 200 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 5 VA

Údaje

EAN	 4 046356 502757
Balení	1 ks
Celní tarif	85043129
Váha brutto v kusech	0,4453 kg
Informace v katalogu	Strana 216 (CAT-7-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
08.04.2009



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Vstupní data

Tepelný jmenovitý krátkodobý proud	$I_{th} = 60 * I_n$
Jmenovitý rázový proud	$I_{dyn} = 2,5 * I_n$
Jmenovitá frekvence: Standardní měnič	50 Hz ... 60 Hz
Nadproud-mezní faktor	FS 5
Jmenovitý výkon	5 VA

Primární jmenovitý proud I_{pn}	0 A ... 200 A
Sekundární jmenovitý proud I_{sn}	5 A AC

Obecná data

Typ měniče	Nástrčný měnič proudu
Třída	1
Schopný kalibrace	ne
Primární kruhový vodič (průměr)	42 mm
Primární kruhový vodič (šířka)	50 mm
Primární kruhový vodič (výška)	12 mm
Poznámka k rozměrovým údajům	2
Primární kruhový vodič (šířka)	40 mm
Primární kruhový vodič (výška)	10 mm
Šířka	30 mm
Výška	108 mm
Hloubka	85 mm
Šířka při alternativní montáži	85 mm
Výška při alternativní montáži	108 mm
Hloubka při alternativní montáži	30 mm
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 40 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-25 °C ... 40 °C
Izolační pevnost	1 kV
Zkušební napětí vstup/výstup	3 kV (50 Hz, 1 min.)
Normy/předpisy	IEC 60044-1 EN 50178
Barva	černá
Materiál pouzdra	Polyamid PA zesílený skelným vláknem

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Obecně		
2276612	PACT-FAST-MNT-W13-L40	Rychloupevnění měniče umožňuje bleskovou montáž měniče proudu PACT na přípojnici. Instalaci lze provést jednoduše silou prstu - kompletně bez použití nářadí. Fixační kolíky: 40 mm, přídržná spona: 13 mm
2276625	PACT-FAST-MNT-W13-L65	Rychloupevnění měniče umožňuje bleskovou montáž měniče proudu PACT na přípojnici. Instalaci lze provést jednoduše silou prstu - kompletně bez použití nářadí. Fixační kolíky: 65 mm, přídržná spona: 13 mm

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

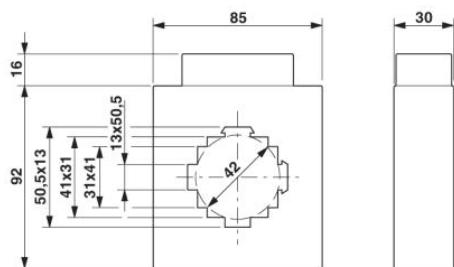

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.