

# PACT-FAST-MNT-W13-L65

Obj.č.: 2276625



<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2276625>

Rychloupevnění měniče umožňuje bleskovou montáž měniče proudu PACT na přípojnicí. Instalaci lze provést jednoduše silou prstu - kompletně bez použití náradí. Fixační kolíky: 65 mm, přídržná spona: 13 mm

Údaje	
EAN	 4 046356 658348
Balení	1 ks
Celní tarif	39269097
Váha brutto v kusech	0,0577 kg
Informace v katalogu	Strana 223 (CAT-7-2013)

#### Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
29.03.2011



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

Obecná data	
Šířka	13 mm
Hloubka	65 mm
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 120 °C
Materiál pouzdra	PA 6

Utahovací moment	0,4 Nm
Poznámka	16 mm široké upevnění měniče můžete použít také pro větší měniče proudu v případě, že je dostatečná délka fixačních kolíků.

### Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


### Další výrobky

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Obecně</b>		
2277284	PACT MCR-V2- 4012- 70	Násuvný proudový měnič, primární proud volitelný od 75... 1 000 A AC; sekundární proud volitelný 1 A AC nebo 5 A AC; třída přesnosti volitelná 0,5 nebo 1; jmenovitý výkon volitelný
2277297	PACT MCR-V2- 5012- 85	Násuvný proudový měnič, primární proud volitelný od 100... 1 500 A AC; sekundární proud volitelný 1 A AC nebo 5 A AC; třída přesnosti volitelná 0,5 nebo 1; jmenovitý výkon volitelný
2277116	PACT MCR-V2-4012- 70-250-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 250 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 5 VA
2277679	PACT MCR-V2-4012- 70-300-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 300 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 7,5 VA
2277129	PACT MCR-V2-4012- 70-400-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 400 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 7,5 VA
2277682	PACT MCR-V2-4012- 70-500-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 500 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 10 VA
2277132	PACT MCR-V2-4012- 70-600-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 600 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 10 VA
2277695	PACT MCR-V2-4012- 70-750-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 750 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 10 VA
2277145	PACT MCR-V2-4012- 70-800-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 800 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 10 VA
2277158	PACT MCR-V2-4012- 70-1000-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 1 000 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 10 VA
2276117	PACT MCR-V2-5012- 85-150-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 150 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 3,75 VA
2276120	PACT MCR-V2-5012- 85-200-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 200 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 5 VA

2276133	PACT MCR-V2-5012- 85-250-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 250 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 7,5 VA
2276146	PACT MCR-V2-5012- 85-300-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 300 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 10 VA
2277161	PACT MCR-V2-5012- 85-400-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 400 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 10 VA
2276159	PACT MCR-V2-5012- 85-500-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 500 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 15 VA
2276162	PACT MCR-V2-5012- 85-600-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 600 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 15 VA
2277174	PACT MCR-V2-5012- 85-600-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 600 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 10 VA
2276175	PACT MCR-V2-5012- 85-750-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 750 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 10 VA
2277187	PACT MCR-V2-5012- 85-800-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 800 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 10 VA
2277190	PACT MCR-V2-5012- 85-1000-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 1 000 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 15 VA
2277200	PACT MCR-V2-5012- 85-1250-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 1 250 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 15 VA
2276188	PACT MCR-V2-5012- 85-1500-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 1 500 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 15 VA

### Výkres/schéma

Výkres v měřítku

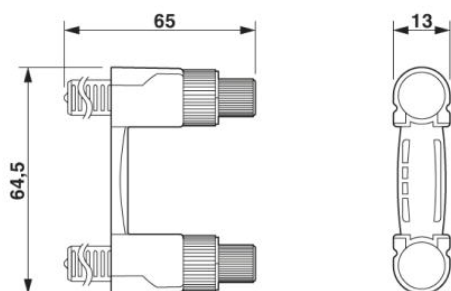

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.