


# PACT MCR-V2-4012- 70- 300-5A-1

Obj.č.: 2277679


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2277679>

Násuvný proudový měnič, primární proud 300 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 7,5 VA

## Údaje

EAN	 4 046356 460217
Balení	1 ks
Celní tarif	85043129
Váha brutto v kusech	0,3517 kg
Informace v katalogu	Strana 215 (CAT-7-2013)

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
10.10.2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Vstupní data

Tepelný jmenovitý krátkodobý proud	$I_{th} = 60 * I_n$
Jmenovitý rázový proud	$I_{dyn} = 2,5 * I_n$
Jmenovitá frekvence: Standardní měnič	50 Hz ... 60 Hz
Nadproud-mezní faktor	FS 5
Jmenovitý výkon	7,5 VA

Primární jmenovitý proud $I_{pn}$	0 A ... 300 A
Sekundární jmenovitý proud $I_{sn}$	5 A AC

#### Obecná data

Typ měniče	Nástrčný měnič proudu
Třída	1
Schopný kalibrace	ne
Primární kruhový vodič (průměr)	33 mm
Primární kruhový vodič (šířka)	40 mm
Primární kruhový vodič (výška)	12 mm
Poznámka k rozměrovým údajům	2
Primární kruhový vodič (šířka)	30 mm
Primární kruhový vodič (výška)	10 mm
Šířka	30 mm
Výška	90 mm
Hloubka	70 mm
Šířka při alternativní montáži	70 mm
Výška při alternativní montáži	90 mm
Hloubka při alternativní montáži	30 mm
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 40 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-25 °C ... 40 °C
Izolační pevnost	1 kV
Zkušební napětí vstup/výstup	3 kV (50 Hz, 1 min.)
Normy/předpisy	IEC 60044-1
Barva	černá
Materiál pouzdra	Polyamid PA zesílený skelným vláknem

#### Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

## Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Obecně</b>		
2276612	PACT-FAST-MNT-W13-L40	Rychloupevnění měniče umožňuje bleskovou montáž měniče proudu PACT na přípojnici. Instalaci lze provést jednoduše silou prstu - kompletně bez použití nářadí. Fixační kolíky: 40 mm, přídržná spona: 13 mm
2276625	PACT-FAST-MNT-W13-L65	Rychloupevnění měniče umožňuje bleskovou montáž měniče proudu PACT na přípojnici. Instalaci lze provést jednoduše silou prstu - kompletně bez použití nářadí. Fixační kolíky: 65 mm, přídržná spona: 13 mm

## Výkres/schéma

Výkres v měřítku

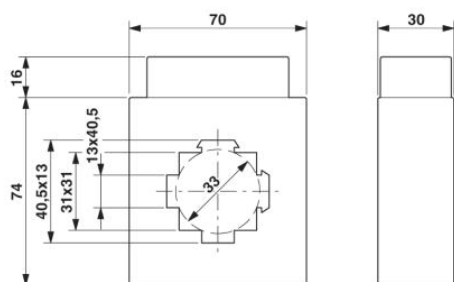

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.