

## Digitální časovač SC 24.10



Obj. č.: 12 99 00

### Účel použití


děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálního časovače Müller. Tento časovač slouží pro zapnutí nebo vypnutí připojeného spotřebiče s provozním napětím 230 V/AC. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst.

### Zapojení a ovládání



Zapojení:

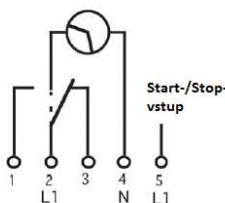

**⚠ Pozor:** Pro externí [START/STOP], svorku č. 5 a svorku č. 2 použijte stejnou fázi.

#### Tlačítka:

[ PROG ] Výběr mezi hodinami, minutami a sekundami

[ + ] Zvýšení času odpočtu

[ - ] Snížení času odpočtu

[ RESET ] RESET na startovací čas

[ START/STOP ] Spuštění a zastavení odpočtu

### Obsluha časovače

- Stisknutím tlačítka [START/STOP] aktivujete relé a spustíte odpočet od nastaveného času v sekundových krocích.
- Pokud stisknete tlačítka [START/STOP] v průběhu odečtu, relé bude odpojeno a zbývající čas se zobrazí na displeji.
- Odpočet lze také spustit a zastavit externě (svorka č. 5).
- Jakmile nastavený čas uplyne, zazní zvukový signál, relé se odpojí a na displeji se zobrazí nastavený čas.
- **Pozor:** Je-li stisknuto tlačítka [START/STOP] a čas je nulový, na displeji se zobrazí symbol zvonku a připojí se relé. Opětovným stisknutím tlačítka dojde k odpojení relé.

### Nastavení času odpočtu

- Stiskněte jednou tlačítka [PROG].
- Symbol hodin začne blikat.
- Pomocí tlačítek [ + ] [ - ] nastavte požadovaný čas odpočtu.
- Opakujte postup pro nastavení minut a sekund.
- Pokud podržíte tlačítka [ + ] nebo [ - ] stisknuté, blikající pozice se bude měnit směrem nahoru nebo dolů.
- **Pozor:** Po spuštění odpočtu je tlačítka [PROG] nefunkční až do ukončení odpočtu.

### Reset času na výchozí hodnotu

- Stisknutím tlačítka [RESET] dojde k nastavení času zpět na výchozí nastavenou hodnotu.

### Reset času

- Stisknutím všech 3 tlačítek najednou dojde k nastavení času na nulu.

### Úplný reset

- Stiskněte a podržte stisknutá všechna tři tlačítka najednou po dobu čtyř sekund.

### Paměť při ztrátě napájení

- Při ztrátě napájení se časovač zastaví a relé se odpojí. Zbývající čas se uloží do paměti. Po obnově napájení se na displeji zobrazí zbývající čas a časovač je třeba opětovně spustit.

### Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do digitálního časovače. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro časovače.

### Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



**Šetřete životní prostředí!**

## Technické údaje

Provozní napětí:	Střídavé napětí 230 V / 50 Hz
Spínaný proud:	Max. 8 A
Spínaný výkon:	Max. příkon elektrických spotřebičů: 1840 W (VA)
Max. čas odpočtu:	9 h, 59 min, 59 s
Rozměry:	48 x 48 x 41 mm
Provedení:	Do panelu/digitální

## Záruka

Na digitální časovač poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

**Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.**

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku!  
**Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

**KOV/03/2016**