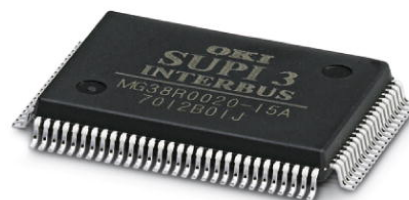



IBS SUPI 3 QFP

Obj.č.: 2746087


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2746087>

INTERBUS Slave-protokolový čip (QFP 100)

Údaje

EAN	 4 017918 153588
Balení	66 ks
Celní tarif	85423290
Váha brutto v kusech	0,00802 kg

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
21.07.2006


<http://www.download.phoenixcontact.com>
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Modul

IC-napájecí napětí	5 V DC \pm 10 %
Příkon typický	20 mA
Způsob připojení	Dálková sběrnice, periferní sběrnice nebo instalace dálkové sběrnice
Rozhraní	INTERBUS
Interní délka dat	8 Byte interně, možné externí rozšíření až na 64 Byte

Uživatelské rozhraní	Rozhraní MFP, digitální vstup/výstup (8 IN/8 OUT, 16 IN/16 OUT), paralelní port pro mikroprocesor
----------------------	---

Obecně

Typ konstrukce	QFP 100 (PLCC 84 je vypovězeno!)
Šířka	20 mm
Délka	15 mm
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	5 °C ... 30 °C (při max.60 %)

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.