


IBS IL 24 RB-T-PAC

Obj.č.: 2861441


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2861441>

Odbočná svorka INTERBUS, kompletní s příslušenstvím (konektor a popisovací pole), s rozvětvením dálkové sběrnice, 24 V DC



Údaje	
EAN	 4 017918 894375
Balení	1 ks
Celní tarif	85389091
Váha brutto v kusech	0,0892 kg
Informace v katalogu	Strana 226 (CAT-8-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
21.11.2007


<http://www.download.phoenixcontact.com>
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Rozhraní

System polní sběrnice	INTERBUS
Název	Příchozí vnější sběrnice
Způsob připojení	Datové řazení Inline
Rychlost přenosu	500 kBit/s

Systém polní sběrnice	INTERBUS
Název	odbočující úsek dálkové sběrnice INTERBUS
Způsob připojení	Inline stíněný konektor
Rychlost přenosu	500 kBit/s
Fyzika přenosu	RS 485
Systém polní sběrnice	Lokalbus
Název	Inline místní sběrnice
Způsob připojení	Datové řazení Inline
Rychlost přenosu	500 kBit/s
Fyzika přenosu	měď

Napájení modulové elektroniky

Napájecí napětí	24 V DC (přes rozvod potenciálu)
Rozmezí napájecího napětí	19,2 V DC ... 30 V DC (Včetně všech tolerancí, včetně zvlnění)

Rozvod potenciálu Inline

Periferní napájecí zdroj U_{ANA}	24 V DC (jmenovitá hodnota)
Příkon z U_{ANA}	typ. 29 mA
Příkon	max. 0,696 W (z U_{ANA})

Obecná data

Šířka	12,2 mm
Výška	135 mm
Hloubka	71,5 mm
Hmotnost	67 g
Poznámka k hmotnostním údajům	se zástrčkou
Způsob montáže	Nosná lišta
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 55 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-25 °C ... 85 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz)	10 % ... 95 % (podle EN 61131-2)
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava)	10 % ... 95 % (podle EN 61131-2)
Tlak vzduchu (provoz)	70 kPa ... 106 kPa (až do 3,000 m n.m.)
Tlak vzduchu (skladování/přeprava)	70 kPa ... 106 kPa (až do 3,000 m n.m.)
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany	III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1

Kontrolní linka	5 V napájení příchozí dálkové sběrnice, 5 V napájení pokračující dálkové sběrnice, 5 V napájení logiky 500 V AC 50 Hz 1 min
	Místní úsek dálkové sběrnice 500 V AC 50 Hz 1 min
	Provozní země 500 V AC 50 Hz 1 min

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace cULus Recognized, GOST, ABS, BSH, BV, DNV, GL, LR, RINA

Aprobace z: cULus Listed


Vyžádané aprobace:

Příslušenství


Informace	Popis	Popis výrobku
Značení		
0809492	ESL 62X10	Vkládací proužky, Arch, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Office-Drucksysteme, Plotter: Laserová tiskárna, Způsob montáže: Vsunutí, Velikost popisovaného pole: 62 x 10 mm
2727501	IB IL FIELD 2	Pole pro popis, šířka: 12,2 mm
Zástrčka / adaptér		
2726353	IB IL SCN-6 SHIELD	Stíněný konektor Inline

Výkres/schéma

Výkres připojení

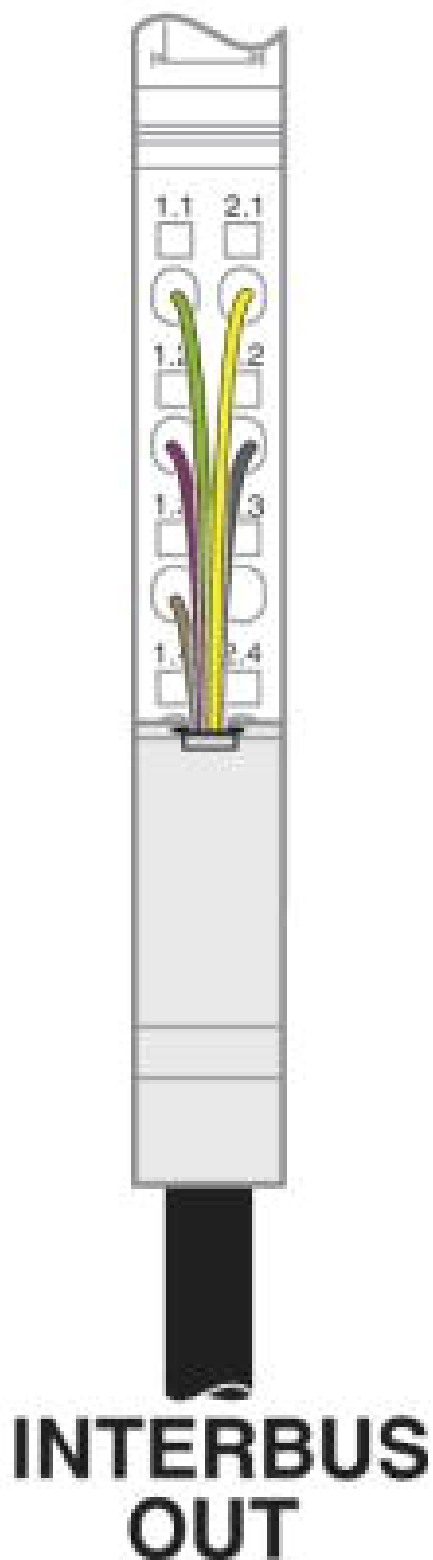

Výkres v měřítku

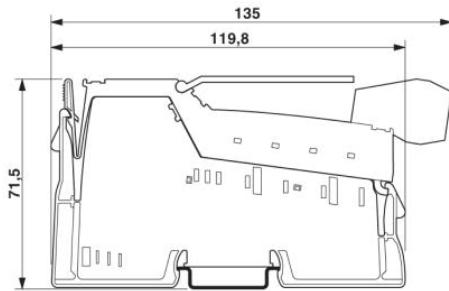

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.