


IB IL DOR LV-SET-PAC

Obj.č.: 2861645

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2861645>

Distanční svorka Inline, kompletní s příslušenstvím

Údaje

EAN	 4 017918 894481
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,1276 kg
Informace v katalogu	Strana 195 (CAT-8-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.07.2006

<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Popis výrobku

Distanční svorka Inline je určena k použití v rámci stanice Inline.

V rámci jedné stanice Inline je možné spínat napětí jednou reléovou svornicí, která se nenalézá v segmentu, ve kterém je svornice použita (např. spínání 230 V AC v segmentu 24 V DC). Použijte v tomto případě před a za reléovou svornicí distanční svorku. Tím se dodrží dělicí dráhy mezi jednotlivými oblastmi.

Distanční svorky přerušují rozvodku potenciálu pro hlavní napětí a napětí segmentu, kostru a provozní zemi. K těmto svorkám se nepřipojují žádné vodiče.

Technické údaje

Rozhraní

Způsob připojení	Datové řazení Inline
Rozhraní	Lokální sběrnice Inline

Obecná data

Hmotnost	32 g
Šířka	24,4 mm
Výška	119,8 mm
Hloubka	71,5 mm

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, GOST, ABS, BSH, BV, DNV, GL, LR

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství


Informace Popis Popis výrobku

Značení


0809492	ESL 62X10	Vkládací proužky, Arch, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Office-Drucksysteme, Plotter: Laserová tiskárna, Způsob montáže: Vsunutí, Velikost popisovaného pole: 62 x 10 mm
---------	-----------	---

Výkres/schéma

Výkres připojení

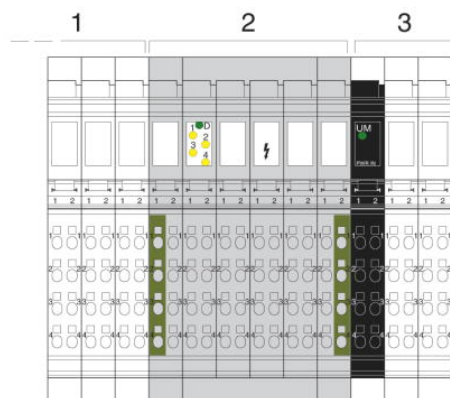

Výkres v měřítku

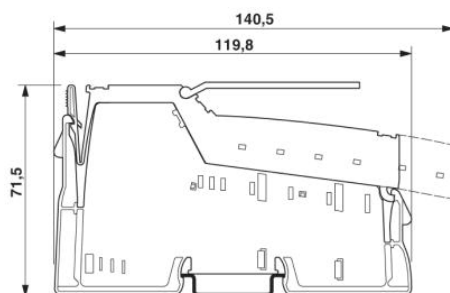

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.