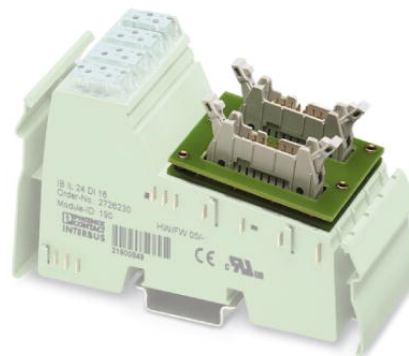


## FLKM 14-PA-INLINE/OUT16


Obj.č.: 2302764

Obrázek znázorňuje variantu FLKM 14-PA-INLINE/IN16


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2302764>

Čelní adaptér VARIOFACE pro konstrukční skupiny Inline, pro přenos 16 (2 x 8) digitálních signálů output.

### Údaje

EAN	 4 017918 929480
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,03208 kg
Informace v katalogu	Strana 444 (CAT-7-2013)

### Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
25.07.2006


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

### Technické údaje

#### Obecná data

Jmenovité napětí $U_N$	60 V DC
Připojitelné kanály	16
Zásuvkový konektor druhu připojení	IDC / FLK - lišta s trny (2,54 mm)
Počet zásuvkových konektorů	2
Počet pólů zásuvkových konektorů	14

Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Montážní poloha	libovolně
Maximální přípustný proud	1 A (na trasu)
Normy/předpisy	IEC 60664
	ČSN EN 50178
	IEC 62103

### Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

### Výkres/schéma

Výkres připojení


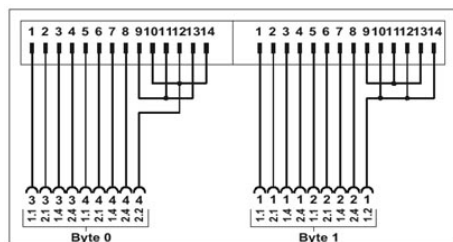


Schéma zapojení

Schéma zapojení FLKM 14-PA-INLINE/OUT16

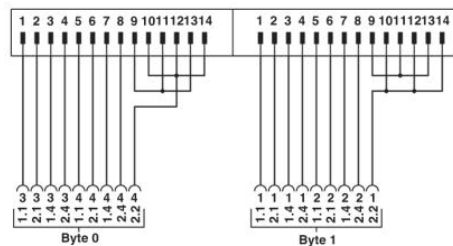

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.