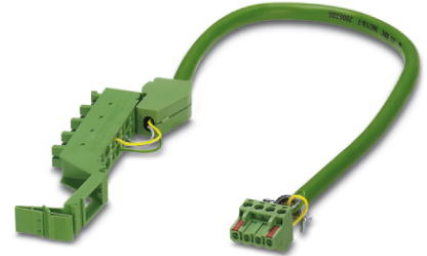



**IB IL MUX-CAB PSI**

Obj.č.: 2878476

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2878476>

Adaptérový kabel pro připojení polního multiplexoru k modulu rozhraní PSI-MOS

**Údaje**

EAN	 4 046356 073264
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	0,05654 kg
Informace v katalogu	Strana 193 (CAT-8-2013)

**Poznámky k produktu**

WEEE/RoHS-compliant since:  
11.07.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

**Certifikáty/Osvědčení**

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

**Příslušenství**

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Obecně</b>		
2861205	IB IL 24 MUX MA-PAC	Polní multiplexer Inline, kompletní s příslušenstvím (konektor a pole pro popis), přenos signálu na velké vzdálenosti, bez nutnosti konfigurace
2708313	PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E	Konvertor optického rozhraní, s diagnostikou média, kontakt alarmu, pro rozhraní RS-485, sběrnice se 2 vodiči (SUCONET K, Modbus ...) do 500 kBit/s, kódování NRZ, koncové zařízení s optickým rozhraním (FSMA), 660 nm, pro optický kabel s vlákny polymer/HCS
2708300	PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T	Konvertor optického rozhraní, s diagnostikou média, kontakt alarmu, pro rozhraní RS-485, sběrnice se 2 vodiči (SUCONET K, Modbus ...) do 500 kBit/s, kódování NRZ, propojení T se dvěma optickými výstupy (FSMA), 660 nm, pro optický kabel s vlákny polymer/HCS
2708339	PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E	Konvertor optického rozhraní, s diagnostikou média, kontakt alarmu, pro rozhraní RS-485, sběrnice se 2 vodiči (SUCONET K, Modbus ...) do 500 kBit/s, kódování NRZ, koncové zařízení s optickým rozhraním (BFOC), 850 nm, pro optický kabel s vlákny skleněnými/ HCS
2708326	PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T	Konvertor optického rozhraní, s diagnostikou média, kontakt alarmu, pro rozhraní RS-485, sběrnice se 2 vodiči (SUCONET K, Modbus ...) do 500 kBit/s, kódování NRZ, propojení T se dvěma optickými výstupy (BFOC), 850 nm, pro optický kabel s vlákny skleněnými/ HCS
2708562	PSI-MOS-RS485W2/FO1300 E	Konvertor optického kabelu s integrovanou optickou diagnostikou, kontakt alarmu, pro rozhraní RS-485, sběrnice se 2 vodiči (SUCONET K, MODBUS ...) do 500 kBit/s, kódování NRZ, koncové zařízení s rozhraním optického kabelu (SC-duplex), 1300 nm, pro optický kabel se skleněnými vlákny

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.