


FLKM-PA-D37/HW/AN/C300

Obj.č.: 2900622


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2900622>

Čelní adaptér VARIOFACE, pro Honeywell C300, Series C I/O, max. připojitelných 1 x 16 kanálů (37pólový konektor D-SUB)

Údaje

EAN	 4 046356 518208
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,107 kg
Informace v katalogu	Strana 438 (CAT-7-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
28.09.2009


<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovité napětí U_N	< 50 V AC
	60 V DC
Zásuvkový konektor druhu připojení	Lišta s trny D-SUB
Počet zásuvkových konektorů	1
Počet pólů zásuvkových konektorů	37

Počet pólů	37
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Montážní poloha	libovolně
Maximální přípustný proud	1 A (na trasu)
Normy/předpisy	ČSN EN 50178 IEC 60664 IEC 62103
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Schéma zapojení

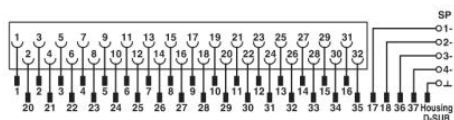


Schéma připojení FLKM-PA-D37/HW/AN/C300

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.