


IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC

Obj.č.: 2693020


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2693020>

Svorka dodatečného napájení Inline pro napájení logiky U_L 0,8 A, kompletně s příslušenstvím (připojovací konektory a popisovací pole)

Údaje

EAN	 4 046356 447416
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,0851 kg
Informace v katalogu	Strana 197 (CAT-8-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
23.06.2009



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Popis výrobku

Svorka je navržena pro použití uvnitř stanice Inline. Když je dosaženo maximálního zatížení vazebního člen sběrnice pro napětí logiky (U_L), můžete použít tyto napájecí svorky pro nové zavedení tohoto napětí. K tomuto účelu je na svorku přivedeno napětí 24 V DC (U_{24V}), z něhož je generováno napětí logiky (U_L).

Technické údaje

Rozhraní

Způsob připojení	Datové řazení Inline
Rozhraní	Lokální sběrnice Inline

Napájení

Periferní napětí	24 V DC
Rozmezí periferního napětí	19,2 V DC ... 30 V DC (Včetně všech tolerancí, včetně zvlnění)
Maximální příkon	274 mA (při jmenovitém napětí)
Pojistka	(elektrická / tepelná ochrana proti přetížení, součást dodávky)

Obecná data

Ochranný název	ochrana proti přepětí
Ochranné zapojení/konstrukční díl ochranného zapojení	Vstupní ochranné diody (při trvalém přetížení budou zničeny)Impulzová zatížení až 1500 W jsou zkratována vstupní ochrannou diodou.
Hmotnost	65 g
Počet zástrček	1
Šířka	12,2 mm
Výška	119,8 mm
Hloubka	71,5 mm

Rozvod potenciálu Inline

Napětí logiky U_L	7,5 V DC ± 5 % (přes rozvod potenciálu)
Napájecí zdroj na U_L	max. 0,8 A DC
Příkon	max. 0,6 W (Zařízení celkem)

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Listed, ABS, BSH, BV, DNV, GL, LR, RINA

Aprobace z:

ATEX


Vyžádané aprobace:

Příslušenství


Informace	Popis	Popis výrobku
Značení		
0809492	ESL 62X10	Vkládací proužky, Arch, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Office-Drucksysteme, Plotter: Laserová tiskárna, Způsob montáže: Vsunutí, Velikost popisovaného pole: 62 x 10 mm
2727501	IB IL FIELD 2	Pole pro popis, šířka: 12,2 mm
Zástrčka / adaptér		
2727637	IB IL SCN-PWR IN-CP	Konektor, s barevným označením, pro svorku napájení a segmentovou svorku Inline

Výkres/schéma

Výkres připojení

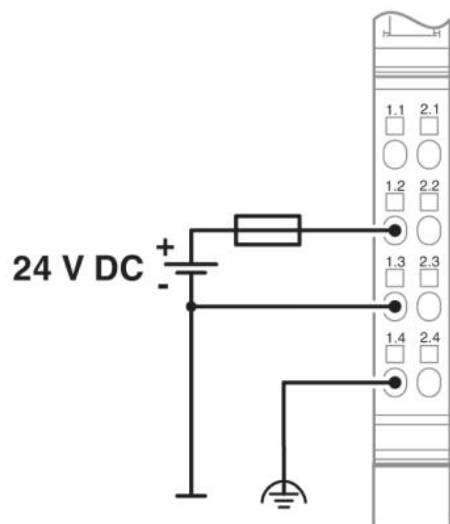

Výkres v měřítku

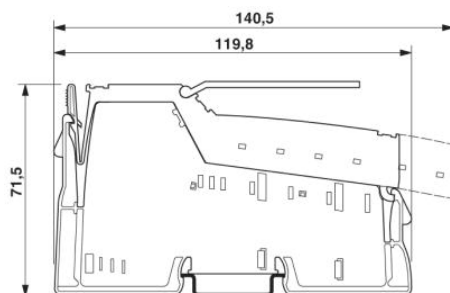

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.