

PCC 4/ 6-ST-7,62

Obj.č.: 1840159

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1840159>

Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 1000 V, Počet pólů: 6, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Lisovaný spoj, Barva: zelená, Příslušné lisovací dutinkové kontakty s údaji o proudu [A] a rozsahu průřezu vodiče [mm²]: 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438); 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 (3190506); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 BA (3190632). BA = pásové kontakty

Údaje

EAN	 4 017918 102234
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00576 kg
Informace v katalogu	Strana 514 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Rozměry / póly

Měřítka rastru	7,62 mm
Rozměr a	38,1 mm

Počet pólů	6
------------	---

Technická data

Rodina výrobků	PCC 4/...-ST
skupina izolačního materiálu	I
zatěžovací rázové napětí (III/3)	8 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	8 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	8 kV
jmenovité napětí (III/2)	1000 V
jmenovité napětí (II/2)	1000 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	20 A
Jmenovité napětí U_N	400 V
jmenovitý průřez	4 mm ²
Zatěžovací proud maximální	20 A
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	600 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	10 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup C	600 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup C	10 A

Data připojení

Min. průřez vodiče, ohebný	0,5 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	20
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	14
AWG podle UL/CUL min	20
AWG podle UL/CUL max	14

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

CSA, cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství


Informace	Popis	Popis výrobku
Nářadí		
1204038	CRIMPFOX MT 2,5	Lisovací kleště, k nalisování vodičů na kontakty modulových zásuvek STG-MTN, oblast lisování: 0,5-2,5 mm ² , AWG: 20-14
3190441	STG-EW	Nástroj pro odjištění
Značení		
0804549	SK 7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN	Označovací karty, Karta, bílá, popsané, podélně: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 91-100, Způsob montáže: Lepení, pro šířku svorek: 7,62 mm
Zástrčka / adaptér		
1600027	CP-HCC 4	Kódovací profil, Barva: červená
3190438	STG-MTN 0,5-1,0	Modulový dutinkový kontakt, po nalisování vodiče se vsune do pouzdra konektoru MSTBC, pro vodiče 0,5 - 1,0 mm ²
3190629	STG-MTN 0,5-1,0 BA	Modulový dutinkový kontakt, po nalisování vodiče se vsune do pouzdra konektoru MSTBC, pro vodiče 0,5 - 1,0 mm ² , pásový kontakt
3190506	STG-MTN 1,5-2,5	Modulový dutinkový kontakt, po nalisování vodiče se vsune do pouzdra konektoru MSTBC, pro vodiče 1,5 - 2,5 mm ²
3190632	STG-MTN 1,5-2,5 BAND	Modulový dutinkový kontakt, po nalisování vodiče se vsune do pouzdra konektoru MSTBC, pro vodiče 1,5 - 2,5 mm ² , pásový kontakt
1840214	STZ 2-PCC 4-7,62	Odlehčení tahu, pro 3-4pólové zástrčky MCC 1/...STZ-3,81 a MCC 1/...STZF-3,81, k osazení do západkových komor, popisovatelné pomocí ZB 6
1840227	STZ 3-PCC 4-7,62	Odlehčení tahu, pro 5-10pólové zástrčky MCC 1/...STZ-3,81 a MCC 1/...STZF-3,81, k osazení do západkových komor, popisovatelné pomocí ZB 6
1842005	STZ 5-PCC 4-7,62 GN	Odlehčení tahu, pro 11-15pólové zástrčky MCC 1/...STZ-3,81 a MCC 1/...STZF-3,81, k osazení do západkových komor, popisovatelné pomocí ZB 6
1840230	STZ 8-PCC 4-7,62	Odlehčení tahu, pro 16-20pólové zástrčky MCC 1/...STZ-3,81 a MCC 1/...STZF-3,81, k osazení do západkových komor, popisovatelné pomocí ZB 6

Další výrobky

Informace	Popis	Popis výrobku
Obecně		
1849998	PCVK 4-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 1, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1876246	PCVK 4-7,62-PE	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 1, Měřítka rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelenožlutá
1838381	UPCV3K 4-G-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 1000 V, Počet pólů: 1, Měřítka rastru: 7,62 mm, Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů! Upevňovací příruba: Příslušenství Obj.č. 1881202

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

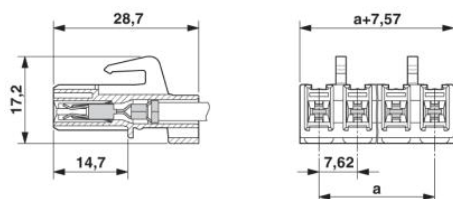

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.