


VS-PP-19-1HE-16-F

Obj.č.: 1652994


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1652994>

Propojovací panel, montáž 19", IP20, s 16 místy pro zabudování kontaktních vložek se systémem Freenet

Údaje

EAN	 4 017918 969967
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,5827 kg
Informace v katalogu	Strana 122 (CAT-2-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Mechanické parametry

Počet zásuvných míst	16
Barva	šedá
Teplota prostředí (provoz)	5 °C ... 55 °C

Údaje o materiálu

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
------------------------------	----

Materiál pouzdra	PC-GF
Druh ochrany	IP20

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Montážní rám		
1653838	VS-04-BUA-BUB-F/IP67	Zásuvková vložka USB, 4pólová, zásuvka USB typ A na zásuvku USB typ B, pro systém Freenet v montážním rámu, terminaloutlet IP20, 19" propojovací pole a servisní rozhraní, zásuvná v obou směrech
1653854	VS-04-BUA-FK-F/IP67	Zásuvková vložka USB, 4pólová, zásuvka USB typ A na připojovací svorkovnice pro kabel z plochého pásu, rozteč 2,54, pro systém Freenet v montážním rámu, terminaloutlet IP20, 19" propojovací pole a servisní rozhraní
1653867	VS-04-BUB-FK-F/IP67	Zásuvková vložka USB, 4pólová, zásuvka USB typ B na připojovací svorkovnice pro kabel z plochého pásu, rozteč 2,54, pro systém Freenet v montážním rámu, terminaloutlet IP20, 19" propojovací pole a servisní rozhraní


Zdířková vložka

1654329	VS-06-BU-BU-F/IP67	Zásuvková vložka FireWire, 6pólová, zásuvka na zásuvku, pro systém Freenet v montážním rámu, terminaloutlet IP20, 19" propojovací pole a servisní rozhraní
1654332	VS-06-BU-FK-F/IP67	Zásuvková vložka FireWire, 6pólová, zásuvka na připojovací svorkovnice pro kabel z plochého pásu, pro systém Freenet v montážním rámu, terminaloutlet IP20, 19" propojovací pole a servisní rozhraní, rozteč: 2,54 mm
1652952	VS-08-BU-RJ45-5-F/BU	Zásuvková vložka RJ45, pro systém Freenet, CAT5e, 8pólová, stíněná, zásuvka na zásuvku
1652936	VS-08-BU-RJ45-5-F/PK	Zásuvková vložka RJ45, pro systém Freenet, CAT5e, 8pólová, stíněná, s připojením kabelu (rychl spojka IDC), pro tuhé žíly AWG 24 ... 22
1652949	VS-08-BU-RJ45-6-F/PK	Zásuvková vložka RJ45, pro systém Freenet, CAT6, 8pólová, stíněná, s připojením kabelu (rychl spojka IDC), pro lanko a tuhé žíly AWG 24 ... 22

1654358	VS-SCRJ-GOF-KU	Spojková vložka SCRJ, duplex, pro propojovací panel VS-PP-19-1HE-16-F, terminaloutlety VS-TO...F... a čelní deska pro zařízení k přenosu dat VS-SI-FP-2F, použitelná pro typy vláken sklo, Multimode, HCS a polymer
---------	----------------	---

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

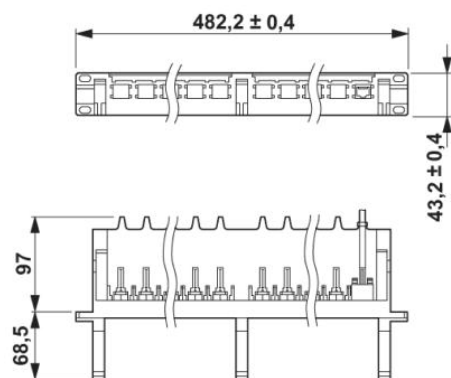

Propojovací pole RJ45

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.