


# FOPT 2,2-R

Obj.č.: 1907924


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1907924>

Svorka pro plošné spoje, Rozteč: 10,16 mm, Počet pólů: 1, Způsob připojení: Pružinový spoj, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/ deska: 0 °, Barva: černá, Černé, stíněné pouzdro s přijímací diodou / připojitelná světlovodná vlákna: polymerová vlákna (dle IEC 60793-2 Typ A4a, průměr vnějšího pláště 2,2 mm) / přenosová rychlost: 5 MBit/s / přenosová vzdálenost max. 50 m / detailní datový list na vyžádání

## Údaje

EAN	 4 017918 606572
Poznámka	Na zakázku
Balení	10 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,00394 kg
Informace v katalogu	Strana 436 (CAT-1-2013)

## Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
12.02.2008


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### rozměry / póly

Měřítka rastru	10,16 mm
Počet pólů	1

**Technická data**

Rodina výrobků	FOPT
Přípojka podle normy	EN-VDE
jmenovitý průřez	0 mm <sup>2</sup>
Třída hořlavosti podle UL 94	HB

**Certifikáty/Osvědčení**

Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

**Příslušenství**


Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Kabel / vodič</b>		
2744319	PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000	Optický kabel s polymerovými vlákny, duplex 980/1000 μm, středně těžké provedení pro pevné vnitřní uložení, metráž bez osazení konektory
2799283	PSM-LWL-KDL-980/1000	Optický polymerový kabel, duplex 980/1000 μm, lehké provedení pro vnitřní položení, metrové zboží bez zástrčky
2744322	PSM-LWL-RUGGED-980/1000	Kabel s polymerovými vlákny, duplex 980 μm /1000 μm, těžké provedení pro pevné vnitřní uložení, metráž bez osazení konektory
2744335	PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000	Optický kabel s polymerovými vlákny, duplex 980/1000 μm, těžké, velmi pružné provedení pro aplikace v rozvodných řetězcích, metráž bez osazení konektory
<b>Nářadí</b>		
2725147	IBS RL FOC	Oddělovač vláken k osazení kabelů s polymerovými vlákny pro přípojku přístrojů INTERBUS Ruggedline
1204504	SZF 0-0,4X2,5	Ovládací nástroj, pro svorky ST, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,4x2,5x75mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí

## Výkres/schéma


### Blokové schéma

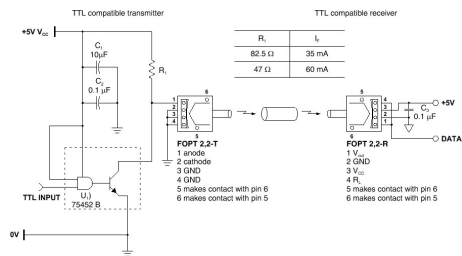


### Vrtací schéma/geometrie pájecí desky

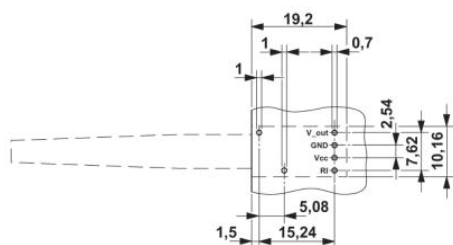

### Výkres v měřítku

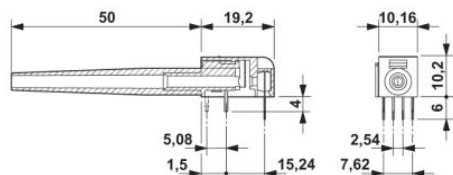

### Schéma zapojení

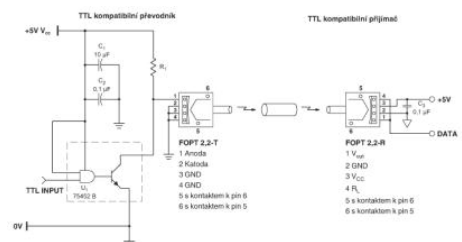

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.