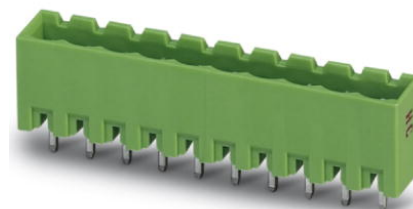


# MSTBVA 2,5 HC/ 2-G

Obj.č.: 1924198

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1924198>

Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 16 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 2, Měřítka rastru: 5 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Pájení

## Údaje

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 017918 600273 |
| Balení               | 1 ks                                                                                                  |
| Celní tarif          | 85366990                                                                                              |
| Váha brutto v kusech | 0,00082 kg                                                                                            |
| Informace v katalogu | Strana 497 (CAT-1-2013)                                                                               |

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Rozměry / póly

|                |          |
|----------------|----------|
| Délka          | 8,6 mm   |
| Měřítka rastru | 5 mm     |
| Rozměr a       | 5 mm     |
| Počet pólů     | 2        |
| rozměry kolíku | 1 x 1 mm |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| vzdálenost kolíků        | 5,00 mm |
| průměr vyvrtaného otvoru | 1,4 mm  |

**Technická data**

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Rodina výrobků                     | MSTBVA 2,5 HC/..-G               |
| skupina izolačního materiálu       | I                                |
| zatěžovací rázové napětí (III/3)   | 4 kV                             |
| zatěžovací rázové napětí (III/2)   | 4 kV                             |
| zatěžovací rázové napětí (II/2)    | 4 kV                             |
| jmenovité napětí (III/2)           | 320 V                            |
| jmenovité napětí (II/2)            | 630 V                            |
| Přípojka podle normy               | EN-VDE                           |
| Jmenovitý proud $I_N$              | 16 A (viz křivka snížení výkonu) |
| Jmenovité napětí $U_N$             | 250 V                            |
| Zatěžovací proud maximální         | 16 A                             |
| Izolační materiál                  | PA                               |
| Třída hořlavosti podle UL 94       | V0                               |
| Barva                              | zelená                           |
| Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B | 300 V                            |
| Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B  | 16 A                             |
| Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D | 300 V                            |
| Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D  | 15 A                             |

**Certifikáty/Osvědčení**

Aprobace

cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit  
Fertigungsüberwachung, CCA, IECCEB Scheme

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

## Příslušenství

Informace      Popis      Popis výrobku

### Montáž

|         |         |                                                                                           |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1755477 | MSTB-BL | Prázdný prvek, pro oddělení, nasazuje se na pólový kolík ze zeleného izolačního materiálu |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

### Značení

|         |                       |                                                                                                                                                |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0804183 | SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN | Označovací karty, Karta, bílá, popsané, podélně: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 91-(99)100, Způsob montáže: Lepení, pro šířku svorek: 5 mm |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Zástrčka / adaptér

|         |         |                                                                                                                              |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1734401 | CR-MSTB | Kódovací prvek, zasunuje se do vybrání na zásuvce konektoru, resp. na invertované zástrčce, z červeného izolačního materiálu |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Další výrobky


Informace      Popis      Popis výrobku

### Obecně


|         |                     |                                                                                                                                                                               |
|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1911855 | MSTB 2,5 HC/ 2-ST   | Zástrčka, Jmenovitý proud: 16 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 2, Měřítka rastru: 5 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín |
| 1912294 | MVSTBR 2,5 HC/ 2-ST | Zástrčka, Jmenovitý proud: 16 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 2, Měřítka rastru: 5 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín |
| 1912731 | MVSTBW 2,5 HC/ 2-ST | Zástrčka, Jmenovitý proud: 16 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 2, Měřítka rastru: 5 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín |

## Výkres/schéma


Vrtací schéma/geometrie pájecí desky

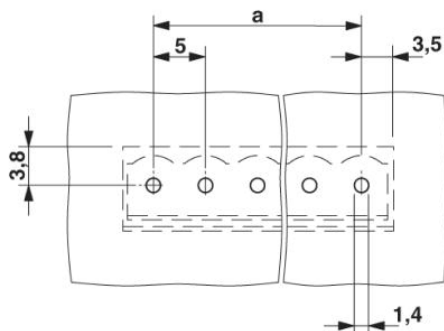

## Diagram

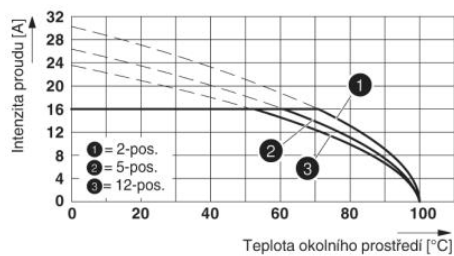


**Typ: FK 2,5 HC/...-ST s MSTBVA 2,5 HC/...-G**

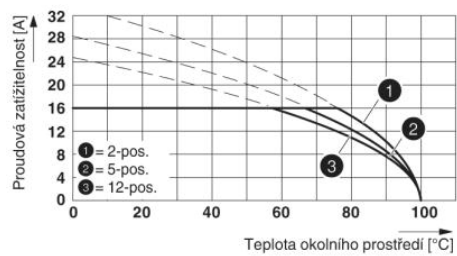

**Typ: MVSTBR 2,5 HC/...-ST s MSTBVA 2,5 HC/...-G**

## Výkres v měřítku

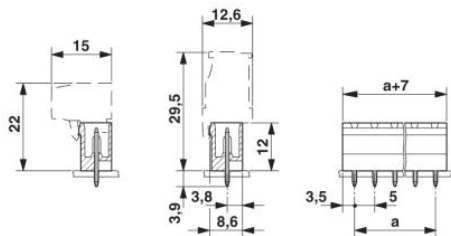

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.