



Funk 130

Funk 150

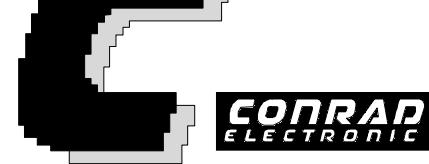

Objednací číslo: 20 28 51

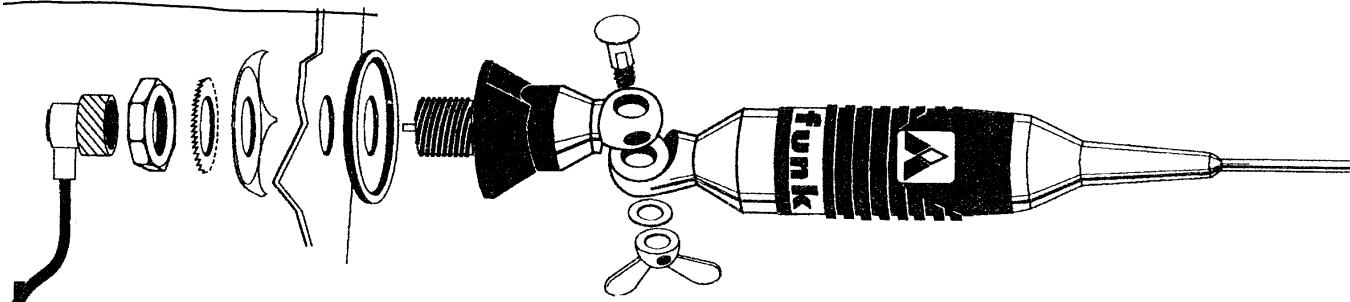

Širokopásmová výkonová mobilní anténa pro SB se snadnou montáží. Instalace DV, prům. 12 mm.

Instalace

Na vhodném místě karoserie vašeho automobilu vyvrtejte otvor o průměru 12 mm. Pro dobrý výsledek doporučujeme předvrtat nejprve 5-mm vrtákem a pak buďto dovrtat nebo kónickou frézkou vyfrézovat do konečného průměru. Potom odstraňte ostré hrany otvoru a zajistěte též dobrý budoucí elektrický kontakt antény a karoserie.

Držák antény nasadte do otvoru zvenku vozidla a natočte tak, aby drážkovaná strana kloubu směřovala k vnější straně vozidla. Podle obrázku nasadte plastovou a kovovou trojzubou podložku. Pak nasadte pojistnou podložku a volně našroubujte matku.

Nastavte anténu, jak potřebujete, a dotáhněte opatrně matku vhodným klíčem. Pak našroubujte úhlový koaxiální konektor – nepoužívejte kleště!

Doporučujeme utěsnit spoje silikonem z důvodu dlouhodobé odolnosti proti rzi.

Zářič antény k držáku připevněte pomocí kolíku se závitem. Našroubujte křídlovou matku, nezapomeňte pod ní vložit malou podložku.

Anténu připojte prostřednictvím přiloženého kabelu k vašemu zařízení SB. Doporučujeme zkontolovat poměr stojatých vln (SWR). Anténa je vykompenzována pro provoz v SB, může se však výjimečně stát, že ji bude třeba zasunout nebo vysunout nebo zkrátit vyzařovač, aby se dosáhlo optimálních podmínek. Při úpravách je třeba povolit

oba imbusové šrouby přiloženým imbusovým klíčem.

Při instalaci antény pomocí držáku na sklo, okap nebo pomocí magnetického držáku postupujte podle návodu k tomuto držáku.

Všeobecná upozornění

Nejlepší účinnost má anténa při kolmé poloze vůči zemskému povrchu. Nejlepší místa pro montáž této antény na automobilu jsou střed střechy a střed kapoty od zavazadlového prostoru.

Anténa	Funk 90	Funk 130	Funk 150
Frekvenční rozsah	26 –28 MHz	26 –28 MHz	26 –28 MHz
Impedance	50 Ω	50 Ω	50 Ω
Typ zářiče	1/4λ	1/4λ	1/4λ
Max. špičkový výkon	200 W _{peak}	250 W _{peak}	300 W _{peak}
Délka	90 cm	130 cm	150 cm
Materiál zářiče	Ocel	Ocel	Ocel
Code Nr.	T 638.04	T 638.05	T 638.06

Conrad na Internetu: <http://www.conrad.de>

Změny vyhrazeny!