


## SlimFix Clip SFC 3/21 MC NE GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

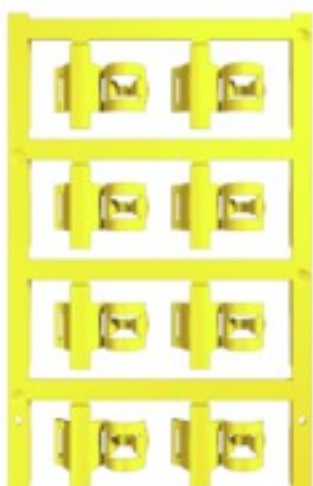

Podobné ilustraci



Přichytka SlimFix spojuje dvě výhody: unikátní mechanismus zavírání nabízí spolehlivost zavřené značky s jednoduchostí instalace otevřené značky. Mechanismus přichytky umožňuje rychlou a pohodlnou instalaci značky i po zapojení vodiče. Přichytka SlimFix jsou vhodné pro vodiče a kabely s vnějším průměrem do 5 mm. Velká plocha na značení - až 30 mm - umožňuje použití dlouhých znakových řetězců. Tento materiál neobsahuje halogeny a odpovídá třídě hořlavosti V2.

- Materiál neobsahuje halogeny
- Třída hořlavosti V2
- Rychlá instalace bez nářadí
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard
- K dispozici v délkách 12 mm, 21 mm a 30 mm

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ                   | SFC 3/21 MC NE GE                                                       |
| Objednací číslo       | <a href="#">1025270000</a>                                              |
| Verze                 | SlimFix Clip, Označení vodičů a kabelů, 3.5 - 7 mm, 21 x 12.5 mm, Žlutá |
| GTIN (EAN)            | 4032248746330                                                           |
| Mnž.                  | 80 ks                                                                   |
| kompatibilní tiskárna | <a href="#">1324380000</a>                                              |

## SlimFix Clip SFC 3/21 MC NE GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka          | 12,5 mm | Šířka (v palcích)   | 0,492 inch |
| Výška          | 21 mm   | Výška (v palcích)   | 0,827 inch |
| Hloubka        | 11,3 mm | Hloubka (v palcích) | 0,445 inch |
| Čistá hmotnost | 1,375 g |                     |            |

### Obecné údaje

|                              |              |                                   |             |
|------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------|
| Barevný                      | Žlutá        | Barva materiálu podle kódu odporu | 4           |
| Doporučená odvětví           | Stroje       | Halogen                           | Ne          |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2          | Materiál                          | Polyamid 66 |
| Rozsah provozní teploty      | -40...100 °C | Typ tisku                         | prázdný     |
| Velikost pole na označení    | 21 x 5 mm    | Šířka                             | 12,5 mm     |

### Označení vodičů a kabelů

|                           |                   |                           |                    |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| Halogen                   | Ne                | Průřez vodiče, max.       | 10 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, min.       | 4 mm <sup>2</sup> | Vnější prům. vodiče       | 3,5 - 7 mm         |
| Vnější prům. vodiče, max. | 7 mm              | Vnější prům. vodiče, min. | 3,5 mm             |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9,1 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-04-01 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a>             |
| Software        | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>       |
| Technické údaje | <a href="#">STEP</a>                           |

### **SlimFix Clip SFC 3/21 MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

