

Gramofon PL-990

Pioneer




Obj. č.: 35 06 64

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup gramofonu PIONEER PL-990. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.


Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis a ovládací prvky

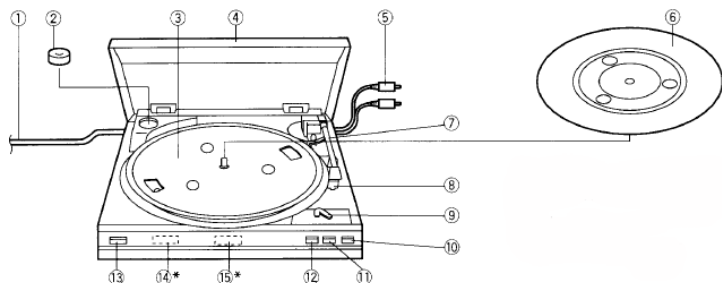

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Napájecí kabel | 9. Volič velikosti desek (30/17) |
| 2. Adaptér desek 17 cm | 10. Zvedáček raménka přenosky |
| 3. Otočný talíř gramofonu | 11. Tlačítko STOP |
| 4. Kryt proti prachu | 12. Tlačítko START nebo PLAY |
| 5. Výstupní kabel | 13. Tlačítko volby rychlosti (33 – 45) |
| 6. Podložka na talíř | 14. Ovladač rychlosti |
| 7. Raménko přenosky | 15. Okno stroboskopu |
| 8. Přenoska | |


Instalace

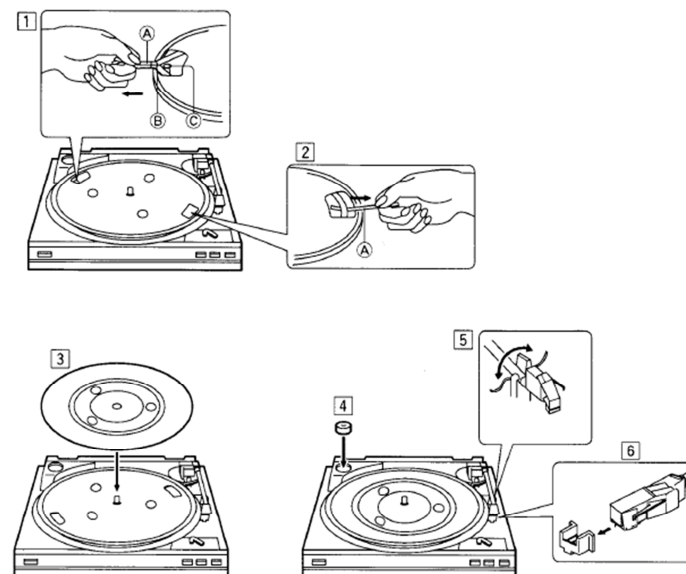

Připojení

Před připojením nebo změnou připojení vypněte napájení a odpojte napájecí kabel ze zásuvky elektrického proudu.


1. Červený konektor (1) připojte do zdířky AUX R na zesilovači.
2. Bílý konektor (2) připojte do zdířky AUX L na zesilovači.
- 3.

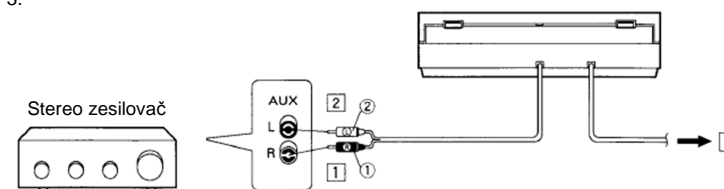

Před uvedením do provozu

- Nasadte na hlavní jednotku otočný talíř (jen PL-990).
1. Podržte pásku (A), která je přichycena k řemenu otočného talíře (B) a natáhněte řemen přes řemenici motoru (C). Dávejte pozor, abyste jej nepřekrutili.
 2. Vytáhněte jističí pásku (A) z otočného talíře.
 3. Položte na otočný talíř podložku.
 4. Na podložku vložte adaptér.
 5. Odstraňte pásy pro přichycení raménka.
 6. Odstraňte ochranu jehly.

Obsluha gramofonu

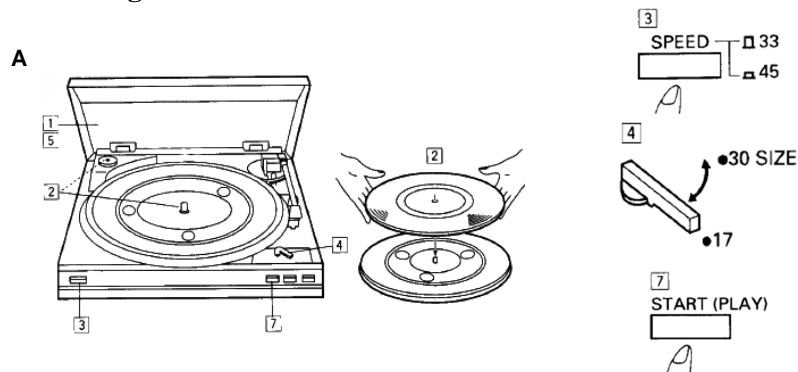

Automatické přehrávání (A)

- Na gramofonu lze automaticky přehrávat 30 cm desky LP a 17 cm desky EP.

1. Otevřete kryt proti prachu.
2. Položte desku na otočný talíř.
Při přehrávání 17 cm EP desek vložte na středový kolík EP adaptér.
3. Tlačítkem SPEED nastavte rychlost na 45 nebo 33 otáček.
4. Nastavte velikost (SIZE) na 17 nebo 30.
5. Zavřete kryt proti prachu.
6. Nastavte volič vstupu na zesilovači.
7. Stiskněte tlačítko START nebo PLAY.
8. Nastavte hlasitost na zesilovači.

- Když deska dohraje, raménko přenosky se automaticky vrátí na opěrku.

Zvedání přenosky během přehrávání

Stiskněte tlačítko pro zvednutí raménka (10).

Stiskněte tlačítko pro zvednutí raménka ještě jednou a raménko klesne na desku.


Zastavení přehrávání (C)

Stiskněte tlačítko STOP.

V průběhu přehrávání desek:


- **Neotáčejte ani nezastavujte talíř rukou.**
- **Když se raménko vrací automaticky na opěrku, nezastavujte jej rukou.**
- **Raménko se může poškodit, pokud se s přístrojem pohne nebo se do něj strčí, aniž by raménko bylo zajištěno.**
- **Přehráváním ohebných nebo deformovaných desek může dojít k poškození desek nebo přenosky.**

Manuální přehrávání (D)

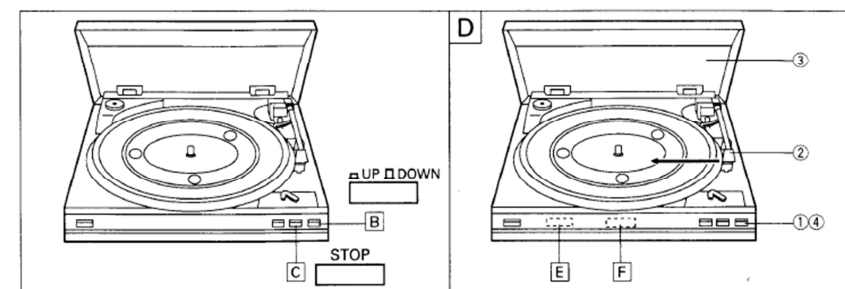

1. Po výše uvedeném kroku 4 stiskněte zvedáček přenosky (10).
2. Posuňte raménko na stopu, kterou chcete poslouchat, a talíř se začne otáčet.
3. Zavřete kryt proti prachu.
4. Stiskněte znovu zvedáček raménka a raménko klesne na desku a začne se přehrávání.

Nastavení rychlosti (E), (jen model PL-990)

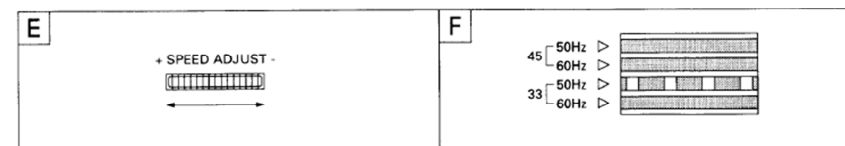

Rychlost přehrávání lze na modelu PL-990 nastavit.


- Rychlost se zvyšuje, když ovladač SPEED ADJUST na přední straně otočíte doleva (+) a snižuje, když ovladač otočíte doprava (-).

Okno stroboskopu (F)

Toto okno se používá pro doladění otáček, které standardně nastavujete ovladačem SPEED ADJUST na 33 1/3 nebo 45.

- Když se talíř otáčí, můžete v okně stroboskopu vidět čtyři proužky s určitým profilem.
- Při rychlosti „45“ věnujte pozornost profilu dvou proužků v horní části a při rychlosti „33“ proužků ve spodní části.
- Když je frekvence proudu napájení gramofonu 50 Hz, podívejte se na profil proužku na straně označené jako „50 Hz ▷“ a když je frekvence 60 Hz, věnujte pozornost profilu proužku na straně označené jako „60 Hz ▷“.
- Otáčejte ovladačem SPEED ADJUST a nastavte rychlost tak, aby to vypadalo, že se vzorek na proužku zastavil.

Údržba

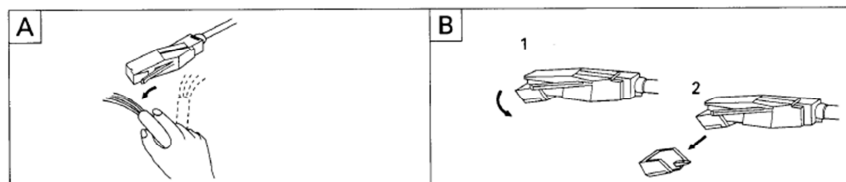

Čištění jehly (A)

Znečištěná jehla bude způsobovat šum a špatnou kvalitu zvuku. K čištění jehly použijte čisticí sadu na jehly (poraďte se svým prodejcem značky PIONEER) a nečistotu vykartáčujte ve směru šipky.

- Nepoužívejte kartáček v opačném směru ani ze strany na stranu, protože by se tím jehla mohla poškodit.

Výměna přenosky (A)

- Pokud se zhorší kvalita zvuku, vyměňte jehlu za novou (výrobek č. PZP 1004, poradte se s nejbližším autorizovaným servisním centrem značky PIONEER). Starou jehlu odstraňte vytážením směrem dolů a novou jehlu zamáčkněte na místo, jak ukazuje obrázek.

Čištění vnějších částí (B)

- K otření prachu a nečistot použijte leštící nebo suchý hadřík.
- Pokud je povrch silně znečištěn, vytřete jej měkkým hadříkem, který navlhčíte (a poté dobře vyždímáte) v roztoku nějakého neutrálního čisticího prostředku rozpustěného ve vodě v poměru pět nebo šest k jedné a poté jej důkladně vytřete do sucha. K čištění nepoužívejte lak na nábytek nebo prostředky na nábytek.
- Na gramofon ani v jeho blízkosti nikdy neaplikujte ředidla, čisticí benzín, spreje proti hmyzu ani jiné chemikálie, protože by to vedlo ke zkorodování povrchu.

Řešení problémů

Většinu problémů lze snadno vyřešit pomocí pokynů v níže uvedené tabulce. Pokud problémy přetrvávají, obraťte se na autorizovaný servis značky PIONEER nebo na svého prodejce.

Příznak	Pravděpodobná příčina	Doporučené řešení
Talíř se neotáčí.	<ul style="list-style-type: none"> Není zapojena zástrčka napájecího kabelu. Gramofon je připojen k zásuvce na zesilovači nebo přijímači, ale vy vypnut hlavní přívod proudu. Řemen není vložen správně na řemenici. 	<ul style="list-style-type: none"> Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky Zapněte zesilovač nebo přijímač. Zaveďte řemen do drážky řemenice.
Není slyšet zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> Špatné připojení k zesilovači nebo k přijímači. Není správně nainstalována přenoska nebo jehla. Není správně nastaven zesilovač nebo přijímač. 	<ul style="list-style-type: none"> Provedte správné připojení k zesilovači nebo k přijímači. Nainstalujte správně přenosku a jehlu. Změňte nastavení zesilovače nebo přijímače.
V hudbě je slyšet šum. Raménko přeskakuje.	<ul style="list-style-type: none"> Deska je zaprášená nebo špinavá Deska je poškrábaná nebo deformována. Nečistota na konektorech. Prach nebo nečistota na jehle. Jehla je opotřebována. 	<ul style="list-style-type: none"> Vyčistěte desku čisticím roztokem a měkkým hadříkem. Použijte desku, která je v pořádku. Vyčistěte konektory a připojení kartáčkem. Vyčistěte jehlu kartáčkem. Vyměňte jehlu.

Zvuk je zkreslený.	<ul style="list-style-type: none"> Nesprávné připojení. 	<ul style="list-style-type: none"> Provedte připojení ke zdírkám AUX na zesilovači a ne k přípojkám PHONO.
Zpětná vazba se silným hlukem.	<ul style="list-style-type: none"> Na přenosku působí chvění reproduktoru. 	<ul style="list-style-type: none"> Položte gramofon na pevný povrch, mimo dosah reproduktorů.
Ozývá se pískání.	<ul style="list-style-type: none"> Špatné připojení k zesilovači nebo k přijímači. Není správně nainstalována přenoska nebo jehla. Rušení vycházející ze zesilovače, transformátoru přijímače, TV přijímače, elektromotorů nebo z jiných zařízení. 	<ul style="list-style-type: none"> Připojte k správným konektorům na zesilovači nebo na přijímači. Nainstalujte správně přenosku nebo jehlu. Přeneste gramofon mimo dosah zdroje rušení.
Neobvyklé tempo nebo rychlost	<ul style="list-style-type: none"> Nastavení voliče rychlosti neodpovídá rychlosti desky. Řemen není ve středu drážky. 	<ul style="list-style-type: none"> Nastavte volič rychlosti správně na rychlost desky. Nastavte řemen do středu drážky.
Raménko si při automatickém přehrávání nesedne do správné polohy.	<ul style="list-style-type: none"> Deska nemá standardní velikost. Nastavení voliče velikosti neodpovídá velikosti desky. 	<ul style="list-style-type: none"> Postupujte podle návodu k přehrávání. Nastavte volič velikosti na správnou velikost desky.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do gramofonu. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro gramofonu.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Typ motoru	Servo motor DC
Hnací systém	Řemíkový
Rychlost otáček	2 rychlosti: 33 1/3 a 45 otáček za minutu
Kolísání	Ne vyšší než 0,25% WRMS
Poměr signál/šum	Vyšší než 50 dB (DIN-B)
Otočný talíř	Průměr 25 mm
Raménko přenosky	Dynamické, vyvážené, rovné raménko
Typ přenosky	Typ MM
Náhradní jehla	PZP 1004
Jehla	0,6 mil. diamantu
Výstupní napětí (s ekvalizérem zesilovače)	112 – 270 mV
Přítlak jehly	3,5 g ± 1 g
Provozní napětí	220 – 240 V/AC, 50/60 Hz
Spotřeba proudu	2 W
Vnější rozměry	420 (Š) x 100 (V) x 342 (H) mm
Čistá hmotnost	2,65 kg



Záruka

Na gramofon PIONEER PL-990 poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/4/2015