

Váha na zavazadla LS-40S



Obj. č.: 40 45 54

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup váhy na zavazadla LS-40S.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.


Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Jakmile je poloha zavazadla stabilní, na displeji se zobrazí hmotnost zavěšeného předmětu. Maximální naměřitelná hmotnost zavazadla je 40 kg a nesmí být překročena. Pro zvážení zavazadla použijte přiložený 75 cm dlouhý popruh. Výrobek je určen pro vnitřní použití.

Rozsah dodávky

Váha na zavazadla
2x knoflíková baterie CR2032
Návod k použití

Popis výrobku

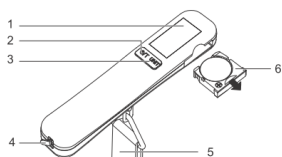

- 1 Displej (LCD)
- 2 Tlačítko (On/Off, tare)
- 3 Tlačítko **UNIT**
- 4 Svinovací metr
- 5 Popruh
- 6 Držák baterií

Uvedení do provozu



Pokud jsou baterie již vloženy, vytáhněte pouze ochranný izolační pásek čímž aktivujete napájení.

1. Vytáhněte držák s bateriemi (6) pomocí polokruhových výklenků pro prsty. Je-li to nutné, můžete pro tento účel použít vhodný a tupý nástroj.
2. Vložte 2 baterie (knoflíková baterie typu CR2032) do držáku baterií. Ujistěte se, že kladné póly (+) obou baterií směřují nahoru (viz kladný symbol (+) na držáku baterií!). Zatlačte držák zpět do těla váhy, až zapadne na své místo, kladný symbol (+) držáku baterií musí směřovat k displeji (1).

Displej

Následující symboly se mohou v průběhu provozu zobrazit na displeji (1):

Symbol zobrazený na displeji	Význam
„00000“	Indikátor hmotnosti. „0“ pozice pro číslo
„kg“, „lb“, „g“, „Oz“	Jednotka hmotnosti
„Err“	Překročen rozsah měření hmotnosti
„Tare“	Funkce tárování je zapnutá
„-“	Záporný indikátor hmotnosti
„Hold“	Stabilizovaná a zmrazená indikace hmotnosti
„“	Dostatečně nabitá baterie
„Lo“	Baterie je vybitá. Okamžitě vyměňte baterii.

Zapnutí/vypnutí přístroje

1. Výrobek zapnete stisknutím tlačítka (2). Rozsvítí se displej a po krátké chvíli je výrobek připraven k použití.
2. Stisknutím tlačítka na cca. 3 sekundy přístroj vypnete. Jakmile není po dobu delší než 90 sekund v provozu, dojde k jeho automatickému vypnutí.

Vážení

1. Provlákněte popruh (5) za držadlo zavazadla.
2. Zacvakněte klip popruhu. Ujistěte se, že přezka správně zapadla, abyste předešli případnému zranění v důsledku pádu zavazadla.
3. Zapněte výrobek. Pomocí tlačítka **UNIT** (3) nastavte jednotku hmotnosti. Jednotky jsou nastaveny/zobrazeny v následujícím pořadí: **g > Oz > kg > lb > g** (gramy > unce > kilogramy > libry > gramy).
4. Uchopte pevně váhu. Vyzvedněte váhu společně se zavěšeným zavazadlem tak vysoko, aby bylo zavazadlo ve vzduchu.
5. Jakmile je zavěšení stabilní, na displeji se zobrazí indikátor „Hold“ a výsledek vážení zůstane po dobu 5 sekund zobrazen na displeji. Poznamenejte si výsledek.
6. **Funkce tárování:** Pomocí této funkce můžete změřit pouze obsah zavazadla. Zavěste prázdné zavazadlo a nechte na displeji zobrazit jeho hmotnost. Stiskněte (2) (tare) tlačítko. Na displeji se rozsvítí symbol „Tare“ a indikátor hmotnosti se vynuluje. Nyní můžete naplnit zavazadlo a zobrazí se pouze hmotnost jeho obsahu. Je-li třeba, funkci tárování opakujte.
7. **Svinovací metr:** Pomocí svinovacího metru můžete změřit obvod zavazadla nebo délky jeho stran. Vytáhněte svinovací metr. Svinovací metr je samonabíjecí, dejte tedy pozor, abyste neublížili sobě nebo jiným osobám. Svinovací metr nevytahujte více než 75cm.
8. Po vážení otřete výrobek navlhčeným hadrem. Nikdy výrobek neponořujte do vody.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do váhy na zavazadla. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Váha nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro váhy.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Technické údaje

Typ	LS - 40
Barva	Stříbrná
Napájení	2x knoflíková baterie CR2032
Váhový rozsah	max. 40 kg
Rozlišení hmotnosti	10 g
Délka měřicího popruhu	75 cm
Rozměry LCD (Š x V):	30 x 17 mm
Provozní teplota:	0 až +40°C
Provozní vlhkost:	< 90% RH
Skladovací teplota:	-10 až +60°C
Skladovací vlhkost:	< 90% RH
Rozměry (D x Š x V)	140 x 30 x 30 mm
Hmotnost:	140 g

Záruka

Na váhu na zavazadla poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/6/2014