

Digitální rádio DABMAN 20



Obj. č.: 44 22 38

Vážený zákazníku,


děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálního rádia DAMAN 20.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.


Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis a ovládací prvky

Přední strana

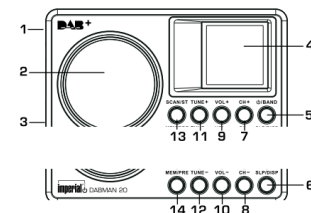

Zadní strana

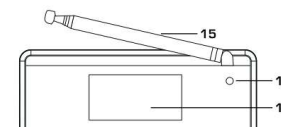

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--|
| 1. Připojení sluchátek | 10. VOL– | Tlačítko Hlasitost – |
| 2. Reproduktor | 11. TUNE + | Tlačítko Hledání + |
| 3. Nabíjení akumulátoru | 12. TUNE– | Tlačítko Hledání – |
| 4. LCD displej | 13. SCAN/ST | Tlačítko pro místo v paměti |
| 5. Tlačítko pro zapnutí / BAND | 14. MEM/PRE | Tlačítko pro vyhledávání, stereo nebo mono |
| 6. Tlačítko SLP/DISP | 15. Teleskopická anténa | |
| 7. CH+ Tlačítko Kanál + | 16. Nové nastavení / reset | |
| 8. CH– Tlačítko Kanál – | 17. Přihrádka na akumulátor | |
| 9. VOL+ Tlačítko Hlasitost + | | |

Obsluha

Nabití

Rádio IMPERIAL DABMAN 20 je vybaveno nabíjecím lithiovým akumulátorem 3,7 V, 2 000 mAh. Součástí dodávky je také USB kabel sloužící k nabíjení. Před prvním použitím rádia musí být akumulátor plně nabitý.

1. Napájecí USB kabel zapojte do přístroje, potom ho připojte ke zdroji napětí, např. do počítače nebo do USB síťového adaptéru.
2. Akumulátor v rádiu se nabíjí, doba nabíjení cca 7 hodin.
3. Během nabíjení bliká symbol pro nabíjení. Ten zhasne, jakmile je akumulátor nabitý.

Reproduktor

Rádio IMPERIAL DABMAN 20 je vybaveno kvalitním reproduktorem (4 Ω, 2 W).

Sluchátka

Rádio IMPERIAL DABMAN 20 dodáváme včetně kvalitních sluchátek, která slouží současně jako anténa. 3,5 mm zdířka se nachází na levé straně přístroje, sem můžete zapojit stereo sluchátka, resp. sluchátka.

Používání rádia

Akumulátor musí být plně nabitý.

1. Podržte tlačítko pro zapnutí / BAND stisknuté a rádio zapněte.
2. Na displeji se objeví logo IMPERIAL a rádio přejde do režimu DAB+ (nebo FM, pokud byl tento režim před vypnutím nastaven).
3. Hlasitost si nastavte podle vlastního přání (hlasitost 0 až 32).

Volba pásma DAB+/FM.

1. Stiskněte tlačítko pro zapnutí / BAND a zvolte režim DAB+ nebo FM.
2. Při vypnutí rádia je režim uložen.

Vyhledávání a naladění stanice:

Režim DAB+

1. Nastavte režim DAB+.
2. Stiskněte tlačítko „SCAN/ST“ a spusťte rychlé prohledávání.
3. Podržte tlačítko „SCAN/ST“ stisknuté, spusťte skenování všech disponibilních rozhlasových stanic a nalezené stanice si uložte do seznamu stanic.
4. Stiskněte tlačítko „CH+“ nebo „CH–“ pro nastavení požadované stanice ze seznamu.

Ukládání

Režim DAB+

1. Podržte tlačítko „MEM/PRE“ stisknuté a na displeji se objeví „Null Memory 01“, jestliže je paměť prázdná, jinak se zobrazí název stanice. Stiskněte tlačítko „CH+“ nebo „CH–“ pro výběr položky z paměti, poté znovu stiskněte tlačítko „MEM/PRE“.
2. Pro naladění uložené stanice stiskněte tlačítko „MEM/PRE“, vyberte uloženou stanici stisknutím tlačítka „CH+“ nebo „CH–“ (název stanice se zobrazí) a pro potvrzení znovu stiskněte tlačítko „MEM/PRE“.
3. Pro režim DAB+ je k dispozici max. 99 míst v paměti.

Informace o stanici

Režim DAB+

Na displeji se objeví informace o aktuálním stavu naladěné stanice.

Na displeji se v režimu DAB+ zobrazují následující údaje, jsou-li k dispozici:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Typ programu | 5. Frekvence |
| 2. Název multiplexu | 6. Hlasitost |
| 3. Čas | 7. Síla signálu |
| 4. Název stanice | |

Vyhledávání a naladění stanice

Režim UKW (automaticky uložený)

1. Nastavte si režim FM.
2. Podržte stisknutá tlačítka „TUNE+“ a „TUNE–“ pro spuštění automatického vyhledávání nejbližší stanice.

Změna režimu audio

1. Stiskněte tlačítko „SCAN/ST“ pro přepínání mezi režimem mono a stereo.
2. Jestliže jste zvolili režim stereo, zobrazuje se „ST“.

Aktuální nastavení

Režim FM

1. Nastavte si režim FM.
2. Jednou stiskněte tlačítko „TUNE+“ nebo „TUNE–“ pro ruční vyhledávání stanice.

Informace o stanici

Režim FM

Na displeji se v režimu FM zobrazují následující údaje, jsou-li k dispozici:

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Typ programu | 4. Hlasitost |
| 2. Frekvence | 5. Síla signálu |
| 3. Název stanice | 6. Stereo/mono |

Místa v paměti

Režim FM

1. Stiskněte tlačítko „MEM/PRE“ a podržte je stisknuté. Na displeji se objeví „Null Memory 01“, stiskněte „CH+“ nebo „CH–“ a zvolte položku v paměti, pro potvrzení ještě jednou stiskněte tlačítko „MEM/PRE“.
2. Chcete-li si poslechnout uloženou stanici, stiskněte tlačítko „MEM/PRE“ a zvolte stanici pomocí „CH+“ nebo „CH–“, pro potvrzení ještě jednou stiskněte tlačítko „MEM/PRE“.
3. V režimu FM je k dispozici maximálně 30 míst v paměti.

Anténa rádia

1. Pro příjem DAB+ a FM je přístroj vybaven teleskopickou anténou.
2. Anténu vytáhněte a nastavte ji tak, abyste měli co nejlepší příjem.
3. Je-li příjem neuspokojivý, anténu zcela vysuňte.

Režim usínání:

1. V režimu DAB+ nebo FM si můžete aktivovat funkci usínání pomocí tlačítka „SLP/DISP“. První interval je 5 minut, po každém dalším stisknutí se o 5 minut prodlouží (od 5 minut až do vypnutí), čas do usnutí se zobrazuje nahoru na displeji.
2. Stiskněte tlačítko „SLP/DISP“. Když červeně svítící čas do usnutí zhasne, je funkce usínání vypnutá.
3. Rádio se vypne, když je časovač na 0 minut.

Výběr jazyka

1. Nastavení jazyka displeje.
2. Stiskněte současně tlačítka „MEM/PRE“ a „VOL+“ a podržte je stisknutá. Na displeji se objeví menu „Jazyk“. Jazyk zvolte tlačítky „CH+“ nebo „CH–“.
3. Pro uložení stiskněte jednou tlačítko „SLP/DISP“.

Osvětlení

1. Nastavení délky osvětlení.
2. Podržte tlačítko „SLP/DISP“ stisknuté. Na displeji se objeví menu „BACKLIGHT“. Pomocí tlačítek „CH+“ nebo „CH–“ nastavte délku osvětlení.
3. Pro uložení stiskněte jednou tlačítko „SLP/DISP“.

Měkké opětovné spuštění

1. Jestliže rádio nereaguje nebo reaguje jen pomalu, můžete pomocí nějakého tenkého izolovaného předmětu (např. zubního párátko) stisknout tlačítko „RESET“ vzadu na rádiu, a tím rádio restartovat.

Obnovení výchozího nastavení

1. Současně stiskněte tlačítka „SLP/DISP“ a „SCAN/ST“ a obnovte výchozí nastavení.
2. Touto funkcí můžete vymazat všechny uložené stanice.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do digitálního rádia. Případné opravy svěťte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro rádia.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Technické údaje

Přijímač	DAB+/FM
Rozměry	113 × 69 × 25 mm
Hmotnost (netto)	cca 120 g (včetně akumulátoru)
DAB+ kmitočtové pásmo	III, 174,0 až 239,0 mm
Frekvence FM	87,5–108 MHz s RDS
Místa v paměti	99 DAB+ / 30 FM
Reproduktor	4 ohmy 1,5 W (RMS)
Výstup	32 Ω, 0,1 W (sluchátka)
Síťový adaptér	DC síťový adaptér (5 V, 0,5 A)
Doba nabíjení	cca 7 hodin
Doba provozu	cca 10 hodin (reproduktory), cca 18 hodin (sluchátka)

Záruka

Na digitální rádio poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/11/2013