

# UM122-PROFIL 235CM


Obj.č.: 2735438



<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2735438>

Vytlačovací profil montážního krytu s konstrukční šířkou 122 mm a pevnou délkou 200 cm

## Údaje

|                      |   |
|----------------------|---|
| EAN                  | <br>4 017918 589561 |
| Balení               | 1 ks  |
| Celní tarif          | 39162000  |
| Váha brutto v kusech | 1,11667 kg  |
| Informace v katalogu | Strana 341 (CC-2002)  |

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
01.08.2004



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:



Aprobace z:

## Příslušenství

| Informace      | Popis       | Popis výrobku  |
|----------------|-------------|--|
| <b>Montáž</b>  |             |  |
| 2909455        | UM122-A/U92 | UM 122-A/U 92 krytí profilu U, 92 mm široké pro UM 122   |
| 2909471        | UM122-FE    | Prvek patky UM 122 FE, pro pouzdro vytlačovaného profilu UM 122  |
| 2909471        | UM122-FE    | Prvek patky UM 122 FE, pro pouzdro vytlačovaného profilu UM 122  |
| <b>Značení</b> |             |  |
| 5022685        | AP-ES       | Vkládací proužky, bílá, nepotištěné, Způsob montáže: Vsunutí, Velikost popisovaného pole: 35 x 500 mm  |
| 5022685        | AP-ES       | Vkládací proužky, bílá, nepotištěné, Způsob montáže: Vsunutí, Velikost popisovaného pole: 35 x 500 mm  |
| 1051993        | B-STIFT     | Značkovač, k ručnímu popisu nepotištěných proužků označovacího profilu, popis je odolný proti setření i vodě, tloušťka čáry 0,5 mm   |
| 1051993        | B-STIFT     | Značkovač, k ručnímu popisu nepotištěných proužků označovacího profilu, popis je odolný proti setření i vodě, tloušťka čáry 0,5 mm   |
| 1004364        | PMB         | Nosič modulového označení Phoenix, k označení modulů a desek plošných spojů, pro průměr vyvrtaného otvoru 3,9 do 4,1 mm, tloušťka stěny, příp. desky 1,5-2,0 mm, popis pomocí vkládacích proužků ESL, EST nebo ES/LP-BW-GB, velikost textového pole: 29 x 8 mm |
| 1004364        | PMB         | Nosič modulového označení Phoenix, k označení modulů a desek plošných spojů, pro průměr vyvrtaného otvoru 3,9 do 4,1 mm, tloušťka stěny, příp. desky 1,5-2,0 mm, popis pomocí vkládacích proužků ESL, EST nebo ES/LP-BW-GB, velikost textového pole: 29 x 8 mm |

## Výkres/schéma

Výkres v měřítku

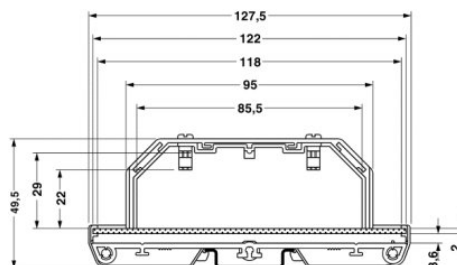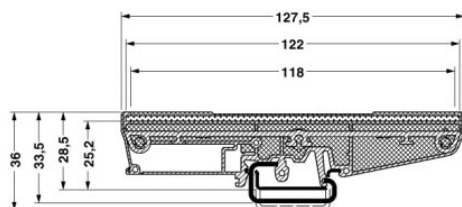

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.