

UEGM 25-FS/FS

Obj.č.: 2792086


Obrázek ukazuje variantu UEG 22,5-FS/FS



<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2792086>

Pouzdro elektroniky k nasazení jedné desky plošných spojů, plně osazené 3 šroubovými nebo 6 plochými konektory na každé straně

Údaje

EAN	 4 017918 072551
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,06264 kg
Informace v katalogu	Strana 725 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Druh pouzdra	Kompletní pouzdro
Materiál pouzdra	polyamid (PA 6.6)
Barva	zelená

Rozměry / pólý

Délka	101 mm
Konstrukční výška	85,5 mm
Šířka	25 mm
Počet pólů	12

Technická data

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 105 °C
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Ztrátový výkon při 20 °C v horizontální montážní poloze	4 W 10 W

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

GOST, UL Recognized

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Příslušenství


Informace	Popis	Popis výrobku
Obecně		
2792109	P 1-UEGM	Deska plošných spojů, po šroubové připojení a připojení fastonem, k vlastnímu osazení elektronickými konstrukčními prvky.

Výkres/schéma


Výkres výbuchu

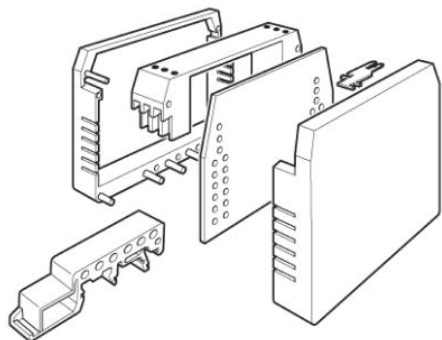

Výkres v měřítku

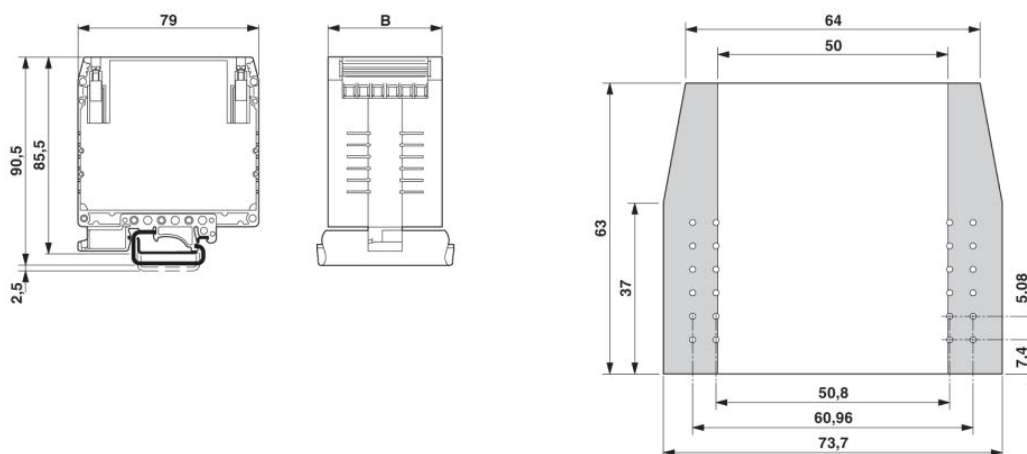

Schématický výkres

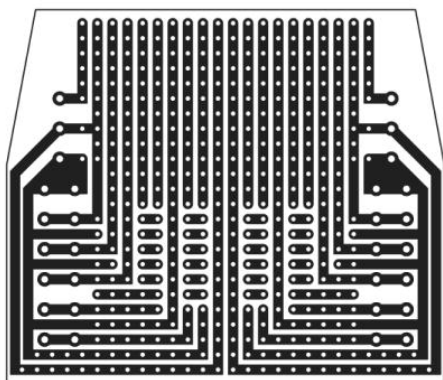

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.