

ME 17,5 OT-MKDSO GN


Obj.č.: 2906843

Obrázek ukazuje úplně montovanou variantu pouzdra elektroniky


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2906843>

Horní díl pouzdra, pro přípojku svorky pro plošné spoje

Údaje

EAN	 4 017918 126476
Balení	10 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,00772 kg
Informace v katalogu	Strana 574 (CC-2009)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003


<http://www.download.phoenixcontact.com>
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Druh pouzdra	Horní díl
Materiál pouzdra	Polyamid
Barva	zelená

Rozměry / póly

Konstrukční výška	38,5 mm
Šířka	17,5 mm

Počet pólů	12
	24

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

UL Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
1909223	FKCT 2,5/ 3-ST	Zástrčka, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 5 mm, Typ připojení: Pružinový spoj, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
2906843	ME 17,5 OT-MKDSO GN	Horní díl pouzdra, pro přípojku svorky pro plošné spoje
2906885	ME B-17,5 MKDSO GN	Záslepka, pro neosazené svorky
2906869	ME B-17,5 MSTBO GN	Záslepka, pro neosazené svorky
2854173	ME B-KA	Svorkovnicový kryt, 1 páska zakrývá až 12 svorek, pro ústí svorek ME BUS (kolíková strana)
2935959	ME B-SA/NS 35	Svorkovnicový kryt, 1 páska zakrývá až 12 svorek, pro stranu zástrčky ME BUS (strana zásuvky)
2908760	ME DH27 NS 35	Rozpěrka, k ochraně vstupních, resp. výstupních kontaktů pro nosnou lištu NS 35, šířka [B] 27 mm
2909895	ME DH36 NS 35	Rozpěrka, k ochraně vstupních, resp. výstupních kontaktů pro nosnou lištu NS 35, šířka [B] 36 mm
2853899	ME-SAS	Spona přípojky stínění pro svorkovnici pro plošné spoje
1707221	MKDSO 2,5/ 3-L	Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 24 A, Jmenovité napětí: 400 V, Rozteč: 5 mm, Počet pólů: 3, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °, Barva: zelená, Výrobek s postranním vývodem pinu
1707218	MKDSO 2,5/ 3-R	Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 24 A, Jmenovité napětí: 400 V, Rozteč: 5 mm, Počet pólů: 3, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °, Barva: zelená, Výrobek s postranním vývodem pinu


1861028	MSTBO 2,5/ 3-G1L	Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 5 mm, Montáž: Pájení, Výrobek s postranním vývodem pinu
1861031	MSTBO 2,5/ 3-G1R	Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 5 mm, Montáž: Pájení, Výrobek s postranním vývodem pinu
1779848	MSTBT 2,5/ 3-ST	Zástrčka, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 5 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín

Zástrčka / adaptér



1893203	MCVR 1,5/ 5-ST-3,81 AU	Zástrčka, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 5, Měřítka rastru: 3,81 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Zlato
1893216	MCVR 1,5/10-ST-3,81 AU	Zástrčka, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 10, Měřítka rastru: 3,81 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Zlato

Výkres/schéma


Schématický výkres

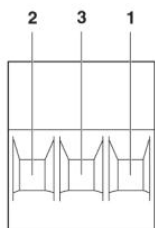

Osazení kolíků vlevo

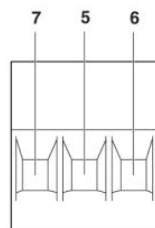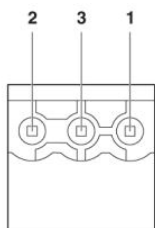

Osazení kolíků vpravo

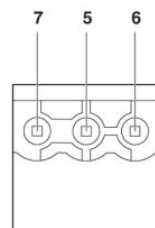

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.