


ME 45 UT/FE GN

Obj.č.: 2909358


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2909358>

Spodní díl pouzdra, kompletně předmontovaný, s integrovaným funkčním zemnicím kontaktem a kovovou nožní zástrčkou.

Údaje

EAN	 4 017918 163310
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,0652 kg
Informace v katalogu	Strana 660 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.04.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Druh pouzdra	Vestavné pouzdro
Materiál pouzdra	Polyamid
Barva	zelená

Rozměry / póly

Délka	99 mm
-------	-------

Konstrukční výška	114,5 mm
Šířka	45 mm
Počet pólů	32
	8

Technická data

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 105 °C
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Ztrátový výkon při 20 °C v horizontální montážní poloze	8,2 W 16,5 W

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

UL Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
1909236	FKCT 2,5/ 4-ST	Zástrčka, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 4, Měřítka rastru: 5 mm, Typ připojení: Pružinový spoj, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
2853404	ME 45 UTM GN	Mezikus k modulární rozšíření objemu pouzdra v rastru. Šířka otevřeného mezikusu je 22,5 mm.
2853404	ME 45 UTM GN	Mezikus k modulární rozšíření objemu pouzdra v rastru. Šířka otevřeného mezikusu je 22,5 mm.
2853417	ME 45 UTMG GN	Mezikus k modulární rozšíření objemu pouzdra v rastru. Šířka uzavřeného mezi kusu je 22,5 mm.
2907143	ME B-22,5 MKDSO GN	Záslepka, pro neosazené svorky
2907156	ME B-22,5 MSTBO GN	Záslepka, pro neosazené svorky
2906911	ME LPZS	Blokování vyjmutí desky plošných spojů, k pájení do desky plošných spojů
2908281	ME MF 17,5	Kovový zámek patky, pro mezikusy.

2908281	ME MF 17,5	Kovový zámek patky, pro mezikusy.
2853899	ME-SAS	Spona přípojky stínění pro svorkovnici pro plošné spoje

Obecně

2906908	ME LP	Deska plošných spojů pro samoosazení s kontaktem k nosné liště (EN 60715)
---------	-------	---

Zástrčka / adaptér

1734634	CP-MSTB	Kódovací profil, zasunuje se do drážky na zástrčce, resp. na invertované zásuvce konektoru, z červeného izolačního materiálu
1734401	CR-MSTB	Kódovací prvek, zasunuje se do vybrání na zásuvce konektoru, resp. na invertované zástrčce, z červeného izolačního materiálu
2908294	ME FE-CONTACT	Kontakt provozní země pro mezikusy.
2908294	ME FE-CONTACT	Kontakt provozní země pro mezikusy.

Další výrobky

Informace	Popis	Popis výrobku
-----------	-------	---------------

Montáž

2909390	ME 45 OT-MKDSO GN	Horní díl pouzdra, pro přípojku svorky pro plošné spoje
2909345	ME 45 OT-MKDSO SET	Horní díl pouzdra, kompletní s tiskovými svorkovými bloky pro plné osazení. 32pólový, šířka pouzdra: 45 mm

Obecně

2709192	ME 45 OT-1MSTBO GN	Horní díl pouzdra, pro přípojku COMBICON, jednopatrová
2909743	ME 45 OT-MSTBO GN	Horní díl pouzdra, dvoupatrový pro přípojku COMBICON, šířka pouzdra: 45 mm
2909905	ME 45 OT-MSTBO SET	Horní díl pouzdra, kompletní s zásuvkami konektoru COMBICON a šroubovacími konektory pro úplné osazení. 32pólový, šířka pouzdra: 45 mm



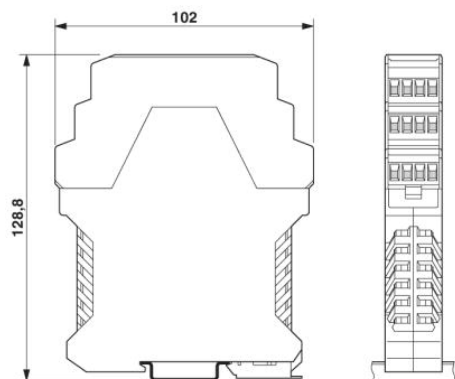


Schéma s rozměry desky plošných spojů
ME... při použití třípatrového horního dílu


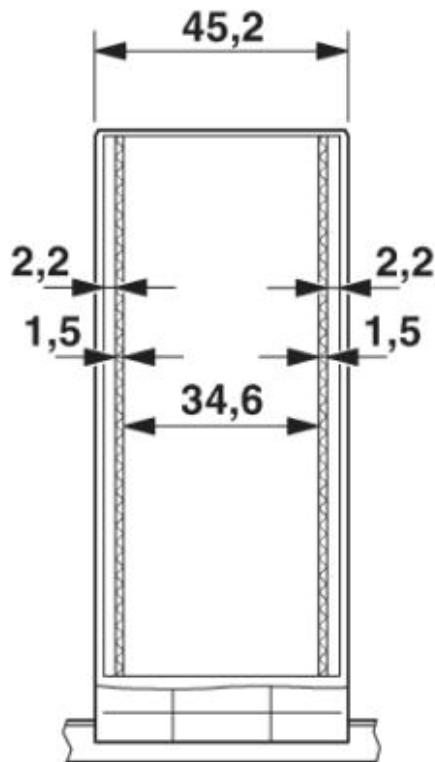


Vnitřní rozměry pouzdra pouzdro
elektroniky ME 45...


Schématický výkres

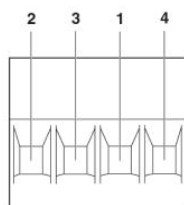

Osazení kolíků vlevo

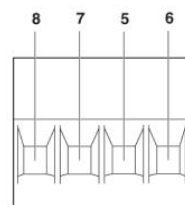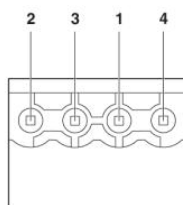

Osazení kolíků vpravo

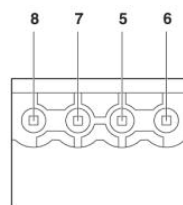

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.