


EMG 50-LG/SET

Obj.č.: 2940045


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2940045>

Souprava pouzdra elektroniky skládající se z modulu elektroniky a tiskových svorkových bloků, rastr 5

| Údaje | |
|----------------------|--|
| EAN |  4 017918 079826 |
| Balení | 1 ks |
| Celní tarif | 85369010 |
| Váha brutto v kusech | 0,087 kg |
| Informace v katalogu | Strana 713 (CAT-1-2013) |

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
06.08.2004



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Druh pouzdra | Vestavné pouzdro |
| Materiál pouzdra | Vlákný vyztužený polykarbonát |
| Barva | zelená |

Rozměry / póly

| | |
|-------|-------|
| Délka | 75 mm |
|-------|-------|

| | |
|-------------------|---------|
| Konstrukční výška | 47,5 mm |
| Šířka | 50 mm |
| Počet pólů | 18 |
| Měřítka rastru | 5 mm |

Technická data

| | |
|---|--------------------|
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Ztrátový výkon při 20 °C v horizontální montážní poloze | 2,3 W 2,6 W 7,5 mm |
| | 2,8 W 3,4 W 15 mm |
| | 4,7 W 6 W 52 mm |

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

| Informace | Popis | Popis výrobku |
|----------------|------------|--|
| Montáž | | |
| 2941510 | EMG-KA | Kryt svorky/šroubu, sada sestávající z 50 pásků pro svorky a šroubové otvory, 1 pásek pokryje 12 svorek. |
| Obecně | | |
| 2947255 | P 1-EMG 50 | Deska plošných spojů, pro montáž elektronických součástek |
| Značení | | |
| 2947035 | EMG-GKS 12 | Popisovací štítek pro přístroje, šířka 12 mm |
| 2941594 | EMG-GKS 22 | Popisovací štítek pro přístroje, šířka 22 mm |

Další výrobky


| Informace | Popis | Popis výrobku |
|---------------|---------------------|--|
| Montáž | | |
| 2947925 | EMG 50-H 7,5MM KLAR | Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v čirém provedení Výška: 7,5 mm, šířka: 50 mm |
| 2947938 | EMG 50-H 15MM KLAR | Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v čirém provedení Výška: 15 mm, šířka: 50 mm |
| 2947941 | EMG 50-H 52MM GN | Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v zeleném provedení Výška: 52 mm, šířka: 50 mm |

Sady produktů


| Informace | Popis | Popis výrobku |
|------------------|-----------|---|
| Allgemein | | |
| 2947242 | EMG 50-LG | Pouzdro elektroniky k nasazení jedné desky plošných spojů bez svorek se šroubovým spojem a poklopu |
| 1711026 | MKDS 3/ 2 | Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 24 A, Jmenovité napětí: 400 V, Rozteč: 5 mm, Počet pólů: 2, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °, Barva: zelená, Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů! |
| 1711039 | MKDS 3/ 3 | Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 24 A, Jmenovité napětí: 400 V, Rozteč: 5 mm, Počet pólů: 3, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °, Barva: zelená, Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů! |
| 1711042 | MKDS 3/ 4 | Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 24 A, Jmenovité napětí: 400 V, Rozteč: 5 mm, Počet pólů: 4, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °, Barva: zelená, Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů! |

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

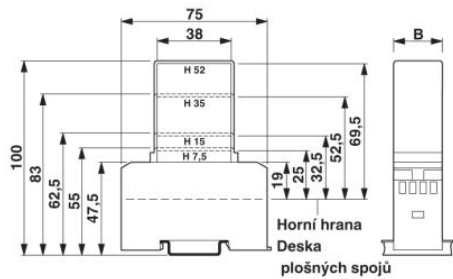

1 = horní hrana desky plošných spojů
B = šířka pouzdra

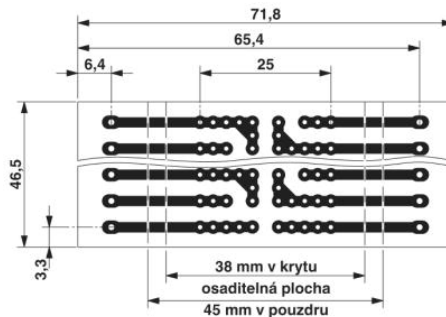

Rozteč 5 mm
a = osaditelná plocha 38 mm v krytu
b = osaditelná plocha 45 mm v pouzdře

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.