


ME 45 UT BUS/10 GN

Obj.č.: 2853682


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2853682>

Spodní díl pouzdra, integrovaný 10pólová příčná spojka k paralelnímu kontaktování

| Údaje | |
|----------------------|--|
| EAN |  4 017918 174408 |
| Poznámka | Na zakázku |
| Balení | 1 ks |
| Celní tarif | 85369010 |
| Váha brutto v kusech | 0,06808 kg |
| Informace v katalogu | Strana 664 (CAT-1-2013) |

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
01.04.2005


<http://www.download.phoenixcontact.com>
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

| | |
|------------------|------------------|
| Druh pouzdra | Vestavné pouzdro |
| Materiál pouzdra | Polyamid |
| Barva | zelená |

Rozměry / póly

| | |
|-------|-------|
| Délka | 99 mm |
|-------|-------|

| | |
|-------------------|----------|
| Konstrukční výška | 114,5 mm |
| Šířka | 45 mm |
| Počet pólů | 32 |
| | 8 |

Technická data

| | |
|---|-------------------|
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C |
| Přípojka podle normy | CUL |
| Jmenovité napětí U_N | 300 V |
| Jmenovitý proud I_N | 8 A |
| Indikátor1 | CUL1 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Ztrátový výkon při 20 °C v horizontální montážní poloze | 8,2 W 16,5 W |

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, UL Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

| Informace | Popis | Popis výrobku |
|---------------|--------------------|--|
| Montáž | | |
| 2907143 | ME B-22,5 MKDSO GN | Záslepka, pro neosazené svorky |
| 2907143 | ME B-22,5 MKDSO GN | Záslepka, pro neosazené svorky |
| 2907156 | ME B-22,5 MSTBO GN | Záslepka, pro neosazené svorky |
| 2907156 | ME B-22,5 MSTBO GN | Záslepka, pro neosazené svorky |
| 2854173 | ME B-KA | Svorkovnicový kryt, 1 páska zakrývá až 12 svorek, pro ústí svorek ME BUS (kolíková strana) |
| 2854173 | ME B-KA | Svorkovnicový kryt, 1 páska zakrývá až 12 svorek, pro ústí svorek ME BUS (kolíková strana) |

| | | |
|---------|---------------|--|
| 2935959 | ME B-SA/NS 35 | Svorkovnicový kryt, 1 páska zakrývá až 12 svorek, pro stranu zástrčky ME BUS (strana zásuvky) |
| 2935959 | ME B-SA/NS 35 | Svorkovnicový kryt, 1 páska zakrývá až 12 svorek, pro stranu zástrčky ME BUS (strana zásuvky) |
| 2908760 | ME DH27 NS 35 | Rozpěrka, k ochraně vstupních, resp. výstupních kontaktů pro nosnou lištu NS 35, šířka [B] 27 mm |
| 2909895 | ME DH36 NS 35 | Rozpěrka, k ochraně vstupních, resp. výstupních kontaktů pro nosnou lištu NS 35, šířka [B] 36 mm |
| 2853899 | ME-SAS | Spona přípojky stínění pro svorkovnici pro plošné spoje |

Zástrčka / adaptér

| | | |
|---------|------------------------|--|
| 1734634 | CP-MSTB | Kódovací profil, zasunuje se do drážky na zástrčce, resp. na invertované zásuvce konektoru, z červeného izolačního materiálu |
| 1734401 | CR-MSTB | Kódovací prvek, zasunuje se do vybrání na zásuvce konektoru, resp. na invertované zástrčce, z červeného izolačního materiálu |
| 1893203 | MCVR 1,5/ 5-ST-3,81 AU | Zástrčka, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 5, Měřítka rastru: 3,81 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Zlato |
| 1893216 | MCVR 1,5/10-ST-3,81 AU | Zástrčka, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 10, Měřítka rastru: 3,81 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Zlato |

Další výrobky

| Informace | Popis | Popis výrobku |
|---------------|--------------------|--|
| Montáž | | |
| 2909390 | ME 45 OT-MKDSO GN | Horní díl pouzdra, pro přípojku svorky pro plošné spoje |
| 2909345 | ME 45 OT-MKDSO SET | Horní díl pouzdra, kompletní s tiskovými svorkovými bloky pro plné osazení. 32pólový, šířka pouzdra: 45 mm |
| Obecně | | |
| 2709192 | ME 45 OT-1MSTBO GN | Horní díl pouzdra, pro přípojku COMBICON, jednopatrová |
| 2909743 | ME 45 OT-MSTBO GN | Horní díl pouzdra, dvoupatrový pro přípojku COMBICON, šířka pouzdra: 45 mm |
| 2909905 | ME 45 OT-MSTBO SET | Horní díl pouzdra, kompletní s zásuvkami konektoru COMBICON a šroubovacími konektory pro úplné osazení. 32pólový, šířka pouzdra: 45 mm |

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

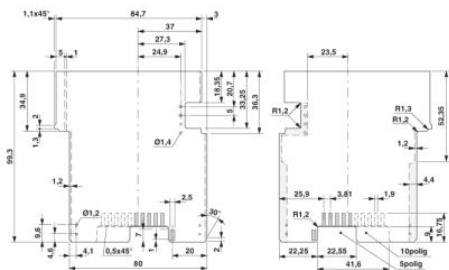


Schéma s rozměry desky plošných spojů ME.../BUS5 a ME.../BUS10 při použití jednopatrového horního dílu

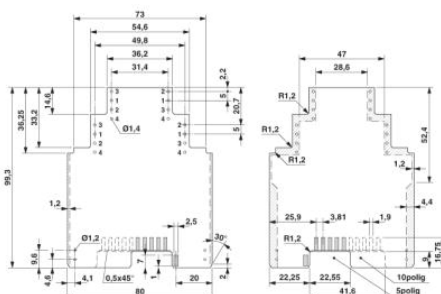


Schéma s rozměry desky plošných spojů ME.../BUS5 a ME.../BUS10 při použití dvoupatrového horního dílu



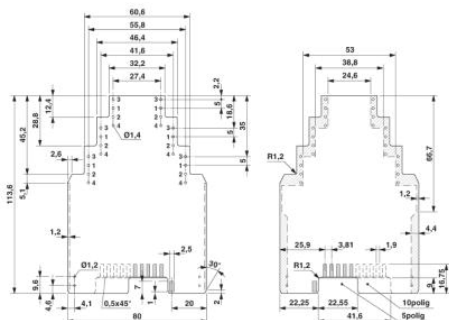



Schéma s rozměry desky plošných spojů ME.../BUS5 a ME.../BUS10 při použití třípatrového horního dílu

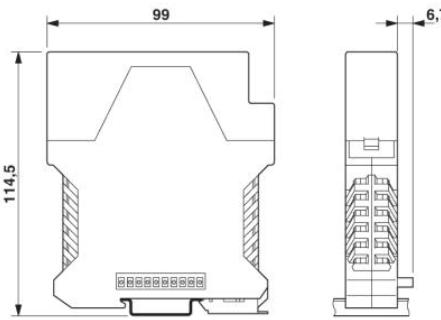


Rozměry pouzder elektroniky ME.../BUS5 a ME.../BUS10 s jednopatrovým horním dílem

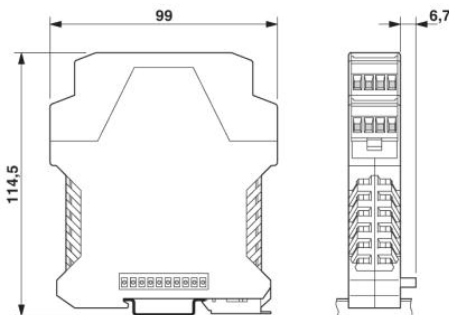


Rozměry pouzder elektroniky ME.../BUS 5 a ME.../BUS 10 s dvoupatrovým horním dílem

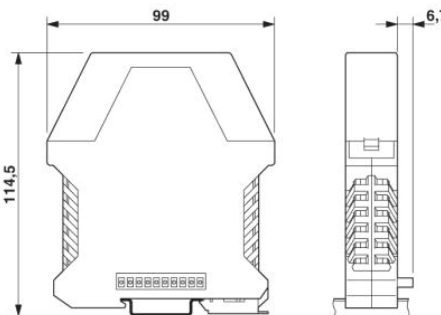

Rozměry pouzder elektroniky ME.../BUS 5 a ME.../BUS 10 s třípatrovým horním dílem

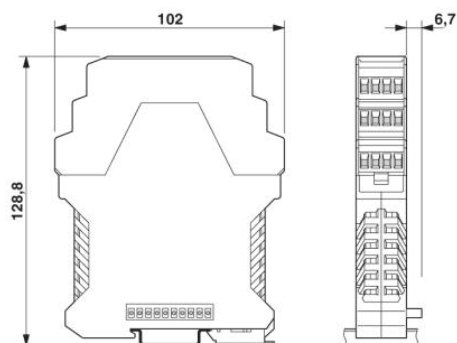


Rozměry pouzder elektroniky ME.../BUS 5 a ME.../BUS 10 s třípatrovým horním dílem


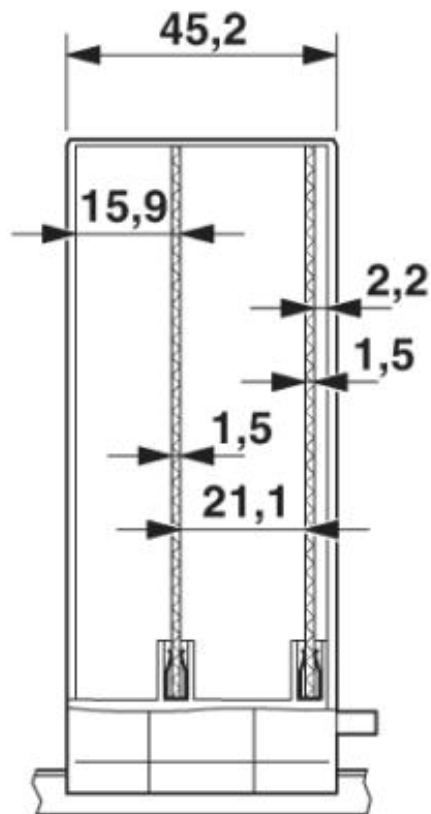


Vnitřní rozměry pouzdra pouzdro elektroniky ME 45 BUS...


Schématický výkres

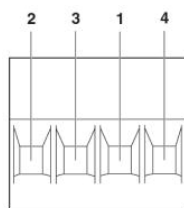

Osazení kolíků vpravo

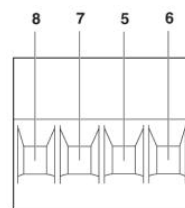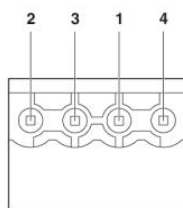

Osazení kolíků vpravo

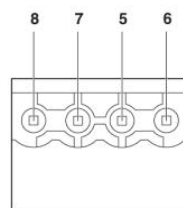

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.