


EMG 37-LG/SET

Obj.č.: 2940029


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2940029>

Souprava pouzdra elektroniky skládající se z pouzdra elektroniky a tiskových svorkových bloků, rastr 5

Údaje	
EAN	 4 017918 079802
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,06159 kg
Informace v katalogu	Strana 711 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
06.08.2004



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Druh pouzdra	Vestavné pouzdro
Materiál pouzdra	Vláknny vyztužený polykarbonát
Barva	zelená

Rozměry / póly

Délka	75 mm
-------	-------

Konstrukční výška	47,5 mm
Šířka	37,5 mm
Počet pólů	14
Měřítka rastru	5 mm

Technická data

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Ztrátový výkon při 20 °C v horizontální montážní poloze	1,6 W 1,8 W 7,5 mm
	1,9 W 2,1 W 15 mm
	2,6 W 3,5 W 35 mm
	4 W 5,4 W 52 mm

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
2941510	EMG-KA	Kryt svorky/šroubu, sada sestávající z 50 pásků pro svorky a šroubové otvory, 1 pásek pokryje 12 svorek.
Obecně		
2947077	P 1-EMG 37	Deska plošných spojů, pro montáž elektronických součástek
Značení		
2947035	EMG-GKS 12	Popisovací štítek pro přístroje, šířka 12 mm
2941594	EMG-GKS 22	Popisovací štítek pro přístroje, šířka 22 mm
2947585	EMG-SGKS 10	Popisovací štítek pro přístroje, úzký

Další výrobky


Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
2947158	EMG 37-H 7,5MM KLAR	Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v čírem provedení Výška: 7,5 mm
2947161	EMG 37-H 15MM KLAR	Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v čírem provedení Výška: 15 mm, šířka: 37,5 mm
2942768	EMG 37-H 35MM KLAR	Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v čírem provedení Výška: 35 mm, šířka: 37,5 mm
2947174	EMG 37-H 52MM GN	Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v zeleném provedení Výška: 52 mm, šířka: 37,5 mm

Sady produktů


Informace	Popis	Popis výrobku
Allgemein		
2947051	EMG 37-LG	Pouzdro elektroniky se západkovou patkou pro nosnou kolej EN 50022 k nasazení jedné desky plošných spojů bez svorek se šroubovým spojem a poklopem
1711026	MKDS 3/ 2	Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 24 A, Jmenovité napětí: 400 V, Rozteč: 5 mm, Počet pólů: 2, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °, Barva: zelená, Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů!
1711039	MKDS 3/ 3	Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 24 A, Jmenovité napětí: 400 V, Rozteč: 5 mm, Počet pólů: 3, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °, Barva: zelená, Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů!
1711042	MKDS 3/ 4	Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 24 A, Jmenovité napětí: 400 V, Rozteč: 5 mm, Počet pólů: 4, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °, Barva: zelená, Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů!

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

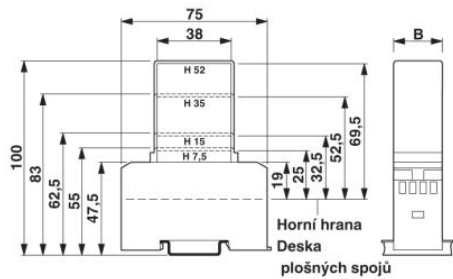

1 = horní hrana desky plošných spojů
B = šířka pouzdra

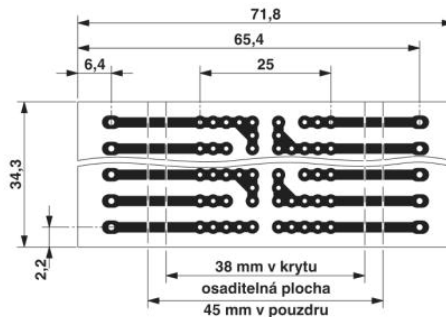

Rozteč 5 mm
a = osaditelná plocha 38 mm v krytu
b = osaditelná plocha 45 mm v pouzdře

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.