

ME 17,5 OT-MKDSO SET

Obj.č.: 2907460


Obrázek ukazuje úplně montovanou variantu pouzdra elektroniky



<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2907460>

Horní díl pouzdra, kompletní s tiskovými svorkovými bloky pro plné osazení. 12pólový, šířka pouzdra: 17,5 mm

Údaje

EAN	 4 017918 131555
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,03124 kg
Informace v katalogu	Strana 670 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, UL Recognized

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Sady produktů



Informace	Popis	Popis výrobku
Allgemein		
2906843	ME 17,5 OT-MKDSO GN	Horní díl pouzdra, pro přípojku svorky pro plošné spoje
1707221	MKDSO 2,5/ 3-L	Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 24 A, Jmenovité napětí: 400 V, Rozteč: 5 mm, Počet pólů: 3, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °, Barva: zelená, Výrobek s postranním vývodem pinu
1707218	MKDSO 2,5/ 3-R	Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 24 A, Jmenovité napětí: 400 V, Rozteč: 5 mm, Počet pólů: 3, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °, Barva: zelená, Výrobek s postranním vývodem pinu

Výkres/schéma


Schématický výkres

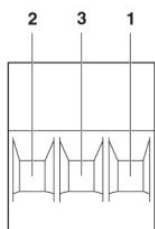

Osazení kolíků vlevo

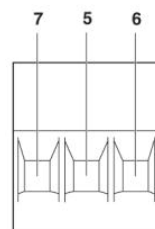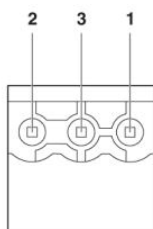

Osazení kolíků vpravo

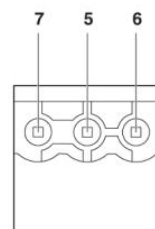

ME 17,5 OT-MKDSO SET Obj.č.: 2907460

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2907460>

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.