

ME MAX 17,5 SF G 2-2 KMGY

Obj.č.: 2901369

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2901369>

Vestavné pouzdro, Kompletní pouzdro, Příčné spojení: Konektor sběrnice na nosnou lištu, Barva: světle šedá, Šířka: 17,5 mm, Konstrukční výška: 70,4 mm, Počet pólů příčného spojení: 5

Údaje

EAN	 4 046356 178525
Balení	10 ks
Celní tarif	85472000
Váha brutto v kusech	0,03528 kg
Informace v katalogu	Strana 685 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
04.05.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


cULus Recognized, UL Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

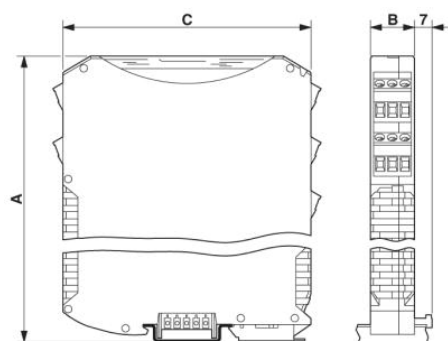

A = 70,4 mm; B = 17,5 mm; C = 85 mm

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.