


# BC 17,8 OTU MKDSO KMGY

Obj.č.: 2279732


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2279732>

Horní díl pro instalační pouzdro BC připravená pro použití techniky připojení MKDSO, šířka: 17,8 mm

## Údaje

EAN	 4 046356 328982
Balení	1 ks
Celní tarif	85472000
Váha brutto v kusech	0,01468 kg
Informace v katalogu	Strana 698 (CAT-1-2013)

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
15.11.2007



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecně

Druh pouzdra	Vestavné pouzdro
Barva	světle šedá

### Rozměry / póly

Konstrukční výška	53,5 mm
Šířka	17,8 mm

Počet pólů	12
------------	----

**Technická data**

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
------------------------------	----

**Certifikáty/Osvědčení**



Aprobace


GOST, UL Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

**Výkres/schéma**

Výkres v měřítku

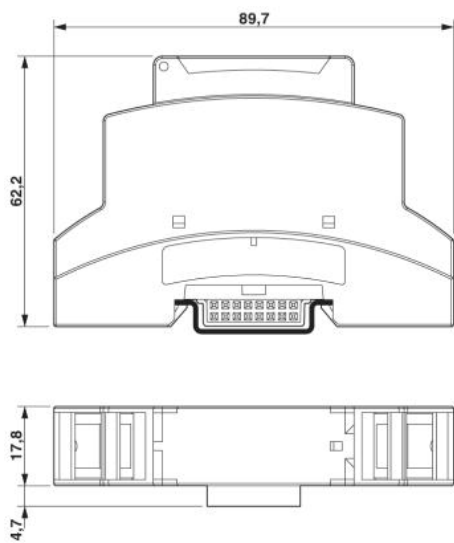

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.