

ME 22,5 UT/FE BUS/10 BK


Obj.č.: 2854254

Obrázek ukazuje zelenou variantu výrobku



<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2854254>

Spodní díl pouzdra, integrovaný 10pólová příčná spojka k paralelnímu kontaktování

Údaje	
EAN	 4 017918 461362
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,04169 kg

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.04.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, UL Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
2908456	ME B-22,5 MKDSO BK	Záslepka, pro neosazené svorky
2907143	ME B-22,5 MKDSO GN	Záslepka, pro neosazené svorky
2909659	ME B-22,5 MSTBO BK	Záslepka, pro neosazené svorky
2907156	ME B-22,5 MSTBO GN	Záslepka, pro neosazené svorky
2854173	ME B-KA	Svorkovnicový kryt, 1 páska zakrývá až 12 svorek, pro ústí svorek ME BUS (kolíková strana)
2869320	ME B-KA BK	Svorkovnicový kryt, 1 páska zakrývá až 12 svorek, pro ústí svorek ME BUS (kolíková strana)
2935959	ME B-SA/NS 35	Svorkovnicový kryt, 1 páska zakrývá až 12 svorek, pro stranu zástrčky ME BUS (strana zásuvky)
2713052	ME B-SA/NS 35 BK	Svorkovnicový kryt, 1 páska zakrývá až 12 svorek, pro stranu zástrčky ME BUS (strana zásuvky)
2908760	ME DH27 NS 35	Rozpěrka, k ochraně vstupních, resp. výstupních kontaktů pro nosnou lištu NS 35, šířka [B] 27 mm
2909895	ME DH36 NS 35	Rozpěrka, k ochraně vstupních, resp. výstupních kontaktů pro nosnou lištu NS 35, šířka [B] 36 mm
2906911	ME LPZS	Blokování vyjmutí desky plošných spojů, k pájení do desky plošných spojů
2853899	ME-SAS	Spona přípojky stínění pro svorkovnici pro plošné spoje
Zástrčka / adaptér		
1734634	CP-MSTB	Kódovací profil, zasunuje se do drážky na zástrčce, resp. na invertované zásuvce konektoru, z červeného izolačního materiálu
1734401	CR-MSTB	Kódovací prvek, zasunuje se do vybrání na zásuvce konektoru, resp. na invertované zástrčce, z červeného izolačního materiálu
1893203	MCVR 1,5/ 5-ST-3,81 AU	Zástrčka, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 5, Měřítka rastru: 3,81 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Zlato

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

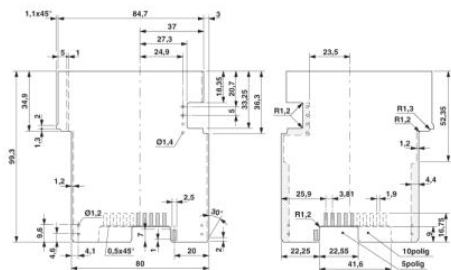


Schéma s rozměry desky plošných spojů ME.../BUS5 a ME.../BUS10 při použití jednopatrového horního dílu

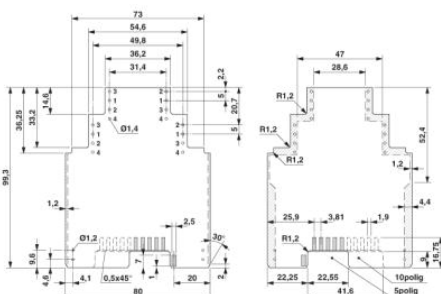


Schéma s rozměry desky plošných spojů ME.../BUS5 a ME.../BUS10 při použití dvoupatrového horního dílu



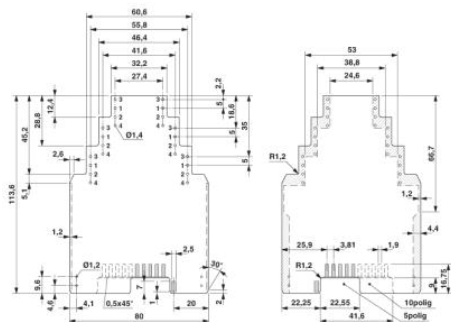



Schéma s rozměry desky plošných spojů ME.../BUS5 a ME.../BUS10 při použití třípatrového horního dílu

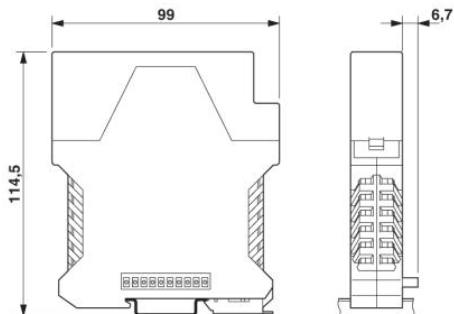


Rozměry pouzder elektroniky ME.../BUS5 a ME.../BUS10 s jednopatrovým horním dílem

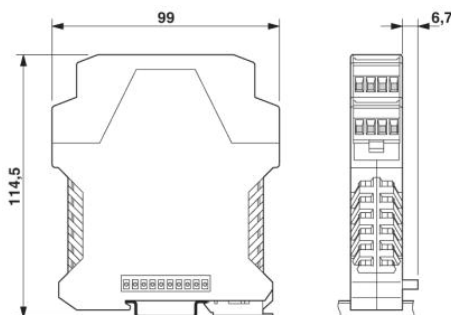


Rozměry pouzder elektroniky ME.../BUS 5 a ME.../BUS 10 s dvoupatrovým horním dílem

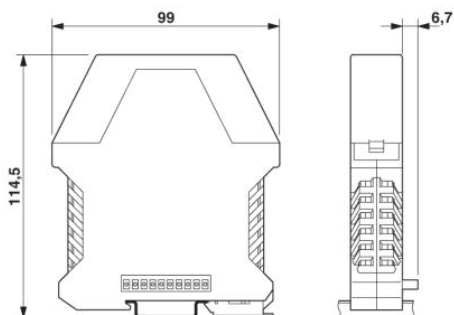

Rozměry pouzder elektroniky ME.../BUS 5 a ME.../BUS 10 s třípatrovým horním dílem

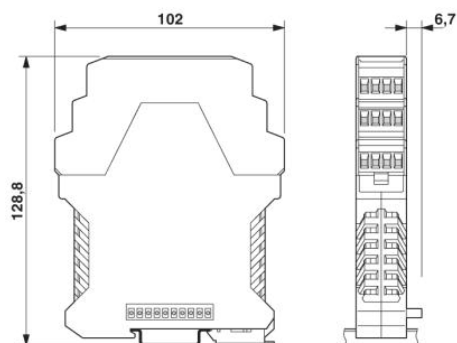


Rozměry pouzder elektroniky ME.../BUS 5 a ME.../BUS 10 s třípatrovým horním dílem


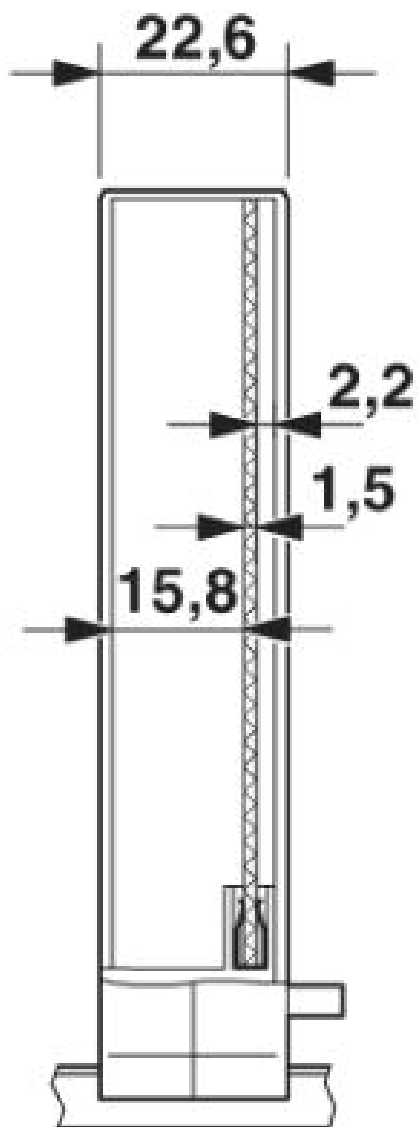


Vnitřní rozměry pouzdra pouzdro elektroniky ME 22,5 BUS...


Schématický výkres

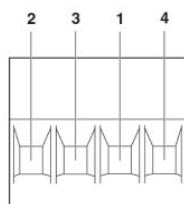

Osazení kolíků vlevo

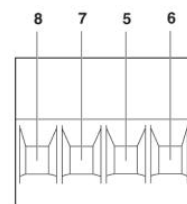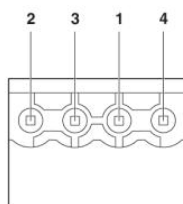

Osazení kolíků vpravo

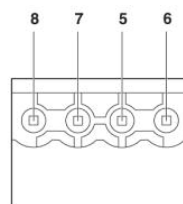

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.