

ME MAX 45 G 2-2 KMGY

Obj.č.: 2713719

Obrázek ukazuje variantu ME MAX 45 2-2 KMGY (otevřené těleso) se zastrčenou nosnou lištou - spojkou se sběrnici


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2713719>

Pouzdro elektroniky skládající se z: z misek pouzdra vpravo a vlevo, 2x clona, 2x průhledné víko, mezikus, kovová nožní zástrčka a péro, pouzdro uzavřené, 32pólové (8 x 4 póly), šířka: 45 mm, barva: světle šedá

Údaje

EAN	 4 017918 917470
Balení	10 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,07349 kg
Informace v katalogu	Strana 688 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.04.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Druh pouzdra	Kompletní pouzdro
Materiál pouzdra	Polyamid
Barva	světle šedá

Rozměry / póly

Délka	99 mm
Konstrukční výška	114,5 mm
Šířka	45 mm
Počet pólů	32

Technická data

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 105 °C
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Ztrátový výkon při 20 °C v horizontální montážní poloze	7,6 W 14,1 W

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, UL Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

 
Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Obecně		
2707437	ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN	Konektor na nosnou lištu pro měřicí převodník proudu, pozlacené kontakty, k montáži na nosnou lištu, 5pólový
2713722	ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY	Zástrčka, Jmenovitý proud: 8 A
2707916	ME MAX B-22,5 GN	Zaslepovací zátky pro neosazené svorky, barva: zelená
2707929	ME MAX B-22,5 KMGY	Zaslepovací zátky pro neosazená místa svornice, barva: světle šedá
2713777	ME MAX LP SAMPLE MSTBO 2-2	Deska plošných spojů, pro vlastní osazení pro techniku připojení COMBICON
2713751	MKDSO 2,5/4-6 SET KMGY	Sada, sestávající z kolmých desek plošných spojů pro 6 x 4 póly (24pólová), barva: světle šedá
2713764	MSTBO 2,5/4-6 ST SET KMGY	Sada sestávající ze zásuvky konektoru COMBICON a šroubové zástrčky pro 6x4 póly (24pólová), barva: světle šedá

0813815	BMKLT 41,5X12 WH	Arch etiket A4, Arch, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Office-Drucksysteme, Způsob montáže: Lepení, Velikost popisovaného pole: 41,5 x 12 mm
---------	------------------	--

2908294	ME FE-CONTACT	Kontakt provozní země pro mezikusy.
---------	---------------	-------------------------------------

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky



Obrázek ukazuje variantu výrobku (otevřené pouzdro) s příslušenstvím

Výkres v měřítku

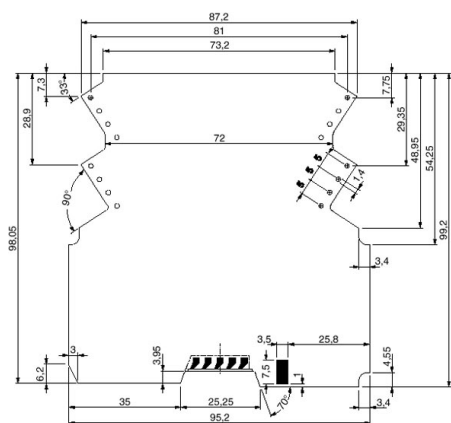
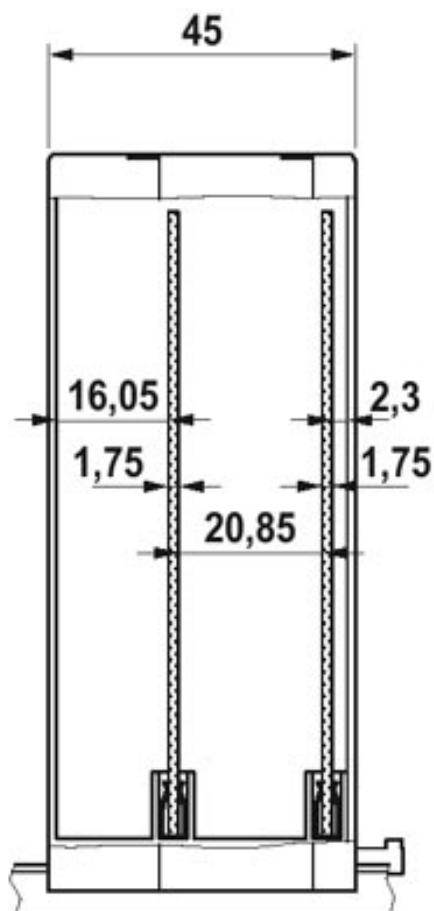
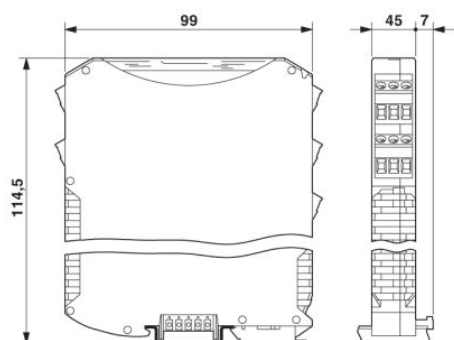


Schéma s rozměry desky plošných spojů
ME MAX 2-2 pro techniku připojení svorek
pro plošné spoje (MKDSO), pohled: strana
osazení

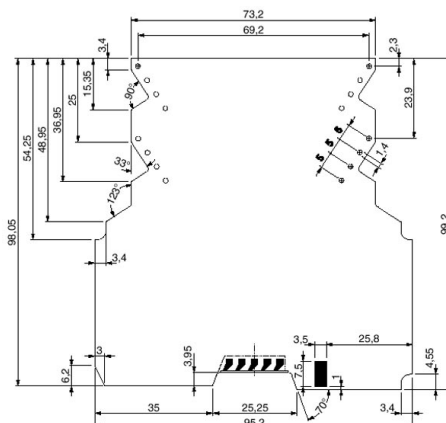


Schéma s rozměry desky plošných spojů ME MAX 2-2 pro techniku zástrčky (MSTBO), pohled: strana osazení

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.