


EMG 12-B2

Obj.č.: 2948306


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2948306>

Osazovací modul skládající se z pouzdra, připojovací svorky MKDS 3 a desky plošných spojů

Údaje

EAN	 4 017918 083250
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,02719 kg
Informace v katalogu	Strana 709 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
27.07.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Druh pouzdra	Vestavné pouzdro
Materiál pouzdra	Vlákný vyztužený polykarbonát
Barva	zelená

 
Rozměry / póly

Délka	75 mm
-------	-------

Konstrukční výška	47,5 mm
Šířka	12,5 mm
Počet pólů	4
Měřítka rastru	5 mm

Technická data

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Ztrátový výkon při 20 °C v horizontální montážní poloze	1,2 W 1,3 W 7,5 mm
	1,3 W 1,5 W 15 mm
	2 W 2,6 W 52 mm

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
2941510	EMG-KA	Kryt svorky/šroubu, sada sestávající z 50 pásků pro svorky a šroubové otvory, 1 pásek pokryje 12 svorek.

Značení


2947035	EMG-GKS 12	Popisovací štítek pro přístroje, šířka 12 mm
---------	------------	--

Další výrobky


Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
2947116	EMG 12-H 7,5MM KLAR	Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v čířém provedení Výška: 7,5 mm, šířka: 12,5 mm
2948296	EMG 12-H 15MM KLAR	Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v čířém provedení Výška: 15 mm, šířka: 12,5 mm
2947129	EMG 12-H 52MM GN	Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v zeleném provedení Výška: 52 mm, šířka: 12,5 mm

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

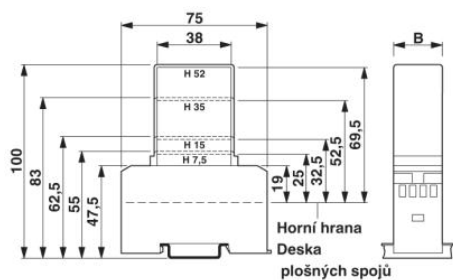

1 = horní hrana desky plošných spojů
 B = šířka pouzdra

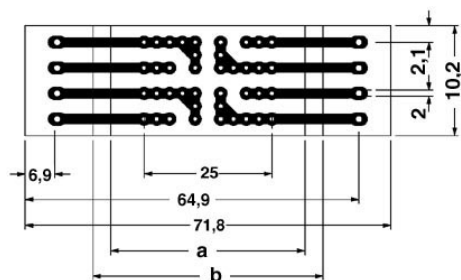

Rozteč 5 mm
 a = osaditelná plocha 38 mm v krytu
 b = osaditelná plocha 45 mm v pouzdrě

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.