

# CRIMPFOX-SC 1,5

Obj.č.: 1212048


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212048>

Lisovací kleště, pro neizolované faston zásuvky 2,8 a 4,8 mm, 0,1 - 1,5 mm<sup>2</sup>, lisování B



## Údaje

|                      |                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 046356 453837 |
| Balení               | 1 ks                                                                                                   |
| Celní tarif          | 82032000                                                                                               |
| Váha brutto v kusech | 0,4406 kg                                                                                              |
| Informace v katalogu | Strana 404 (CAT-5-2013)                                                                                |

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
25.09.2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecné

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Délka (b)           | 198 mm             |
| Výška               | 59 mm              |
| Šířka (a)           | 18 mm              |
| Stanoviště zápusťky | Místo zalisování 1 |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Průřez minimální    | 0,1 mm <sup>2</sup> |
| Průřez maximální    | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| AWG min             | 26                  |
| AWG max             | 22                  |
| Stanoviště zápusťky | Místo zalisování 2  |
| Průřez minimální    | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Průřez maximální    | 1 mm <sup>2</sup>   |
| AWG min             | 22                  |
| AWG max             | 18                  |
| Stanoviště zápusťky | Místo zalisování 3  |
| Průřez minimální    | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Průřez maximální    | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| AWG min             | 18                  |
| AWG max             | 16                  |
| Stanoviště zápusťky | Místo zalisování 4  |
|                     | Místo zalisování 5  |
| Tvarování           | Lisování B          |
| Druh kontaktu       | Fastony zásuvka     |

**Certifikáty/Osvědčení**

Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

**Příslušenství**

| Informace | Popis | Popis výrobku |
|-----------|-------|---------------|
|-----------|-------|---------------|


**Nářadí**

|         |                     |                                       |
|---------|---------------------|---------------------------------------|
| 1212049 | CRIMPFOX-SC 1,5/DIE | Náhradní zápusťka pro CRIMPFOX-SC 1,5 |
| 1212036 | CRIMPFOX/ SPR-3     | Náhradní vratná pružina               |

## Výkres/schéma

Výkres výrobku

---

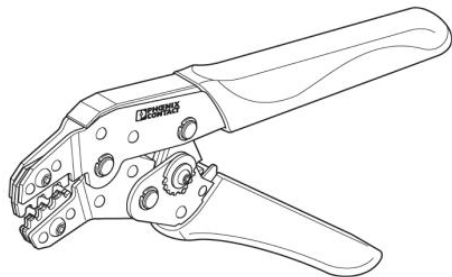

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.