


CRIMPFOX 6


Obj.č.: 1212034



<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212034>

 Lisovací kleště na kabelové dutinky podle DIN 46228 díl 1+4, 0,25 - 6,0 mm², boční zavedení, lichoběžníkové lisování



Údaje	
EAN	 4 046356 453813
Balení	1 ks
Celní tarif	82032000
Váha brutto v kusech	0,09999 kg
Informace v katalogu	Strana 393 (CAT-5-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
25.09.2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné	
Délka (b)	198 mm
Výška	59 mm
Šířka (a)	18 mm
Barva	černá

Stanoviště zápusťky	Místo zalisování 1
Průřez minimální	0,25 mm ²
Průřez maximální	0,75 mm ²
AWG min	24
AWG max	20
Stanoviště zápusťky	Místo zalisování 2
Průřez minimální	1 mm ²
Průřez maximální	1,5 mm ²
AWG min	18
AWG max	16
Stanoviště zápusťky	Místo zalisování 3
Průřez maximální	2,5 mm ²
AWG max	14
Stanoviště zápusťky	Místo zalisování 4
Průřez maximální	4 mm ²
AWG max	12
Stanoviště zápusťky	Místo zalisování 5
Průřez maximální	6 mm ²
AWG max	10
Tvarování	Lichoběžné lisování
Druh kontaktu	Lisovací dutinky

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství


Informace Popis Popis výrobku

Nářadí

1212035	CRIMPFOX 6/DIE	Náhradní zápustka pro CRIMPFOX 6
1212036	CRIMPFOX/ SPR-3	Náhradní vratná pružina

Výkres/schéma

Výkres výrobku

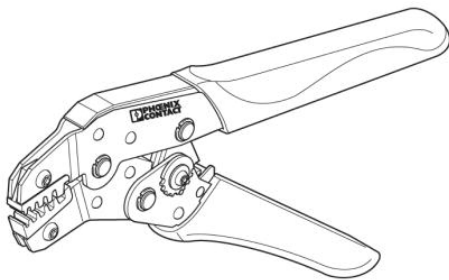

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.