


PACT MCR-V2-3015- 60- 60-5A-1

Obj.č.: 2277815


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2277815>

Násuvný proudový měnič, primární proud 60 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 1,25 VA

Údaje

EAN	 4 046356 502160
Balení	1 ks
Celní tarif	85043129
Váha brutto v kusech	0,20 kg
Informace v katalogu	Strana 214 (CAT-7-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
06.04.2009



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Vstupní data

Tepelný jmenovitý krátkodobý proud	$I_{th} = 60 * I_n$
Jmenovitý rázový proud	$I_{dyn} = 2,5 * I_n$
Jmenovitá frekvence: Standardní měnič	50 Hz ... 60 Hz
Nadproud-mezní faktor	FS 5
Jmenovitý výkon	1,25 VA

Primární jmenovitý proud I_{pn}	0 A ... 60 A
Sekundární jmenovitý proud I_{sn}	5 A AC

Obecná data

Typ měniče	Nástrčný měnič proudu
Třída	1
Schopný kalibrace	ne
Primární kruhový vodič (průměr)	28 mm
Primární kruhový vodič (šířka)	30 mm
Primární kruhový vodič (výška)	15 mm
Primární kruhový vodič (šířka)	20 mm
Primární kruhový vodič (výška)	20 mm
Šířka	30 mm
Výška	80 mm
Hloubka	60 mm
Šířka při alternativní montáži	60 mm
Výška při alternativní montáži	80 mm
Hloubka při alternativní montáži	30 mm
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 40 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-25 °C ... 40 °C
Izolační pevnost	1 kV
Zkušební napětí vstup/výstup	3 kV (50 Hz, 1 min.)
Normy/předpisy	IEC 60044-1
Barva	černá
Materiál pouzdra	Polyamid PA zesílený skelným vláknem

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Obecně		
2276638	PACT-FAST-MNT-W16-L40	Rychloupevnění měniče umožňuje bleskovou montáž měniče proudu PACT na přípojnici. Instalaci lze provést jednoduše silou prstu - kompletně bez použití nářadí. Fixační kolíky: 40 mm, přídržná spona: 16 mm
2276641	PACT-FAST-MNT-W16-L65	Rychloupevnění měniče umožňuje bleskovou montáž měniče proudu PACT na přípojnici. Instalaci lze provést jednoduše silou prstu - kompletně bez použití nářadí. Fixační kolíky: 65 mm, přídržná spona: 16 mm

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

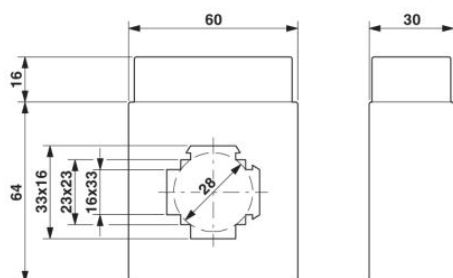

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.