


PACT-FAST-MNT-W16-L65

Obj.č.: 2276641


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2276641>

Rychloupevnění měniče umožňuje bleskovou montáž měniče proudu PACT na přípojnici. Instalaci lze provést jednoduše silou prstu - kompletně bez použití náradí. Fixační kolíky: 65 mm, přídržná spona: 16 mm

Údaje

EAN	 4 046356 659017
Balení	1 ks
Celní tarif	39269097
Váha brutto v kusech	0,0462 kg
Informace v katalogu	Strana 223 (CAT-7-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
29.03.2011


<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Šířka	16 mm
Hloubka	65 mm
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 120 °C
Materiál pouzdra	PA 6

Utahovací moment	0,4 Nm
Poznámka	16 mm široké upevnění měniče můžete použít také pro větší měniče proudu v případě, že je dostatečná délka fixačních kolíků.

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Další výrobky


Informace	Popis	Popis výrobku
Obecně		
2277271	PACT MCR-V2- 3015- 60	Násuvný proudový měnič, primární proud volitelný od 50... 750 A AC; sekundární proud volitelný 1 A AC nebo 5 A AC; třída přesnosti volitelná 0,5 nebo 1; jmenovitý výkon volitelný
2277077	PACT MCR-V2- 3015- 60-150-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 150 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 5 VA
2277080	PACT MCR-V2- 3015- 60-250-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 250 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 10 VA
2277093	PACT MCR-V2- 3015- 60-400-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 400 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 10 VA
2277336	PACT MCR-V2- 6015- 85	Násuvný proudový měnič, primární proud volitelný od 200... 1600 A AC; sekundární proud volitelný 1 A AC nebo 5 A AC; třída přesnosti volitelná 0,5 nebo 1; jmenovitý výkon volitelný
2277307	PACT MCR-V2- 6315- 95	Násuvný proudový měnič, primární proud volitelný od 200... 2500 A AC; sekundární proud volitelný 1 A AC nebo 5 A AC; třída přesnosti volitelná 0,5 nebo 1; jmenovitý výkon volitelný
2277815	PACT MCR-V2-3015- 60- 60-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 60 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 1,25 VA
2277828	PACT MCR-V2-3015- 60- 75-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 75 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 1,25 VA
2277831	PACT MCR-V2-3015- 60- 80-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 80 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 1,25 VA
2277064	PACT MCR-V2-3015- 60- 100-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 100 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 2,5 VA
2277624	PACT MCR-V2-3015- 60- 125-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 125 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 3,75 VA
2277844	PACT MCR-V2-3015- 60- 150-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 150 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 3,75 VA

2277637	PACT MCR-V2-3015- 60-200-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 200 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 5 VA
2277857	PACT MCR-V2-3015- 60-200-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 200 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 7,5 VA
2277860	PACT MCR-V2-3015- 60-250-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 250 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 7,5 VA
2277640	PACT MCR-V2-3015- 60-300-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 300 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 7,5 VA
2277653	PACT MCR-V2-3015- 60-500-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 500 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 10 VA
2277103	PACT MCR-V2-3015- 60-600-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 600 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 10 VA
2277666	PACT MCR-V2-3015- 60-750-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 750 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 10 VA
2277873	PACT MCR-V2-6015- 85-200-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 200 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 2,5 VA
2277886	PACT MCR-V2-6015- 85-250-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 250 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 2,5 VA
2277899	PACT MCR-V2-6015- 85-300-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 300 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 2,5 VA
2277909	PACT MCR-V2-6015- 85-400-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 400 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 2,5 VA
2277912	PACT MCR-V2-6015- 85-500-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 500 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 5 VA
2277925	PACT MCR-V2-6015- 85-600-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 600 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 10 VA
2277938	PACT MCR-V2-6015- 85-750-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 750 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 10 VA
2277941	PACT MCR-V2-6015- 85-800-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 800 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 10 VA
2277954	PACT MCR-V2-6015- 85-1000-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 1 000 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 15 VA
2277967	PACT MCR-V2-6015- 85-1250-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 1 250 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 15 VA
2277970	PACT MCR-V2-6015- 85-1500-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 1 500 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 15 VA
2277983	PACT MCR-V2-6015- 85-1600-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 1 600 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 15 VA
2277213	PACT MCR-V2-6315- 95-800-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 800 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 10 VA
2277226	PACT MCR-V2-6315- 95-1000-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 1 000 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 10 VA
2277239	PACT MCR-V2-6315- 95-1250-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 1 250 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 10 VA

2277242	PACT MCR-V2-6315-95-1500-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 1 500 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 10 VA
2277255	PACT MCR-V2-6315-95-1600-5A-1	Násuvný proudový měnič, primární proud 1 600 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 10 VA

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

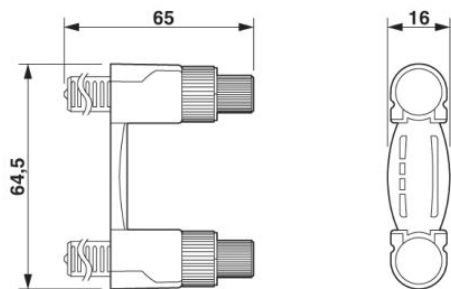

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.