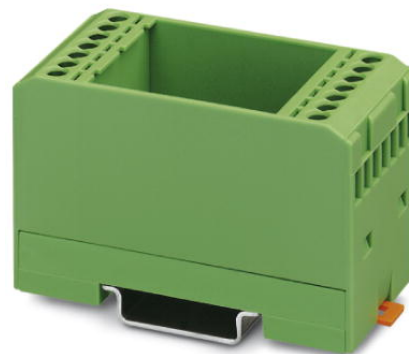



# EMG 37-LG

Obj.č.: 2947051


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2947051>

Pouzdro elektroniky se západkovou patkou pro nosnou kolej EN 50022 k nasazení jedné desky plošných spojů bez svorek se šroubovým spojem a poklopem

Údaje	
EAN	 4 017918 082529
Balení	1 ks
Celní tarif	85472000
Váha brutto v kusech	0,03668 kg
Informace v katalogu	Strana 711 (CAT-1-2013)

#### Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
06.08.2004


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

Obecně	
Druh pouzdra	Vestavné pouzdro
Materiál pouzdra	Vlákný vyztužený polykarbonát
Barva	zelená

**Rozměry / póly**

Délka	75 mm
Konstrukční výška	47,5 mm
Šířka	37,5 mm
Počet pólů	14
Měřítka rastru	5 mm

**Technická data**

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Ztrátový výkon při 20 °C v horizontální montážní poloze	1,6 W 1,8 W 7,5 mm
	1,9 W 2,1 W 15 mm
	2,6 W 3,5 W 35 mm
	4 W 5,4 W 52 mm

**Data připojení**

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm <sup>2</sup>
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Délka odstranění izolace	8 mm

**Certifikáty/Osvědčení**

Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

**Příslušenství**

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Montáž</b>		
2941510	EMG-KA	Kryt svorky/šroubu, sada sestávající z 50 pásků pro svorky a šroubové otvory, 1 pásek pokryje 12 svorek.

<b>Obecně</b>		
2947077	P 1-EMG 37	Deska plošných spojů, pro montáž elektronických součástek


<b>Značení</b>		
2947035	EMG-GKS 12	Popisovací štítek pro přístroje, šířka 12 mm
2947035	EMG-GKS 12	Popisovací štítek pro přístroje, šířka 12 mm
2941594	EMG-GKS 22	Popisovací štítek pro přístroje, šířka 22 mm
2941594	EMG-GKS 22	Popisovací štítek pro přístroje, šířka 22 mm
2947585	EMG-SGKS 10	Popisovací štítek pro přístroje, úzký
2947585	EMG-SGKS 10	Popisovací štítek pro přístroje, úzký

**Další výrobky**


Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Montáž</b>		
2947158	EMG 37-H 7,5MM KLAR	Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v čirém provedení Výška: 7,5 mm
2947161	EMG 37-H 15MM KLAR	Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v čirém provedení Výška: 15 mm, šířka: 37,5 mm
2942768	EMG 37-H 35MM KLAR	Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v čirém provedení Výška: 35 mm, šířka: 37,5 mm
2947174	EMG 37-H 52MM GN	Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v zeleném provedení Výška: 52 mm, šířka: 37,5 mm

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

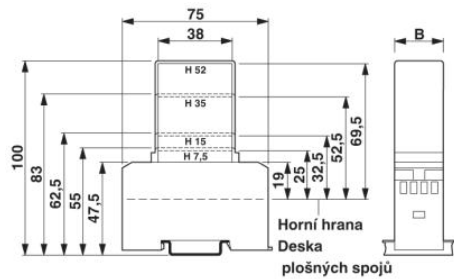

1 = horní hrana desky plošných spojů  
B = šířka pouzdra

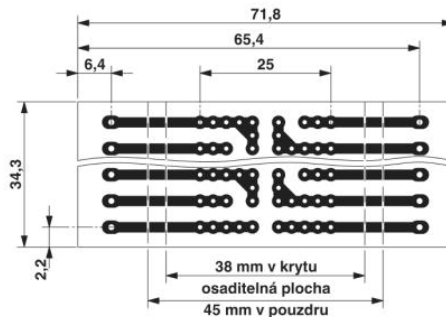

Rozteč 5 mm  
a = osaditelná plocha 38 mm v krytu  
b = osaditelná plocha 45 mm v pouzdře

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.