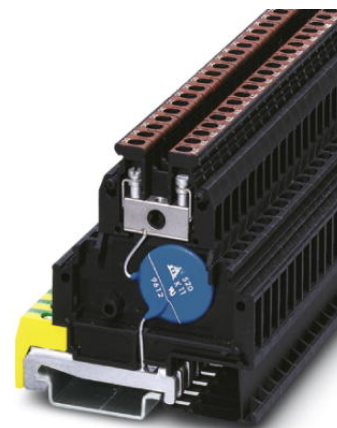


TT-SLKK 5-C 12N-230AC

Obj.č.: 2748069


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2748069>

Svornice s odrušovacím kondenzátorem mezi tělesem svornice a nosnou lištou, samostatná přípojka PE, kapacita: 12 nF, montáž na NS 35/7,5, šířka svornice: 6,2 mm, výška svornice: 69 mm

Údaje

EAN	 4 017918 062316
Balení	1 ks
Celní tarif	85363010
Váha brutto v kusech	0,02129 kg
Informace v katalogu	Strana 113 (TT-2011)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
10.05.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Materiál pouzdra	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V2
Barva	černá
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 85 °C

Způsob montáže	Nosná lišta: 35 mm
Typ konstrukce	Jednopatrová svornice - samostatné připojení PE
Počet pólů	1
Druh ochrany	IP20
Směr působení	Line-Earth Ground
Šířka	6,2 mm
Výška	66,5 mm
Hloubka	69,5 mm

Ochranný obvod

Jmenovité napětí U_N	230 V AC
Nejvyšší trvalé napětí UC	250 V AC
Nejvyšší trvalé napětí U_C (vodič-země)	250 V AC
Jmenovitý proud I_N	34 A (45 °C)
Mezní frekvence f_g (3dB), asym. (PE) v 50 Ohm-Systému	typ. 500 kHz
Mezní frekvence f_g (3dB), asym. (PE) ve 150 Ohm-Systému	typ. 150 kHz
Mezní frekvence f_g (3dB), asym. (PE) ve 600 Ohm-Systému	typ. 40 kHz
Kapacita (vodič-země)	12 nF

Data připojení

Způsob připojení	Šroubové připojení
Typ připojení IN	Šroubové svornice
Typ připojení OUT	Šroubové svornice
Závit šroubu	M3
Utahovací moment	0,5 Nm
Délka odstranění izolace	8 mm
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	4 mm ²
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12

Normy

Normy/předpisy	VDE 0565-1
----------------	------------

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
2770228	D-UKK 3/5 BK	Zakončovací kryt, Délka: 56 mm, Šířka: 2,5 mm, Výška: 66,5 mm, Barva: černá
2770833	DP-UKK 3/5 BK	Distanční deska, Délka: 56 mm, Šířka: 2,5 mm, Výška: 25 mm, Barva: černá
Značení		
1051993	B-STIFT	Značkovač, k ručnímu popisu nepotíštěných proužků označovacího profilu, popis je odolný proti setření i vodě, tloušťka čáry 0,5 mm
1051016	ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN	Označovací štítek, Pás, bílá, popsané, popisovatelné pomocí: Plotter, podélně potištěné: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 491-500, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 6,15 x 10,5 mm
1051414	ZB 6,LGS:L1-N,PE	Označovací štítek, Pás, bílá, popsané, popisovatelné pomocí: Plotter, podélně: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 6,15 x 10,5 mm
1051430	ZB 6,LGS:U-N	Označovací štítek, Pás, bílá, popsané, popisovatelné pomocí: Plotter, podélně potištěné: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 6,15 x 10,5 mm
1050499	ZB 6:SO/CMS	Označovací štítek, bílá, pro šířku svorek: 6 mm
1051003	ZB 6:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 6,15 x 10,5 mm

0808749	ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN	Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, popsané, podélně potištěné: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 91-100, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 6,15 mm
0808736	ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 6,15 mm
0808710	ZBF 6:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 6,15 mm

Další výrobky

Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
2770228	D-UKK 3/5 BK	Zakončovací kryt, Délka: 56 mm, Šířka: 2,5 mm, Výška: 66,5 mm, Barva: černá
2770833	DP-UKK 3/5 BK	Distanční deska, Délka: 56 mm, Šířka: 2,5 mm, Výška: 25 mm, Barva: černá
2839295	SSA 3-6	Přípojka pro rychlé připojení stínění pro průměr vodiče 3 - 6 mm Vedení pro připojení uzemnění 200 mm, černá,
2839512	SSA 5-10	Přípojka pro rychlé připojení stínění pro průměr vodiče 5 - 10 mm Vedení pro připojení uzemnění 200 mm, černá,

Výkres/schéma

Diagram


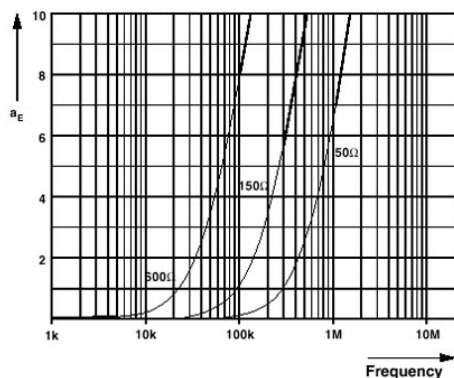


Schéma zapojení



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>

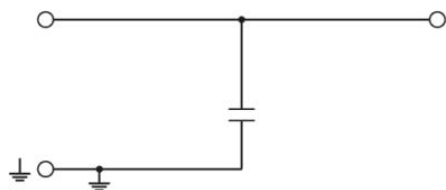

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.