

MPB 18/1- 4

Obj.č.: 2809225

Vyobrazení ukazuje variantu MPB 18/1-6


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2809225>

Propojovací můstek pro moduly s připojovacím rastrem 17,5 mm, 4-fázový, 12-pólový

Údaje

EAN	 4 017918 076290
Balení	10 ks
Celní tarif	85369085
Váha brutto v kusech	0,01916 kg
Informace v katalogu	Strana 61 (CAT-6-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Jmenovitý proud I_N	100 A
Materiál pouzdra	plast
Typ konstrukce	Hřbet
Počet pólů	4
Výška	73 mm
Barva	šedá

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

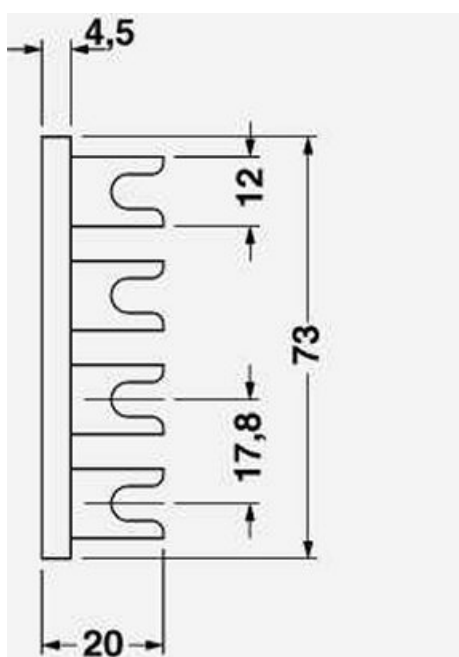

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.