

# PT-IQ-4X1-24DC-P

Obj.č.: 2800813


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2800813>

Hlavice přepět'ové ochrany s integrovaným, víceúřňovým ukazatelem stavu u modulu pro řtyři signálové vodiče se společným vztažným potenciálem. Jmenovité napětí: 24 V DC

## Údaje

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 046356 659192 |
| Balení               | 1 ks                                                                                                  |
| Celní tarif          | 85363010                                                                                              |
| Váha brutto v kusech | 0,032 kg                                                                                              |
| Informace v katalogu | Strana 77 (CAT-6-2013)                                                                                |

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
30.03.2011



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecně

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Materiál pouzdra                        | PA 6.6           |
| Třída hořlavosti podle UL 94            | V0               |
| Barva                                   | černá            |
| Teplota prostředí (provoz)              | -40 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |

|                 |                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Způsob montáže  | na základnu                                                                            |
| Typ konstrukce  | Zástrčka                                                                               |
| Druh ochrany    | IP20                                                                                   |
| Směr působení   | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/<br>Shield-Earth Ground |
| Šířka           | 17,7 mm                                                                                |
| Hloubka         | 46,6 mm                                                                                |
| Dělicí jednotka | 1 HM                                                                                   |

#### Ochranný obvod

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Jmenovité napětí $U_N$         | 24 V DC           |
| Nejvyšší trvalé napětí $U_C$   | 30 V DC           |
|                                | 21 V AC           |
| Jmenovitý proud $I_N$          | 700 mA (do 45 °C) |
| Součtový rázový proud (8/20)μs | 20 kA             |

#### Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

#### Příslušenství

| Informace      | Popis                   | Popis výrobku                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Značení</b> |                         |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0811228        | X-PEN 0,35              | Popisovač bez inkoustové bombičky, pro manuální popis označovacích štítků, popis extrémně odolný vůči otěru, tloušťka čáry 0,35 mm                                                                                                  |
| 0814717        | ZBF 15:SO/CMS           | Označovací štítek, plochý, bílá                                                                                                                                                                                                     |
| 0808671        | ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN  | Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, popsané, podélně potištěné: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 491-500, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 5,15 mm |
| 0810821        | ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN | Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, popsané, podélně potištěné: pořadová čísla 2-20, 22-40, atd. až 82-100, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 5,15 mm |


|         |                           |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0810863 | ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN | Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, popsané, podélně potištěné: lichá čísla 1-19, 21-39, atd. až 81-99, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 5,15 mm   |
| 0808697 | ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN     | Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, popsané, příčně potištěné: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 91-100, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 5,15 mm |
| 0808668 | ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT   | Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 5,15 mm                           |
| 0808707 | ZBF 5:SO/CMS              | Označovací štítek, plochý, bílá, pro šířku svorek: 5 mm                                                                                                                                                                           |
| 0808642 | ZBF 5:UNBEDRUCKT          | Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, Velikost popisovaného pole: 5,1 x 5,2 mm                             |
| 0800763 | ZBN 18:SO/CMS             | Označovací štítek, bílá, pro šířku svorek: 18 mm                                                                                                                                                                                  |
| 2809128 | ZBN 18:UNBEDRUCKT         | Označovací štítek, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 18 mm, Velikost popisovaného pole: 18 x 5 mm                                       |

#### Další výrobky

| Informace     | Popis    | Popis výrobku                                                                                                     |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montáž</b> |          |                                                                                                                   |
| 2839295       | SSA 3-6  | Přípojka pro rychlé připojení stínění pro průměr vodiče 3 - 6 mm<br>Vedení pro připojení uzemnění 200 mm, černá,  |
| 2839512       | SSA 5-10 | Přípojka pro rychlé připojení stínění pro průměr vodiče 5 - 10 mm<br>Vedení pro připojení uzemnění 200 mm, černá, |

#### Výkres/schéma

Schéma zapojení

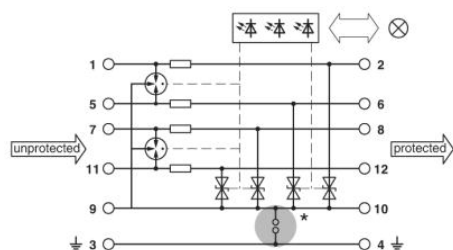

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.